




ADJUSTMENT HOSES

アジャストホースセット品



価格改訂  
 ■:値下げ価格  
 ■:新価格  
 ■:スライド値引き変更

CADデータフォルダ名: 54\_Nozzles

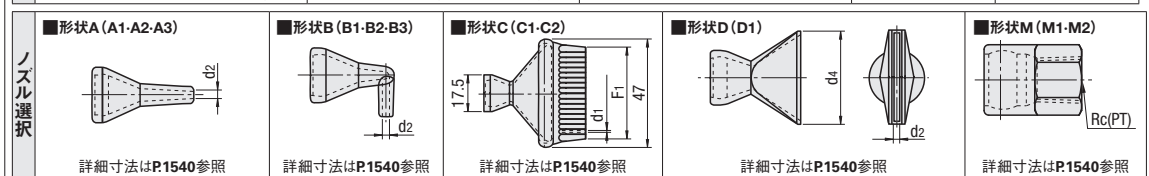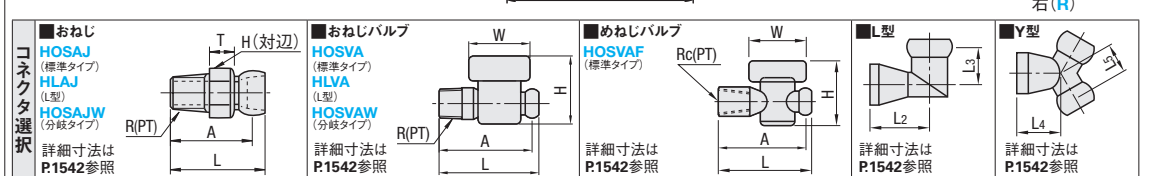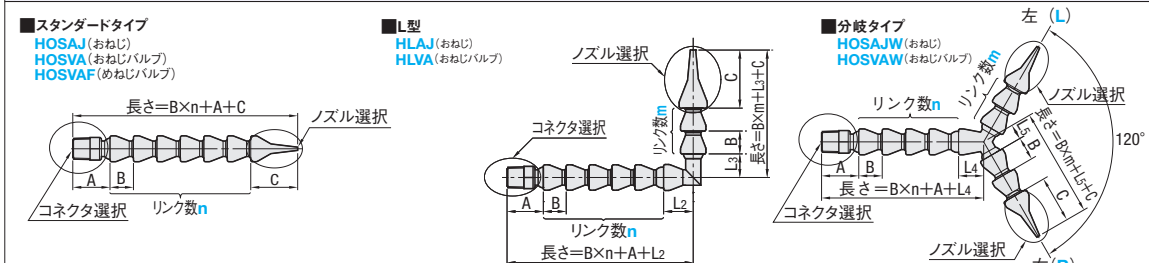

■スタンダードタイプ

型式	Type	ホース呼び	ホース色指定	リンク数n指定	コネクタねじサイズ (PT)	おねじの場合 (選択)	おねじハバルブの場合 (固定)	ノズル選択 (詳細寸法はP.1540をご参照ください)
HOSAJ (おねじ) HOSVA (おねじハバルブ) *HOSVAF (めねじハバルブ)	2	3	指定無し(青色)	0~30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	2 (R/Rc1/4)	A1・A2・A3・B1・B2・B3・C1・C2・D1・M1・M2	H(対辺) R(PT) A L
			G(灰色) B(黒色)					
			指定無し(青) G(灰色)					

■L型タイプ

型式	Type	ホース呼び	リンク数n指定	コネクタねじサイズ (PT)	おねじの場合 (選択)	おねじハバルブの場合 (固定)	リンク数m指定	ノズル選択 (詳細寸法はP.1540をご参照ください)
HLAJ (おねじ) HLVA (おねじハバルブ)	2	4	0~30	1 (R1/8) 2 (R1/4) 3 (R3/8) 4 (R1/2)	2 (R/Rc1/4)	4 (R/Rc1/2)	0~20	A1・A2・A3・B1・B2・B3・C1・C2・D1・M1・M2 A1・A2・A3・B1・B2・B3・D1

■分岐タイプ

型式	Type	ホース呼び	リンク数n指定	コネクタねじサイズ (PT)	おねじの場合 (選択)	おねじハバルブの場合 (固定)	リンク数m指定	右(R)	左(L)	ノズル選択 (詳細寸法はP.1540をご参照ください)
HOSAJW (おねじ) HOSVAW (おねじハバルブ)	2	4	0~30	1 (R1/8) 2 (R1/4) 3 (R3/8) 4 (R1/2)	2 (R/Rc1/4)	4 (R/Rc1/2)	0~20	0~20	0~20	A1・A2・A3・B1・B2・B3・C1・C2・D1・M1・M2 A1・A2・A3・B1・B2・B3・D1

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%

価格計算例

・スタンダードタイプ HOSAJ2-30-1-A1の場合  
 66円 × 30 + 218円 + 218円 = 2,416円  
 (リンク基準単価) × (リンク数) + (コネクタ基準単価) + (ノズル基準単価)

・L型タイプ HLVA2-10-2-5-B1の場合  
 66円 × (10 + 5) + 1,102円 + 617円 + 665円 = 3,374円  
 (リンク基準単価) × (リンク数+リンク数) + (コネクタ基準単価) + (ノズル基準単価) + (型別追加単価)



・分岐タイプ HOSVAW2-5-2-R10-L7-D1の場合  
 66円 × (5 + 10 + 7) + 1,102円 + 665円 × 2 + 665円 = 4,549円  
 (リンク基準単価) × (リンク数+リンク数+リンク数) + (コネクタ基準単価) + (ノズル基準単価 × 2) + (分岐型追加単価)

ADJUSTMENT HOSES / TOOL FOR ADJUSTMENT HOSES

アジャストホース構成部品/取付工具

納期短縮

CADデータフォルダ名: 54\_Nozzles

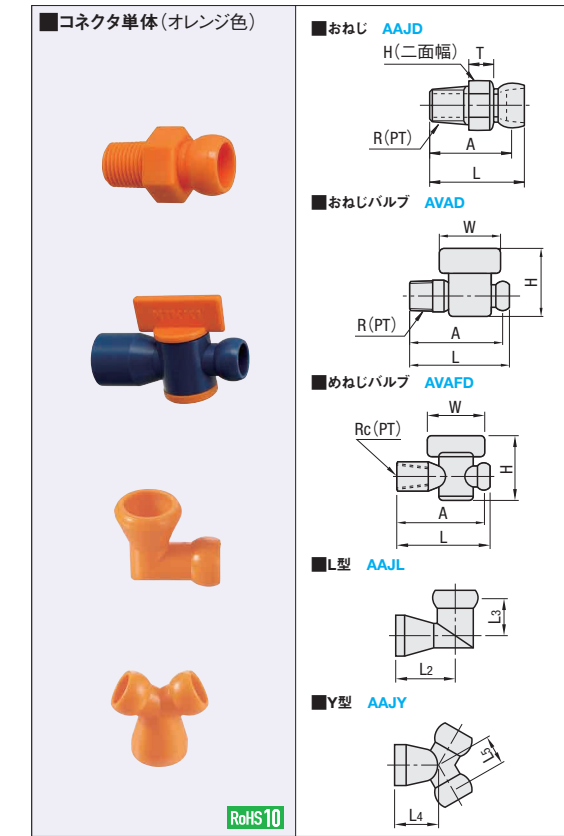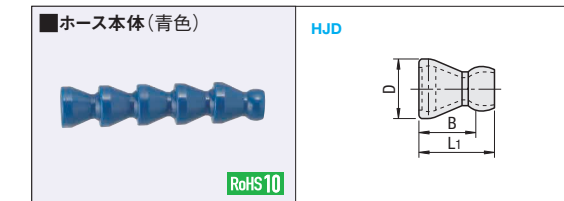

型式	Type	ホース呼び	リンク数	ホース内径	D	B	L1	¥基準単価
HJD	2	3	5	6.3	15.9	14.8	20.3	550
				8.5	20.2	17.6	25.2	780
				12.7	25.1	21.1	29.8	820

型式	Type	ホース呼び	コネクタねじサイズ R (PT)	A	L	H	T	¥基準単価
AAJD	2	3	1 (R1/8)	23	26.3	14	7	500
			2 (R1/4)	27.3	32	19	8	450
			3 (R3/8)					
			4 (R1/2)					
AAJD	3	4	3 (R3/8)	28	38.3	18.8	7.5	520
			4 (R1/2)					

型式	Type	ホース呼び	コネクタねじサイズ R (PT)	A	L	H	W	¥基準単価
AVAD	2	3	2 (R1/4)	41	44	30	27	1,120
			3 (R3/8)	45	49	34	25	1,130
			4 (R1/2)	48.5	48.5	43	34	1,390

型式	Type	ホース呼び	コネクタねじサイズ R (PT)	A	L	H	W	¥基準単価
AVAFD	2	3	2 (Rc1/4)	42	45	30	27	1,120
			4 (Rc1/2)	58.2	64	63	34	1,390

型式	Type	ホース呼び	AAJL	AAJY	¥基準単価	1~20コ		
AAJL (L型) AAJY (Y型)	2	4	L2	L3	L4	L5	AAJY	AAJL
			17	12	15.5	9.5	860	860
			23.5	16.5	23.5	19	920	900

型式	Type	ホース呼び	ノズル形状	No.	A形状	B形状	C形状	D形状	M形状
HAKD	2	3	A B C D M	1	500	750	1,140	820	510
				2	500	750	1,140	—	610
				3	500	750	—	—	—
				1	450	—	—	510	—
				2	450	—	—	—	—
				3	450	—	—	—	—
HAKD	3	4	A B C D M	1	520	620	—	980	—
				2	520	620	—	—	—
				3	520	620	—	—	—

Order 注文例

型式 HJD2 - 5 HAKD2 - A1 AAJD2 - 1

Delivery 出荷日



在庫品 翌日出荷 要 P.133

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~20 21~

値引率 通常 お見積り

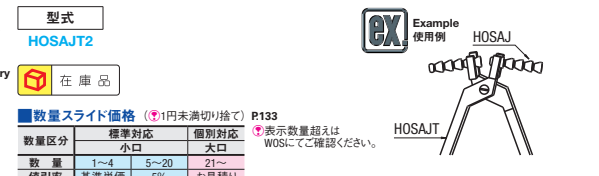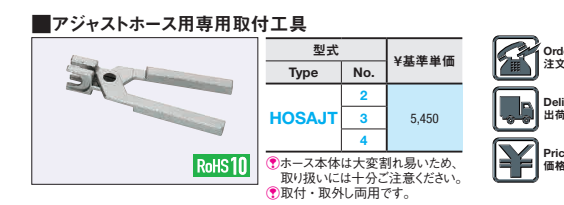

54  
ノズル