

FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE -FLAT TYPE / BOTH SIDES FIXABLE FLANGE, 2 WIDTH ACROSS FLATS CONNECTORS-

フローティングジョイント フランジ取付型

-フラットタイプ・両止めフランジ・四面幅シリンダコネクタセット品-

CADデータフォルダ名: 55_Cylinders


■特長 フランジ:表・裏両方から取り付けられる、タップ加工タイプを準備しました。コネクタ:二面幅を四面幅にすることで、微細な位置出しが可能です。

■両止めフランジ・四面幅シリンダコネクタセット




セット品	Type			取付フランジ			シリンダコネクタ		
	標準	セパレート	二面幅	材質	硬度	表面処理	材質	硬度	表面処理
FJAT	FJBT	FJCT	S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜	S45C相当	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	
FJATS	-	-	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45HRC~	-	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45HRC~	高周波焼入	

■取付フランジ

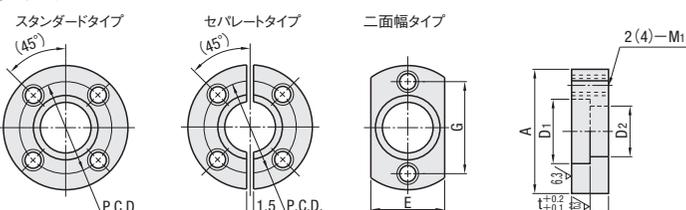

■シリンダコネクタ

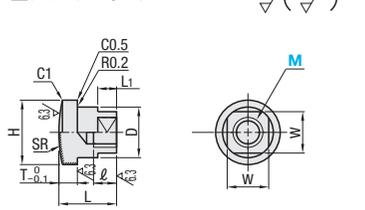

型式	取付フランジ										シリンダコネクタ									
	Type	M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	M1	E	G	M×Pitch	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR
セット品	8	51	24	17	8	16	37	M6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	60	
標準	10	54	28	21	8	16	40	M6	32	40	10×1.25	15	25	20	27	8	17	10	60	
セパレート	14	70	36	27	10	20	52	M8	42	52	14×1.5	21	35	25	34	10	22	12	100	
二面幅	18	90	46	35	12	24	68	M10	54	68	18×1.5	27	45	32	43	12	27	15	100	
	22	106	56	44	15	30	80	M12	66	80	22×1.5	33	55	40	52	15	32	18	200	

※SUS440Cまたは13Cr系ステンレス焼入品は焼入により変色する場合があります。

M	¥基準単価				許容偏心量 (mm)	
	FJAT	FJBT	FJCT	FJATS	M	U
8	1,900	2,000	1,900	3,000	8・10	0.5
10	2,000	2,100	2,000	3,200	14	1
14	2,500	2,600	2,500	4,900	18	1.5
18	3,700	3,900	3,400	7,400	22	2
22	4,000	4,300	3,900	-		


■シリンダコネクタの先端がフラットなタイプです。

■フラットタイプコネクタセット




セット品	Type			取付フランジ			シリンダコネクタ		
	標準	二面幅	単品	材質	硬度	表面処理	材質	硬度	表面処理
FJAZ	FJCZ	FJZN	S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜	S45C相当	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	
FJAZS	-	FJZNS	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45HRC~	-	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45HRC~	高周波焼入	

■取付フランジ

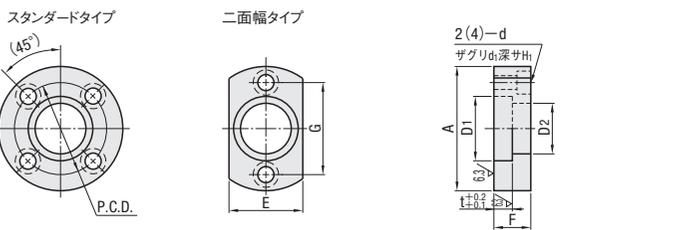

■シリンダコネクタ

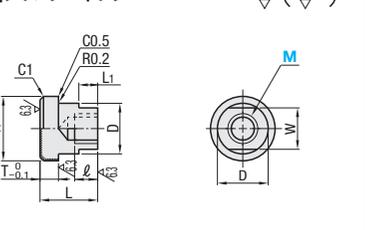

型式	取付フランジ										シリンダコネクタ										¥基準単価				
	Type	M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	G	M×Pitch	ℓ	L	D	H	T	W	L1	FJAZ	FJAZS	FJCZ	FJZN
セット品	8	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	1,610	2,380	1,610	760	1,040
標準	10	54	28	21	8	16	40	7	11	6	32	40	10×1.25	15	25	20	27	8	17	10	1,690	2,610	1,690	800	1,210
二面幅	14	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	14×1.5	21	35	25	34	10	22	12	2,210	4,040	2,210	950	1,700
単品	18	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	18×1.5	27	45	32	43	12	27	15	3,090	6,440	3,090	1,280	2,200
	22	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	22×1.5	33	55	40	52	15	32	18	3,430	-	3,430	1,600	-

※SUS440Cまたは13Cr系ステンレス焼入品は焼入により変色する場合があります。

Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	価格
	FJAT10		☑	☑	☑
	FJAZ10				

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133					
数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	5%	10%	18%	お見積り	

BACKING PLATES

バックングプレート




CADデータフォルダ名: 55_Cylinders

■特長 コネクタの衝撃により、被動体が傷付くのを防ぎます。



形状	Type				材質	硬度	表面処理
	標準		薄型				
標準タイプ用	BPFA	BPFUA	BPFC	BPFUC	S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜
省スペースタイプ用	BPFA	BPFUAS	BPFC	BPFUCS	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45HRC~	-
省スペースタイプ用	BPUA	-	BPUC	BPUUC	S45C相当	40HRC~	四三酸化鉄皮膜

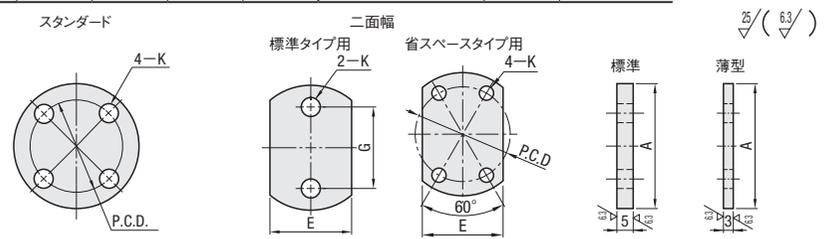

■フローティングジョイント(標準タイプ用) バックングプレート

型式	No. Mに	A	P.C.D.	E	G	K	¥基準単価							
							標準				薄型			
標準	3	42	30	24	30	4.5	BPFA	BPFC	BPFAS	BPFCS	BPFUA	BPFUC	BPFUAS	BPFUCS
	4	48	34	28	34	6	330	350	1,020	1,080	-	-	-	-
	5	48	34	28	34	6	360	390	1,060	1,230	450	460	920	920
	6	51	37	30	37	7	360	390	540	550	510	540	1,080	1,090
	8	54	40	32	40	7	490	490	850	880	660	690	1,130	1,140
	10	70	52	42	52	10	490	490	850	880	660	690	1,130	1,140
	12	70	52	42	52	10	490	490	850	880	660	690	1,130	1,140
	14	90	68	54	68	12	670	670	1,200	1,250	960	990	1,700	1,720
	16	90	68	54	68	12	670	670	1,200	1,250	960	990	1,700	1,720
	18	106	80	66	80	14	830	870	3,310	3,660	1,130	1,130	2,250	2,300
20	106	80	66	80	14	830	870	3,310	3,660	1,130	1,130	2,250	2,300	
22	116	86	78	86	14	1,110	1,130	-	-	1,530	1,540	2,650	2,700	
24	116	86	78	86	14	1,110	1,130	-	-	1,530	1,540	2,650	2,700	
26	134	104	80	104	18	1,640	1,780	-	-	2,210	2,240	3,540	3,650	
30	134	104	80	104	18	1,640	1,780	-	-	2,210	2,240	3,540	3,650	

※SUS440Cまたは13Cr系ステンレス焼入品は焼入により変色する場合があります。 ※フローティングジョイントのM36は、バックングプレートのNo.30が適用となります。

※No.はフローティングジョイント フランジ取付型(P1601~1605)のMに对应しています。

■フローティングジョイント(省スペースタイプ用) バックングプレート

型式	No. Mに	A	P.C.D.	E	K	¥基準単価		
						標準	薄型	BPUC
標準	5	34	24	22	4.5	400	400	410
	6	40	30	25	4.5	480	500	510
	8	40	30	25	4.5	480	500	510
	10	52	40	34	6	600	570	600
	12	52	40	34	6	600	570	600
	14	62	48	41	7	700	700	730
	16	62	48	41	7	700	700	730
	18	74	58	48	10	850	850	880
	20	74	58	48	10	850	850	880
	22	80	64	54	10	1,100	1,100	1,150
24	80	64	54	10	1,100	1,100	1,150	
26	90	74	64	10	1,540	1,560	1,610	
30	90	74	64	10	1,540	1,560	1,610	


Order 注文例	型式	BPFA10	BPFA14
-----------	----	--------	--------

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	価格
	☑	☑	☑

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133					
数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	5%	10%	18%	お見積り	

Alteration 追加加工	型式	- (AWC)
	BPFA10	- AWC

3 日目出荷 送料A(200円/本) P134

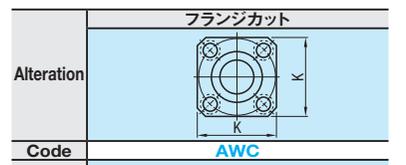

Code	AWC
Spec.	フランジを4面カットします。 指定方法 AWC ※BPFA・BPFASのみ適用可
¥/1Code	BPFA・BPFAS: ¥400