

HINGE BASES ヒンジベース -固定寸タイプ-



価格改訂
 下下げ価格
 新価格
 スライド値引率変更

●特長：DH7に対して、2種のT寸(厚み)、H寸(高さ)を選択できる在庫品のヒンジベースです。


●CADデータフォルダ名：56_Connecting_Parts

◎カタログ規格外品はこちら P.137

■2山π型タイプ



Type	材質	表面処理
HKNKJB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜

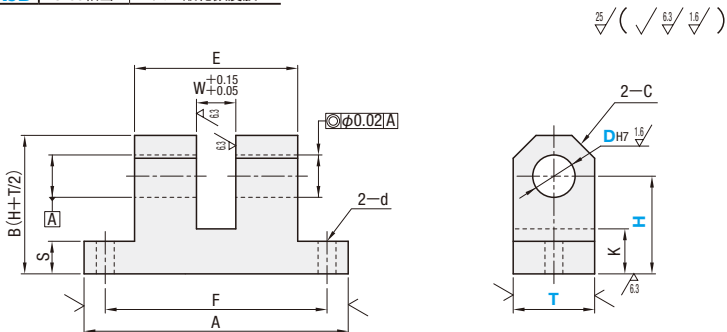


RoHS10

型式		T	H	W	A	F	E	K	S	d	C	¥基準単価
Type	DH7	選択	選択									
HKNKJB	5	12	20 25	6	38	30	22	12	5	4.5	3	2,230
		16	4								2,590	
		12	3								2,230	
		16	4								2,590	
	6	12	20 25	8	50	40	30	14	10	5.5	4	2,460
		16	5								2,740	
		12	4								2,550	
		16	5								3,100	
	8	12	25 30	10	65	55	42	14	10	5.5	4	2,870
		16	5								3,100	
		12	6								3,320	
		16	6								3,320	

■1山T型タイプ



Type	材質	表面処理
HKNKB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜

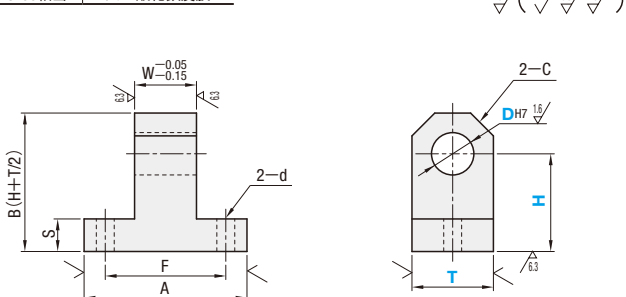

RoHS10

型式		T	H	W	A	F	S	d	C	¥基準単価
Type	DH7	選択	選択							
HKNKB	5	12	20 25	6	25	18	5	4.5	3	1,850
		16	4						1,980	
		12	3						1,850	
		16	4						1,980	
	6	12	20 25	8	32	25	10	5.5	4	2,010
		16	5						2,150	
		12	4						2,010	
		16	5						2,150	
	8	12	25 30	10	32	25	10	5.5	5	2,170
		16	6						2,320	
		12	5						2,170	
		16	6						2,320	


Order注文例
 型式 - T - H
 HKNKB8 - T16 - H25

Delivery出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133		標準対応	個別対応		
数量区分	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

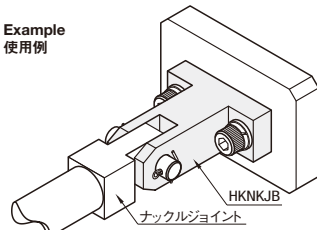

HINGE PLATES ヒンジプレート



価格改訂
 下下げ価格
 新価格
 スライド値引率変更




●特長：安価なスクエアタイプと寸法自由度の高いRタイプを取り揃えております。

●CADデータフォルダ名：56_Connecting_Parts

◎カタログ規格外品はこちら P.137

■スクエアタイプ

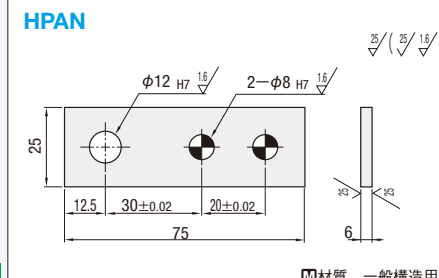

RoHS10

材質 一般構造用鋼

型式	¥基準単価
HPAN	980

Order注文例
 型式
 HPAN


Delivery出荷日
 3 日日出荷

Price価格
 数量区分 標準対応 個別対応
 小口 大口

数量	1~19	20~29	30~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	23%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■Rタイプ

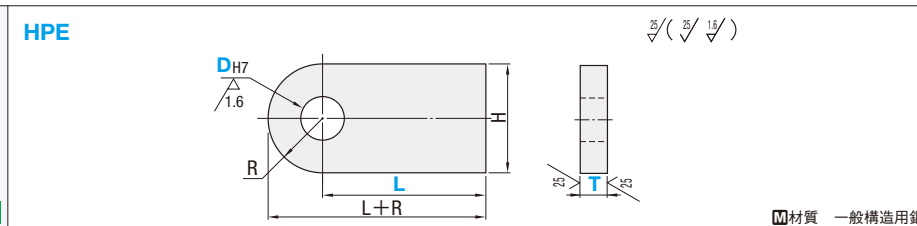

RoHS10

材質 一般構造用鋼

型式		L	T	R	H	¥基準単価
Type	D	指定10mm単位	選択			
HPE	8	40~100	9 12 15 16	11	22	480
	10			12.5	25	580
	12			16	32	780
	16			19	38	780
	20			25	50	980

Order注文例
 型式 - L - T
 HPE12 - 100 - 16

Delivery出荷日
 3 日日出荷
 ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134
 ◎3本以上で1明細行当たり一律810円

Price価格


数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133		標準対応	個別対応		
数量区分	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	23%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alteration追加加工
 型式 - L - T - (WCC)
 HPE12 - 100 - 16 - WCC10

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	WCC	両側のコーナーを任意の寸法でカットできます。WCC=指定1mm単位 ◎1≦WCC<H/2	400

■エコミータイプ

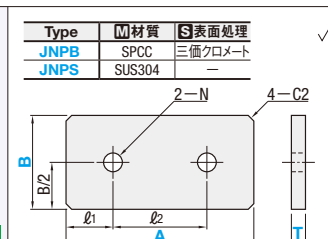

RoHS10

材質 一般構造用鋼

Order注文例
 型式 - B - T
 JNPB50 - 30 - 2.0

Delivery出荷日
 3 日日出荷
 ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134
 ◎3本以上で1明細行当たり一律810円

大口出荷日 +2 日日出荷
 数量 51~100
 ◎ストック対応なし

型式		B	T	¥基準単価					
Type	A		JNPB/JNPS	JNPB JNPS					
			ℓ1 ℓ2 N	T2.0 T4.5 T2.0 T4.0					
JNPB JNPS	30	10 20	5	20	4.5	270	440	360	500
						290	460	380	510
						310	480	390	530
						320	490	410	540
	40	10 20 30 40	10	40	5.5	340	510	420	560
						360	530	440	580
						370	540	460	580
						380	550	460	600
	50	10 20 30 40 50	15	60	7.0	380	550	460	600
						380	550	460	600
						380	550	460	600
						380	550	460	600

Price価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133		標準対応	個別対応			
数量区分	小口	大口	大口			
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	25%	お見積り

出荷日 通常 +2日
 ◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

56 連結部品
リンケ機構部品