

# 規格追加 赤文字表示

## HINGE BASES ヒンジベース —中央取付タイプ—

■特長：取付面積を大きく削減、本体中央部で取付けるタイプです。

◎CADデータフォルダ名：56\_Connecting\_Parts

Type	材質	S表面処理	
ザグリ穴タイプ HBNTB HBNTM HBNTS	ボトムタイプ HBNUB HBNUM HBNUS	S45C相当 無電解ニッケルメッキ SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ —

25 / (√6.3 / √1.6)

ザグリ穴タイプ

ボトムマウントタイプ

RoHS10

◎\*W6以下を選択時、W公差は+0.05~+0.2となります。

型式 Type	DH7	W 指定1mm単位	H 指定1mm単位	A	P	B	C	S	d1	d	h	¥基準単価		
												HBNTB	HBNTM	HBNTS
ザグリ穴タイプ HBNTB HBNTM HBNTS	4	4~12	12~20	16	8	4	3	5.5	6.5	3.5	3.5	4,200	4,240	5,000
	5											4,200	4,240	5,000
	6	6~12	14~25	20	10	6	4	7.5	8	4.5	4.5	4,340	4,390	5,300
	8											4,360	4,410	5,400
	10	10~20	17~30	28	14	10	5	9.5	9.5	5.5	5.5	4,360	4,410	5,400
	12											5,110	5,160	6,770
	13	12~22	22~35	32	16	14	5	9.5	9.5	5.5	5.5	5.5	5,110	5,160
14	5,530												5,580	7,650

型式 Type	DH7	W 指定1mm単位	H 指定1mm単位	A	P	B	C	S	M	¥基準単価		
										HBNUB	HBNUM	HBNUS
ボトムマウントタイプ HBNUB HBNUM HBNUS	4	4~12	15~20	16	10	4	3	10	M3	4,350	4,400	5,240
	5									4,350	4,400	5,240
	6	6~12	20~35	20	12	6	4	12	M4	4,520	4,570	5,600
	8									4,540	4,590	5,680
	10	10~20	30~45	28	14	10	5	14	M5	5,340	5,390	7,180
	12									5,150	5,200	6,940
	13	12~22	22~35	32	16	14	5	14	M5	5,150	5,200	6,940
14	5,780									5,820	7,890	

Order 注文例

型式 - W - H  
HBNTB10 - W8 - H20  
HBNUS12 - W12 - H35

Delivery 出荷日

5 日日出荷

◎注文締切

ストーク B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■特長：設置面積が少なく、コンパクトなタイプです。

●比較表

D	HBNTBタイプ		HGCCBタイプ(P.1644)		HGCTBタイプ(P.1645)						
	縦	横	縦	横	縦	横					
4	16	16	256	12	25	300	-15%	28	28	784	-67%
5	16	16	256	19	32	608	-15%	32	32	1024	-75%
6	20	20	400	19	32	608	-40%	32	32	1024	-61%
8	20	20	400	19	32	608	-34%	38	38	1444	-72%
10	20	20	400	22	32	704	-43%	38	38	1444	-72%
12	28	28	784	22	38	836	-6%	45	45	2025	-61%
13	28	28	784	25	38	950	-17%	50	50	2500	-69%
14	32	32	1024	30	50	1500	-32%	50	50	2500	-59%

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~20
値引率	基準単価	5%	10%

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

# HINGE BASES ヒンジベース —中央支点二点取付タイプ—

■特長：取付穴を中央にすることで、A寸(横方向)の寸法を最小に抑えたヒンジベースです。

◎CADデータフォルダ名：56\_Connecting\_Parts

Type	材質	S表面処理	
2山タイプ HGCCJB HGCCJM HGCCJS	1山タイプ HGCCB HGCCM HGCCS	S45C相当 無電解ニッケルメッキ SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ —

25 / (√6.3 / √1.6)

2山タイプ

1山タイプ

RoHS10

◎\*2山タイプでW6以下を選択時、W公差は+0.05~+0.2となります。

型式 Type	DH7	A 選択	W 指定1mm単位	H 指定1mm単位	C	F	B	S	T	d	¥基準単価					
											2山タイプ			1山タイプ		
											HGCCJB	HGCCJM	HGCCJS	HGCCB	HGCCM	HGCCS
2山タイプ HGCCJB HGCCJM HGCCJS	3	12	3~6	12~20	25	18	H+T/2	9	4.5	12	4,670	4,900	6,160	4,400	4,620	5,810
	4	12									4,670	4,900	6,160	4,400	4,620	5,810
	5	19	5~11	14~25	32	25	16	19	6.5	4,940	5,190	6,510	4,660	4,900	6,150	
		22								5,080	5,330	6,680	4,800	5,030	6,310	
	6	19	5~11	17~25	32	25	16	19	6.5	4,940	5,190	6,510	4,660	4,900	6,150	
		22								5,080	5,330	6,680	4,800	5,030	6,310	
	8	19	6~11	17~25	32	25	16	19	6.5	5,030	5,280	6,630	4,740	4,980	6,250	
		22								5,290	5,560	6,970	4,990	5,240	6,580	
	10	22	10~12	17~30	38	30	16	19	6.5	5,290	5,560	6,970	4,990	5,240	6,580	
		25								5,670	5,940	7,430	5,370	5,620	7,040	
	12	22	10~12	22~35	38	30	16	19	6.5	5,290	5,560	6,970	4,990	5,240	6,580	
		25								5,510	5,790	7,370	5,220	5,480	6,990	
	13	25	10~15	22~35	38	30	16	19	6.5	5,510	5,790	7,370	5,220	5,480	6,990	
	14	30								5,960	6,260	8,030	5,670	5,950	7,650	
15	30	12~20	26~40	50	40	16	19	6.5	5,960	6,260	8,030	5,670	5,950	7,650		
	16								6,020	6,320	8,100	5,730	6,010	7,720		
20	38	15~25	36~50	65	50	16	19	6.5	6,470	6,790	9,060	6,190	6,500	8,700		
	25								6,730	7,070	9,620	6,450	6,780	9,270		

Order 注文例

型式 - A - W - H  
HGCCJS12 - A22 - W10 - H30  
HGCCB10 - A25 - W12 - H20

Delivery 出荷日

5 日日出荷

◎注文締切


ストーク B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~20
値引率	基準単価	5%	10%

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

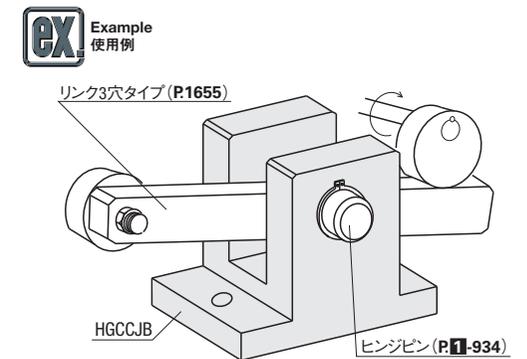

56 連結部品  
リンク  
機構部品