



HIGH TEMPERATURE INSULATOR PLATES -HIGH INSULATING GRADE・LOW THERMAL CONDUCTIVITY GRADE-

断熱板

—高断熱グレード・高温高断熱グレード—



カタログ規格外品はこちら P.137

Table with columns: Type, 公差選択 (Tolerance Selection), A・B公差 (A・B Tolerance), 主基材 (Main Material), 主材料 (Main Material), グレード (Grade), 色 (Color), 使用雰囲気温度 (Usage Atmosphere Temperature). Rows include HIPIA and HIPAL specifications.

RoHS10 特性・加工条件 P.1737

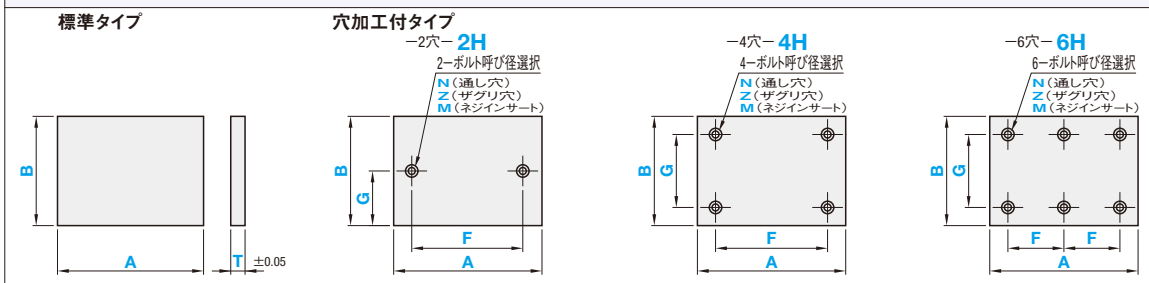


Table for standard types (標準タイプ) with columns: Type, 公差選択 (Tolerance Selection), 指定1mm単位 (Specified 1mm Unit) A, B, T 選択 (T Selection). Includes HIPIA and HIPAL options.

Table for hole types (穴加工付タイプ) with columns: Type, 公差選択 (Tolerance Selection), 指定1mm単位 (Specified 1mm Unit) A, B, T 選択 (T Selection), and detailed hole specifications (N, Z, P, M).

寸に\*がついているサイズはHIPALのみとなります。 (Dimensions with \* are only for HIPAL.)

Table for hole types (穴加工付タイプ) with columns: Type, 公差選択 (Tolerance Selection), 穴数 (Number of Holes), 指定1mm単位 (Specified 1mm Unit) A, B, T 選択 (T Selection), and detailed hole specifications (F, G, N, Z, P, M, L).


F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5、6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。 (F dimension specification ranges...)

Order 注文例 (Order Example) showing type codes like HIPIA 300-222-10.

Delivery 出荷日 (Delivery Date) showing 3 日目出荷 (3 days shipping).

穴加工付タイプ (Hole Type) showing 5 日目出荷 (5 days shipping).

穴加工付タイプ (Hole Type) showing type codes like HIPIA2H-200-170-10-F100-G70-N8.

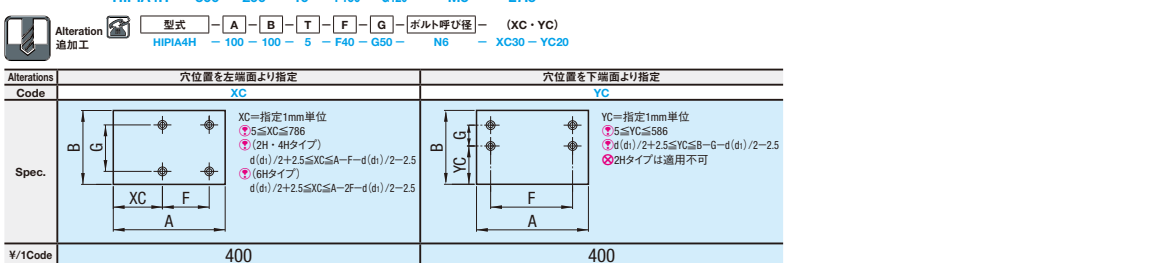

標準タイプ基準単価 (HIPIA・HIPAL) (Standard Type Unit Price (HIPIA・HIPAL))

Large price table with columns: 型式 (Model), T, A, ¥基準単価 (Unit Price) for HIPIA and HIPAL across various dimensions (20~50, 51~100, etc.).

A寸801以上、B寸601以上、T寸20・25の基準単価はWOSにてご確認ください。 (Check WOS unit prices for A>801, B>601, T=20/25.)

公差選択料金 (Tolerance Selection Charge) table with columns: 追加価格 (Additional Price), ¥基準単価 (Unit Price) B.

穴加工料金 (Hole Processing Charge) table with columns: 穴加工付タイプ (Hole Type), ¥基準単価 (Unit Price) for Bolt Callouts.

Table for hole types with columns: 穴加工付タイプ (Hole Type), 指定1mm単位 (Specified 1mm Unit) A, B, T 選択 (T Selection).

穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。 (Hole types include hole processing charges.)

Table for quantity slide prices (数量スライド価格) with columns: 数量区分 (Quantity Division), 標準対応 (Standard Correspondence), 個別対応 (Individual Correspondence).

(例) 型式 HIPIA4H - 300 - 200 - 10 - F240 - G160 - Z6 のとき (Example: HIPIA4H - 300 - 200 - 10 - F240 - G160 - Z6 when...)

57 断熱板・温度関連 (57 Thermal Insulation Plates & Temperature Related)