


L-SHAPED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION-

L型ブロック
-0.1mm単位指定-



材料屋24でミス型番・出荷日・価格を一発表示!

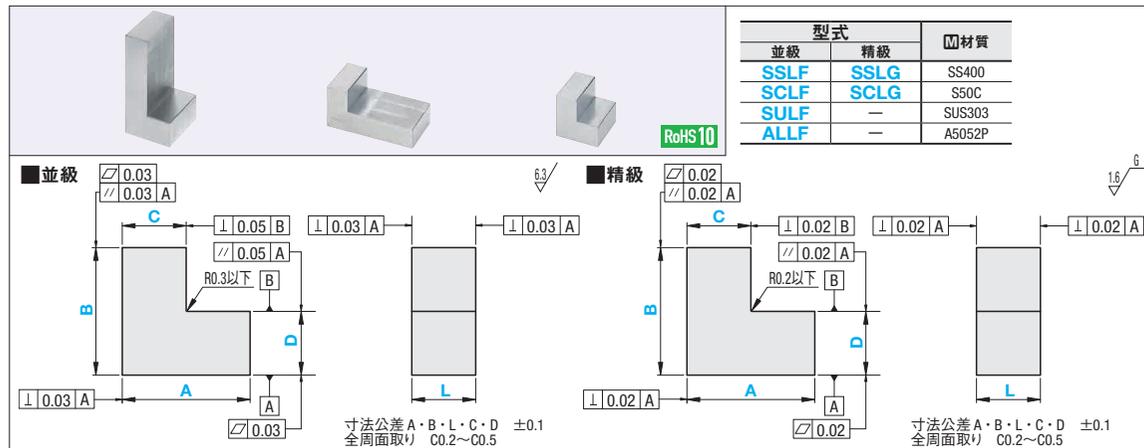

型式		材質
並級	精級	
SSLF	SSLG	SS400
SCLF	SCLG	S50C
SULF	—	SUS303
ALLF	—	A5052P

並級

型式	指定0.1mm単位				
	A	B	L	C	D
SSLF	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0
SCLF	200.0	100.0	200.0	200.0	100.0
SULF					
ALLF				(C≦A)	(B-D≦80.0) D≦B

精級

型式	指定0.1mm単位				
	A	B	L	C	D
SSLG	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0
SCLG	160.0	100.0	100.0	160.0	100.0
				(C≦A)	(B-D≦60.0) D≦B

Price 価格 WOSにてご確認ください。

並級 (B10.0~60.0mm)

0.1mm単位		B 0.1mm単位												
A	L	10.0~30.0				30.1~50.0				50.1~60.0				
		SSLF	SCLF	SULF	ALLF	SSLF	SCLF	SULF	ALLF	SSLF	SCLF	SULF	ALLF	
10.0~60.0	10.0 60.0													
60.1~100.0														
100.1~130.0														
130.1~160.0														
160.1~180.0	60.1 100.0													
180.1~200.0														
10.0~60.0														
60.1~100.0														
100.1~130.0	100.1 130.0													
130.1~160.0														
160.1~180.0														
180.1~200.0														
10.0~60.0	130.1 160.0													
60.1~100.0														
100.1~130.0														
130.1~160.0														
160.1~180.0	160.1 180.0													
180.1~200.0														
10.0~60.0														
60.1~100.0														
100.1~130.0	180.1 200.0													
130.1~160.0														
160.1~180.0														
180.1~200.0														

Web 金額はWOSにてご確認ください。

並級 (B60.1~100.0mm)

0.1mm単位		B 0.1mm単位																
A	L	60.1~70.0				70.1~80.0				80.1~90.0				90.1~100.0				
		SSLF	SCLF	SULF	ALLF	SSLF	SCLF	SULF	ALLF	SSLF	SCLF	SULF	ALLF	SSLF	SCLF	SULF	ALLF	
10.0~60.0	10.0 60.0																	
60.1~100.0																		
100.1~130.0																		
130.1~160.0																		
160.1~180.0	60.1 100.0																	
180.1~200.0																		
10.0~60.0																		
60.1~100.0																		
100.1~130.0	100.1 130.0																	
130.1~160.0																		
160.1~180.0																		
180.1~200.0																		
10.0~60.0	130.1 160.0																	
60.1~100.0																		
100.1~130.0																		
130.1~160.0																		
160.1~180.0	160.1 180.0																	
180.1~200.0																		
10.0~60.0																		
60.1~100.0																		
100.1~130.0	160.1 180.0																	
130.1~160.0																		
160.1~180.0																		
180.1~200.0																		
10.0~60.0	180.1 200.0																	
60.1~100.0																		
100.1~130.0																		
130.1~160.0																		

Web 金額はWOSにてご確認ください。

精級

0.1mm単位		B 0.1mm単位													
A	L	10~30.0		30.1~50.0		50.1~60.0		60.1~70.0		70.1~80.0		80.1~90.0		90.1~100.0	
		SSLG	SCLG	SSLG	SCLG										
10.0~60.0	10.0 60.0														
60.1~100.0															
100.1~130.0															
130.1~160.0															
160.1~180.0	60.1 100.0														
180.1~200.0															
10.0~60.0															
60.1~100.0															
100.1~130.0	100.1 130.0														
130.1~160.0															
160.1~180.0															
180.1~200.0															
10.0~60.0	130.1 160.0														
60.1~100.0															
100.1~130.0															
130.1~160.0															
160.1~180.0	160.1 180.0														
180.1~200.0															
10.0~60.0															
60.1~100.0															
100.1~130.0	180.1 200.0														
130.1~160.0															
160.1~180.0															
180.1~200.0															

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式 **A - B - L - C - D**
SSLF - A120.5 - B100.0 - L120.0 - C30.3 - D40.0

Alteration 追加加工 型式 **A - B - L - C - D** - (NG...etc.)
SSLF - A100.0 - B90.0 - L90.0 - C40.0 - D60.0 - NG

●並級
3 日目出荷 ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 ☎ P.134
◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●精級
5 日目出荷 ストック B 3日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 ☎ P.134
◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alterations	逃げ溝加工	寸法公差変更 (◎精級のみ)
Code	NG	CKA・CKB・CKL・CKC・CKD
Spec.	逃げ溝を追加します。 C, D≧10 A-C≧10 B-D≧10 ◎並級のみ適用	寸法公差を変更します。 ±0.1→±0.02 [測定方法] A寸のとき CKA B寸のとき CKB L寸のとき CKL C寸のとき CKC D寸のとき CKD ◎精級のみ適用
¥/1Code	500	700

◎21個以上は納期が変わる可能性があります。