



SQUARE SHIMS -NOTCH TYPE・ROUND HOLE TYPE-

# 角シム


—キリ欠き穴タイプ・丸穴タイプ—

価格改訂

大口対応 BIG ORDER

□: 新価格

◎カタログ規格外品はこちら P.137

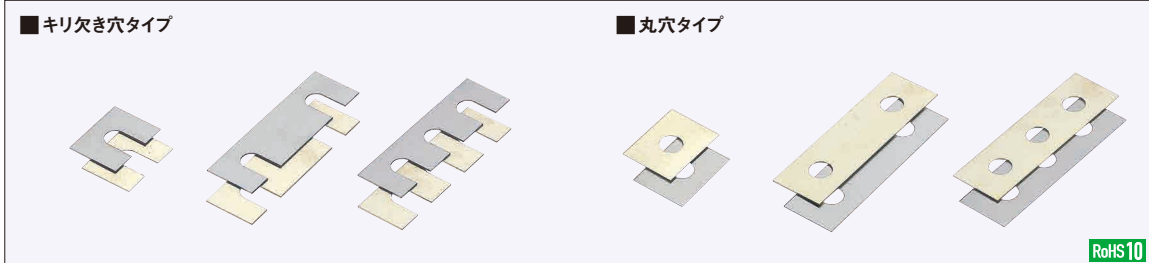

| 型式      |         |         | 材質                                     | 硬度        | 厚さ(T)公差 |       |        |       |        |       |       |       |       | キリ欠き穴タイプ加工条件                                   |
|---------|---------|---------|--|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| キリ欠き穴1コ | キリ欠き穴2コ | キリ欠き穴3コ |  |           | 0.05    | 0.1   | 0.15   | 0.2   | 0.3    | 0.5   | 1.0   | 2.0   | 3.0   |  |
| ASAFR   | ASFFR   | ASCFR   | SPCC相当                                 | —         | —       | ±0.03 | —      | ±0.03 | ±0.04  | ±0.06 | ±0.11 | ±0.17 | —     | f <sub>1</sub> ≥3 a <sub>1</sub> ≥3<br>m≥3 n≥3 |
| ASAFB   | ASFFB   | ASCFB   | 黄銅 (C2801P又はC2680P)                    | —         | ±0.005  | ±0.02 | —      | ±0.03 | ±0.04  | ±0.05 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 |  |
| ASAFS   | ASFFS   | ASCFS   | T=0.05~1.0 SUS304H<br>T=2.0・3.0 SUS304 | 370~430HV | ±0.005  | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.20 | ±0.25 |  |

| 型式<br>Type | 指定1mm単位 |           | 選択<br>T   | 指定0.1mm単位 |        |           | P           |
|------------|---------|-----------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
|            | A       | B         |   | Q         | E      | C         |             |
| SPCC相当     | 黄銅      | SUS304(H) | (0.05)<br>0.1<br>(0.15)<br>0.2<br>0.3<br>0.5<br>1.0<br>2.0<br>(3.0) | 3~31      | Q/2+3~ | B-(Q/2+3) | 穴1コタイプは指定不要 |
| 穴1コ        | ASAFR   | ASAFB     | ASAFS   | 10~150    | 10~150 |           |             |
| 穴2コ        | ASFFR   | ASFFB     | ASFFS   | 16~200    | 10~200 |           | Q+3~        |
| 穴3コ        | ASCFR   | ASCFB     | ASCFS   |           |        |           |             |

◎T(0.05), (3.0)はSPCC相当材で指定できません。◎T(0.15)はSUS304Hのみ。

Order 注文例

型式 - A - B - T - Q - E - C - P

ASFFB - A100 - B25 - T1.0 - Q12 - E15 - C12 - P70

| 型式    |       |       | 材質                                     | 硬度        | 厚さ(T)公差 |       |        |       |        |       |       |       |       | 丸穴タイプ加工条件                                      |
|-------|-------|-------|--|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 丸穴1コ  | 丸穴2コ  | 丸穴3コ  |  |           | 0.05    | 0.1   | 0.15   | 0.2   | 0.3    | 0.5   | 1.0   | 2.0   | 3.0   |  |
| ASACR | ASFCR | ASCCR | SPCC相当                                 | —         | —       | ±0.03 | —      | ±0.03 | ±0.04  | ±0.06 | ±0.11 | ±0.17 | —     | f <sub>1</sub> ≥2 a <sub>1</sub> ≥2<br>m≥2 n≥2 |
| ASACB | ASFCB | ASCCB | 黄銅 (C2801P又はC2680P)                    | —         | ±0.005  | ±0.02 | —      | ±0.03 | ±0.04  | ±0.05 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 |  |
| ASACS | ASFCB | ASCCS | T=0.05~1.0 SUS304H<br>T=2.0・3.0 SUS304 | 370~430HV | ±0.005  | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.20 | ±0.25 |  |

| 型式<br>Type | 指定1mm単位 |           | 選択<br>T   | 指定0.1mm単位 |        |           | P           |
|------------|---------|-----------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
|            | A       | B         |   | D         | E      | C         |             |
| SPCC相当     | 黄銅      | SUS304(H) | (0.05)<br>0.1<br>(0.15)<br>0.2<br>0.3<br>0.5<br>1.0<br>2.0<br>(3.0) | 3~100     | D/2+2~ | B-(D/2+2) | 穴1コタイプは指定不要 |
| 穴1コ        | ASACR   | ASACB     | ASACS   | 10~150    | 10~150 |           |             |
| 穴2コ        | ASFCR   | ASFCB     | ASFCB   | 15~200    | 10~200 |           | D+2~        |
| 穴3コ        | ASCCR   | ASCCB     | ASCCS   |           |        |           |             |

◎T(0.05), (3.0)はSPCC相当材で指定できません。◎T(0.15)はSUS304Hのみ。

Order 注文例

型式 - A - B - T - D - E - C - P

ASACR - A50 - B25 - T0.1 - D7.5 - E25 - C11

ASCCS - A120 - B15 - T3.0 - D10 - E15 - C7 - P45

Delivery 出荷日 1 日日出荷

ストーク T 当日出荷 200円/1本

ご注文締切 正午迄 P.134

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応       |     |       |       |        |         | 個別対応 |
|------|------------|-----|-------|-------|--------|---------|------|
|      | 小口         |     |       | 大口    |        |         |      |
| 数量   | 1~4        | 5~9 | 10~19 | 20~49 | 50~150 | 151~300 | 301~ |
| 値引率  | 基準単価       | 10% | 20%   | 30%   | 35%    | 39%     | お見積り |
| 出荷日  | 通常 +5日 +8日 |     |       |       |        |         |      |

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
◎標準対応大口以上はストーク対応なし

■キリ欠き穴・丸穴 1コタイプ

| A     | B       | ¥基準単価       |      |      |             |          |      |             |       |          |      |          |
|-------|---------|-------------|------|------|-------------|----------|------|-------------|-------|----------|------|----------|
|       |         | ASAFR・ASACR |      |      | ASAFB・ASACB |          |      | ASAFS・ASACS |       |          |      |          |
|       |         | T0.1~0.5    | T1.0 | T2.0 | T0.05       | T0.1~0.5 | T1.0 | T2.0~3.0    | T0.05 | T0.1~0.5 | T1.0 | T2.0~3.0 |
| 10~50 | 10~50   | 570         | 570  | 780  | 710         | 710      | 860  | 960         | 590   | 590      | 750  | 840      |
|       | 51~100  | 770         | 790  | 810  | 1,100       | 910      | 920  | 1,080       | 930   | 760      | 800  | 900      |
|       | 101~150 | 790         | 810  | 820  | 1,280       | 930      | 950  | 1,220       | 1,070 | 790      | 800  | 1,030    |

■キリ欠き穴・丸穴 2コタイプ

| A     | B       | ¥基準単価       |      |      |             |          |       |             |       |          |      |          |
|-------|---------|-------------|------|------|-------------|----------|-------|-------------|-------|----------|------|----------|
|       |         | ASFFR・ASFCR |      |      | ASFFB・ASFCB |          |       | ASFFS・ASFCB |       |          |      |          |
|       |         | T0.1~0.5    | T1.0 | T2.0 | T0.05       | T0.1~0.5 | T1.0  | T2.0~3.0    | T0.05 | T0.1~0.5 | T1.0 | T2.0~3.0 |
| 15~50 | 10~50   | 650         | 850  | 900  | 700         | 800      | 900   | 1,170       | 750   | 750      | 880  | 1,030    |
|       | 51~100  | 950         | 960  | 960  | 1,290       | 1,010    | 1,030 | 1,310       | 1,160 | 860      | 930  | 1,150    |
|       | 101~150 | 960         | 970  | 980  | 1,490       | 1,020    | 1,040 | 1,470       | 1,300 | 890      | 960  | 1,290    |

■キリ欠き穴・丸穴 3コタイプ

| A     | B       | ¥基準単価       |      |      |             |          |       |             |       |          |      |          |
|-------|---------|-------------|------|------|-------------|----------|-------|-------------|-------|----------|------|----------|
|       |         | ASCFR・ASCCR |      |      | ASCFB・ASCCB |          |       | ASCFB・ASCCS |       |          |      |          |
|       |         | T0.1~0.5    | T1.0 | T2.0 | T0.05       | T0.1~0.5 | T1.0  | T2.0~3.0    | T0.05 | T0.1~0.5 | T1.0 | T2.0~3.0 |
| 15~50 | 10~50   | 890         | 920  | 920  | 1,040       | 990      | 1,010 | 1,180       | 950   | 850      | 880  | 1,060    |
|       | 51~100  | 960         | 970  | 970  | 1,310       | 1,020    | 1,040 | 1,320       | 1,190 | 880      | 950  | 1,180    |
|       | 101~150 | 970         | 980  | 990  | 1,510       | 1,030    | 1,050 | 1,490       | 1,340 | 910      | 980  | 1,320    |

33 カラー・シム