

# カバーボルト




http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 34\_Screws



Type	材質	強度区分
BOX-GUTB	SUS304相当	A2-70相当

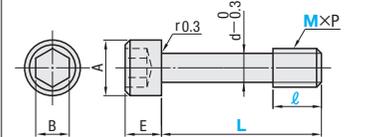


MxP (並目)	A	E	B	d
3x0.5	5.5	3	2.5	2.2
4x0.7	7	4	3	3
5x0.8	8.5	5	4	3.9
6x1.0	10	6	5	4.5
8x1.25	13	8	6	6.3

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式 Type	M	ℓ	L	¥基準単価 1~10箱		箱入数
				1本あたりの価格	1箱	
BOX-GUTB (ステンレス)	3	4	10	51	10,200	200本/箱
			12			
			15			
			20			
			25			
	4	3	8	44	8,800	
			10			
			12			
			15			
			20			
5	6	12	47	9,400		
		15				
		20				
		25				
		30				
6	8	25	49	9,800		
		30				
		40				
8	10	30	60	12,000		
		40				

カバーをフレームからはずしたときボルトがカバーから抜け落ちません。(但し、カバーにはタップ加工が必要になります)

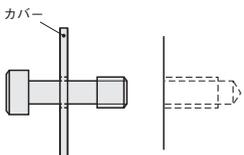

●単品販売もごさいます。(下記参照)

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) A2-70  
引張強さの最小値が700N/mm<sup>2</sup>であることを示します。  
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

●ご注文の際は箱数でご指定ください。数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例  
型式 BOX-GUTB5-6-20

Delivery出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



型式 Type	M(並目)	ℓ	GUTB	
			¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~500本
GUTB	2	2.5	4	130
		2.6	3	100
	3	2	120	
		3.5	95	
	4	3	100	
		5	86	
	5	3	110	
		6	90	
	6	4	110	
		8	90	
8	5	130		
	10	100		

M	A	E	B	d	D
2	3.8	2	1.5	1.5	—
2.6	4.5	2.5	2	1.8	—
3	5.5	3	2.5	2.2	7
4	7	4	3	3	10
5	8.5	5	4	3.9	12
6	10	6	5	4.5	12
8	13	8	6	6.3	14

**GUTBN (ナイロンワッシャ付)**

カバーをフレームからはずしたときボルトがカバーから抜け落ちません。(但し、カバーにはタップ加工が必要になります)

強度区分: A2-70相当  
材質 SUS304相当

型式 Type	M(並目)	ℓ	GUTBN	
			¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~500本
GUTBN	3	2	165	135
		3.5	135	
	4	3	180	150
		5	150	
	5	3	190	160
		6	160	
	6	4	190	160
		8	160	
	8	5	210	180
		10	180	

Alteration追加加工  
型式 GUTB5 - 6 - 12  
GUTBN3 - 4 - 12

Delivery出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alteration追加加工  
型式 GUTB5 - MC5 - LC10  
3 日目出荷 ●GUTBのみに適用

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
ねじ部長さ、L寸法変更 1mm単位で指定できます。 指定方法 MC3-LC10	MC		300
	M	MC LC	
	2	2~6 4~15	5 3~15 8~25
	2.6	2~8 6~15	6 4~18 8~30
	3	2~9 4~20	8 5~24 8~40
	4	3~12 6~20	

# カバーボルト

一極低頭タイプ/低頭タイプ/ボタンボルトタイプ



http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

■数量に応じて最大70%割引を実現しました。

**極低頭タイプ** GUTBG

参考引張破断荷重(N)

M3	1160
M5	2520

※上記は参考値であり、保証値ではありません。  
材質 SUS304相当

型式 Type	M	ℓ	L	A	E	B	d	t max.	¥基準単価	
									1~29本	30~300本
GUTBG	3	2	5 6 8 10	6	1.3	1.5	2.2	2	330	220
		3.5								
		4								
		8								
		10								
	4	3	6 8 10 12	8	1.5	2	3	2.5	300	210
		5								
		10								
		12								
		16								
5	3	8 10 12 16	9	1.5	3	3.9	3	330	220	
	6									
	12									
	16									
	20									
6	4	8 10 12 16 20	10	1.5	3	4.5	4	360	250	
	8									
	12									
	16									
	20									
8	5	10 12 16 20 25	13	1.5	4	6.3	5	520	400	
	10									
	12									
	16									
	25									

**低頭タイプ** GUTBT

参考引張破断荷重(N)

M3	1390
M5	4300

※上記は参考値であり、保証値ではありません。  
材質 SUS304相当

型式 Type	M	ℓ	L	A	E	B	d	t max.	¥基準単価	
									1~29本	30~300本
GUTBT	3	2	6 8	5.5	2	2	2.2	1.5	230	160
		3.5								
		4								
		8								
		10								
	4	3	6 8 10 12 16	7	2.8	2.5	3	2.3	220	150
		5								
		10								
		12								
		16								
5	6	12 16 20 25	8.5	3.5	3	3.9	2.7	230	160	
	8									
	12									
	16									
	20									
6	4	12 16	10	4	4	4.5	3	260	180	
	8									
	12									
	20									
	30									
8	5	10 12 16	13	5	5	6.3	3.8	360	250	
	10									
	12									
	16									
	20									

Order注文例  
型式 GUTBG5 - 3 - 16  
GUTBT8 - 10 - 20

Delivery出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●GUTBG・GUTBT

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~300	301~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

**ボタンボルトタイプ** CBBT

強度区分: A2-50相当  
材質 SUS304相当

型式 Type	M	L	ℓ	A	E (最大)	B	C (最小)	d	¥基準単価	
									1~29本	30~50本
CBBT	3	8	4	5.5	1.6	2	1.04	2.2	320	230
		10								
	4	10	5	7.5	2.2	2.5	1.3	3	330	240
		12								
	5	12	6	9.5	2.7	3	1.56	3.9	340	250
		15								
	6	12	8	10.5	3.3	4	2.08	4.5	350	250
		15								
8	12	10	14	4.4	5	2.6	6.3	380	270	
	15									

Order注文例  
型式 CBBT5 - 20

Delivery出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●CBBT

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
割引率	50%	60%
出荷日	+9日	+24日

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

34  
ねじ・座金