



HEXAGON SOCKET SET SCREWS -FLAT POINT TYPE-

六角穴付止めねじ

—平先・箱販売—

CADデータフォルダ名: 34\_Screws


■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価 1~10箱		箱入数
Type	M-L	1本あたりの価格	1箱	
BOX-MSSF	2-2	8.5	8,500	1,000本/箱
	3			
	4	6.0	6,000	
	5			
	6	7.0	7,000	
	2.5-3			
	4	4.6	4,600	
	5			
	6	5.2	5,200	
	2.6-3			
4	4.6	4,600	1,000本/箱	
5				
6	5.2	5,200		
3-3				
4	2.9	2,900		
5				
6				
8				
10	3.2	3,200		
4-4				
5	2.9	2,900	500本/箱	
6				
8				
10	3.1	3,100		
5-5				
6	2.9	2,900		
8				
10	3.1	3,100		

型式		¥基準単価 1~10箱		箱入数
Type	M-L	1本あたりの価格	1箱	
BOX-MSSK	6-5	4.0	4,000	1,000本/箱
	6			
	8	3.0	3,000	
	10			
	12	4.0	4,000	
	15	5.0	5,000	
	16			
	20	6.0	6,000	
	25	6.6	3,300	
	25	5.0	5,000	
	8-6			
	8			
	10	6.0	3,000	
	12			
	15	8.0	4,000	
16				
20	10.0	5,000		
25	12.0	2,400		
30	14.0	2,800		



Type	材質	硬度	S表面処理
BOX-MSSF	SCM435	45HRC~	四三酸化鉄皮膜
BOX-MSSF5	SUS304相当	-	-

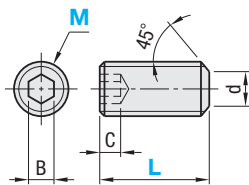

M×P (並目)	B	C (最小)	d (最大)
2 ×0.4	0.9	0.8	1
2.5×0.45	1.3	1.2	1.5
2.6×0.45	1.3	1.2	1.5
3 ×0.5	1.5	1.2	2
4 ×0.7	2	1.5	2.5
5 ×0.8	2.5	2	3.5
6 ×1.0	3	2	4
8 ×1.25	4	3	5

☑単品販売もごさい。☑P247

☑ご注文の際は箱数でご指定ください。数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例

型式  
BOX - MSSF3 - 10  
BOX - MSSF2.5 - 5

Delivery出荷日

在庫品 ☑P133  
☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



HEXAGON SOCKET SET SCREWS -CUP POINT TYPE-

六角穴付止めねじ

—くぼみ先・箱販売—

CADデータフォルダ名: 34\_Screws


■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価 1~10箱		箱入数
Type	M-L	1本あたりの価格	1箱	
BOX-MSSK	2-2	8.3	8,300	1,000本/箱
	3			
	4	6.0	6,000	
	5			
	6	6.5	6,500	
	2.5-3			
	4	4.6	4,600	
	5			
	6	5.2	5,200	
	2.6-3			
4	4.6	4,600	1,000本/箱	
5				
6	5.2	5,200		
3-3				
4	2.9	2,900		
5				
6				
8				
10	3.2	3,200		
4-4				
5	2.9	2,900	500本/箱	
6				
8				
10	3.1	3,100		
5-5				
6	2.9	2,900		
8				
10	3.1	3,100		

型式		¥基準単価 1~10箱		箱入数
Type	M-L	1本あたりの価格	1箱	
BOX-MSSU	6-5	4.0	4,000	1,000本/箱
	6			
	8	3.0	3,000	
	10			
	12	4.0	4,000	
	15	5.0	5,000	
	16			
	20	6.0	6,000	
	25	8.0	4,000	
	25	6.0	6,000	
	8-6			
	8			
	10	7.0	3,500	
	12			
	15	8.0	4,000	
16				
20	11.3	4,500		
25	14.0	2,800		
30	14.0	2,800		
10-12				
15	10.6	5,300		
20	11.7	3,500		
25	15.0	3,000		
30	16.5	3,300		
12-15				
20	17.5	3,500		
25	18.0	3,600		
30	22.0	4,400		
30	25.0	2,500		



Type	材質	硬度	S表面処理
BOX-MSSK	SCM435	45HRC~	四三酸化鉄皮膜
BOX-MSSU	SUS304相当	-	-

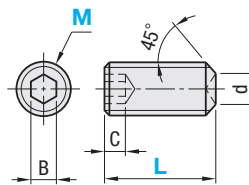

M×P (並目)	B	C (最小)	d (最大)
2 ×0.4	0.9	0.8	1
2.5×0.45	1.3	1.2	1.2
2.6×0.45	1.3	1.2	1.2
3 ×0.5	1.5	1.2	1.4
4 ×0.7	2	1.5	2
5 ×0.8	2.5	2	2.5
6 ×1	3	2	3
8 ×1.25	4	3	5
10×1.5	5	4	6
12×1.75	6	4.8	8

☑単品販売もごさい。☑P247

☑ご注文の際は箱数でご指定ください。数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例

型式  
BOX - MSSK5 - 5  
BOX - MSSU2 - 3

Delivery出荷日

在庫品 ☑P133  
☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

③4  
ねじ・座金