

RESIN HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS / SET SCREWS


# 六角穴付樹脂ボルト/六角穴付樹脂止ねじ

—材質: RENY・PPS・PEEK—

CADデータフォルダ名: 34\_Screws



Type				材質
ボルト	ナット	座金	止ねじ	
RENB	RENN	RENW	—	RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)
PPSB	PPSN	PPSW	—	PPS(ポリフェニレンサルファイド)
PEKB	PEKN	PEKW	PEKSF	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

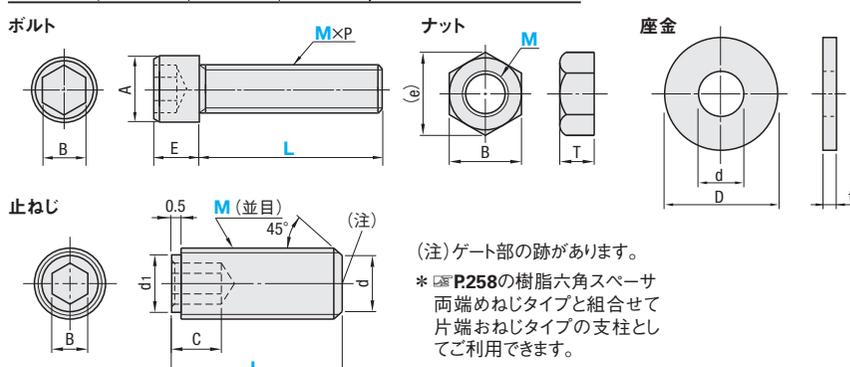

(注) ゲート部の跡があります。  
\* P258の樹脂六角スペーサ  
両端めねじタイプと組合せて  
片端おねじタイプの支柱として  
ご利用できます。

〔ご注意〕  
・樹脂ボルト、ナット、座金の表面色は製造ロット及び各種条件により若干変化する場合があります。  
・外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが、性能には影響ありません。

RoHS10

## 六角穴付樹脂ボルト

型式	M×L	M	A	E	B	¥基準単価			¥スライド単価			*数量
						1~19本	20~49	50~100	1~19本	20~49	50~100	
RENB	3-6	3	5.5	3	2.5	28	27	36	25	26	34	100
PPSB	8					30	29	38	27	28	36	
PEKB	10					34	32	40	31	30	38	
	12					40	38	42	36	36	40	
	15					48	46	60	43	44	57	
RENB	4-6	4	7	4	3	34	32	52	31	30	49	100
PPSB	8					38	36	56	34	34	53	
PEKB	10					40	38	58	36	36	55	
	12					48	46	62	43	44	59	
	15					54	51	76	49	48	72	
RENB	5-8	5	8.5	5	4	60	63	90	54	60	86	100
PPSB	10					60	57	90	54	54	86	
PEKB	12					64	63	110	58	60	105	
	15					76	80	120	68	76	114	
	20					90	93	140	81	88	133	
RENB	6-10	6	10	6	5	110	120	190	99	118	181	100
PPSB	12					110	120	190	99	118	181	
PEKB	15					110	120	190	99	118	181	
	20					140	160	220	126	150	209	
	25					170	190	290	153	180	276	
RENB	8-15	8	13	8	6	230	290	340	207	270	323	50
PPSB	20					170	240	420	153	220	399	
PEKB	25					210	260	440	189	250	418	
	30					250	310	480	225	290	456	
	40					290	380	520	261	360	494	
RENB	10-15	10	16	10	8	270	300	330	243	270	300	50
PPSB	20					330	360	400	297	324	360	
PEKB	25					360	390	430	351	390	430	
	30					400	440	480	390	430	470	
	40					460	500	540	444	480	520	
RENB	12-20	12	18	12	10	380	420	460	342	378	414	50
PPSB	25					420	460	500	378	414	450	
PEKB	30					460	500	540	414	450	490	
	35					490	530	570	444	480	520	
	40					520	560	600	468	504	540	

・RENY—Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)  
RENY(レニー)はポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化した結晶性のエンジニアリングプラスチックです。エンブラの中でも最も高い強度・弾性率を有し、耐油性や耐熱性にも優れることから金属の代替材料として用いられています。  
・PPS—Polyphenylenesulfide(ポリフェニレンサルファイド)  
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。また、耐薬品性、機械的特性、電気的特性、および寸法安定性にも優れています。

## 樹脂ナット

型式	M	B	(e)	T	¥基準単価			¥スライド単価		
					1~99コ	100~200コ	1~99コ	100~200コ		
RENN	3	5.5	6.4	2.4	20	20	30	19	19	29
PPSN	4	7	8.1	3.2	32	32	40	30	30	38
PEKN	5	8	9.2	4	38	38	52	36	36	49
	6	10	11.5	5	76	76	126	72	72	120
	8	13	15	6.5	126	126	188	120	120	179
	10	17	19.6	8	130	—	—	124	—	—
	12	19	21.9	10	190	—	—	181	—	—

## 樹脂座金

型式	No.	D	d	t	¥基準単価			¥スライド単価		
					1~99コ	100~200コ	1~99コ	100~200コ		
RENW	3	7	3.2	0.5	20	20	22	19	19	21
PPSW	4	9	4.3	0.8	24	24	26	23	23	25
PEKW	5	10	5.3	1	28	28	32	27	27	30
	6	12.5	6.4	1.6	30	30	38	29	29	36
	8	17	8.4	1.6	80	80	98	76	76	93
	10	21	10.5	2.0	100	—	—	95	—	—
	12	24	13	2.5	150	—	—	143	—	—

## 樹脂止ねじ

型式	M-L	B	d1	C	d	¥基準単価		¥スライド単価	
						1~99本	100~200本	1~99本	100~200本
PEKSF	3-15	1.5	2.2	2	2	160	152	—	—
	4-20	2	2.8	2.5	2.5	190	181	—	—
	5-20	2.5	3.6	3	3.5	210	200	—	—
	6-25	3	4.4	3.5	4	260	247	—	—
	8-30	4	6	5	5.5	380	361	—	—

Order 注文例

型式 PPSB3-10  
PPSN3  
PPSW3  
PEKSF4-20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~200	201~	—	—
出荷日	通常	お見積り	—	—

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

樹脂特性値 P.257

RESIN HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS / RESIN SCREWS

# 六角穴付樹脂ボルト/樹脂ボルト

—ローレット無タイプ—


—低頭/極低頭タイプ・パック販売—

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

ローレット無タイプ



Type	材質		
	PPSBL	PPS(ポリフェニレンサルファイド)	非ガラス繊維
PEKBL	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)		

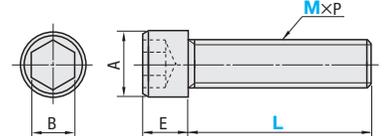

◎ボルト頭のローレットはありません。そのため安価となります。

型式	M-L	M×P	A	E	B	PPSBL			PEKBL		
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
PPSBL PEKBL	5-10	5×0.8	8.5	5	4	55	52	42	—	—	—
	15					78	60	45	115	90	75
	20					90	65	47	130	95	80
	25					115	75	53	145	105	90
	30					155	80	57	185	115	95
6-15	6×1.0	10	6	5	115	75	55	185	115	95	
20					160	82	60	195	125	110	

Order 注文例

型式 PPSBL5-20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応  
数量 1~100 101~  
出荷日 通常 お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 低頭タイプ(パック販売)



型式	M-L	M	A	E	B	材質	
						低頭六角穴付ボルト	極低頭ボルト
PACK-RENS	PACK-RENE	RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)					
PACK-PPSB	PACK-PPSE	PPS(ポリフェニレンサルファイド)					
PACK-PEKST	PACK-PEKE	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)					

## 極低頭タイプ(パック販売)



型式	M-L	M	A	E	B	材質	
						低頭六角穴付ボルト	極低頭ボルト
PACK-RENS	PACK-RENE	RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)					
PACK-PPSB	PACK-PPSE	PPS(ポリフェニレンサルファイド)					
PACK-PEKST	PACK-PEKE	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)					

◎1パック20本入り

◎ヘキサロビュラレンチ P.230

型式	M-L	M	A	E	B	t	PACK-RENS		PACK-PPSB		PACK-PEKST		型式	M-L	M	A	E	B	t	PACK-RENE		PACK-PPSE		PACK-PEKE	
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
PACK-RENS PACK-PPSB PACK-PEKST	3-6	3	5.5	2	2	1.5	640	580	980	840	1,160	990	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	3-6	3	6	1.3	8	1.3	760	690	1,040	890	1,280	1,090
	8						700	630	1,000	850	1,160	990		820						740	1,060	910	1,280	1,090	
	10						760	690	1,020	870	1,220	1,040		860						780	1,080	920	1,380	1,180	
PACK-RENS PACK-PPSB PACK-PEKST	4-6	4	7	2.8	2.5	2.3	760	690	1,140	970	1,640	1,320	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	4-6	4	8	1.5	10	1.5	860	780	1,200	1,020	1,680	1,350
	8						820	740	1,160	990	1,660	1,330		920						830	1,240	1,060	1,720	1,380	
	10						820	740	1,200	1,020	1,700	1,360		920						830	1,280	1,090	1,780	1,430	
PACK-RENS PACK-PPSB PACK-PEKST	5-8	5	8.5	3.5	3	2.7	860	780	1,460	1,320	2,160	1,840	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	5-8	5	9	1.5	15	1.5	980	890	1,340	1,140	1,880	1,510
	10						860	780	1,540	1,390	2,240	1,910		980						890	1,560	1,410	2,260	1,930	
	12						920	830	1,640	1,480	2,420	2,060		980						890	1,760	1,590	2,400	2,210	
PACK-RENS PACK-PPSB PACK-PEKST	6-10	6	10	4	4	3	940	850	2,260	2,150	3,300	2,970	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	6-10	6	10	1.5	20	1.5	1,040	940	2,460	2,340	3,600	3,240
	12						1,040	940	2,360	2,250	3,340	3,010		1,160						1,050	2,600	2,470	3,640	3,280	
	16						1,040	940	2,480	2,360	3,460	3,120		1,160						1,050	2,740	2,610	3,680	3,320	

Order 注文例

型式 PACK-RENS 3-6

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応  
数量 1~100 101~  
出荷日 通常 お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。