

WIRES CONNECTED PARTS
ワイヤー/接続部品

価格改訂

□:値下げ価格
□:新価格
□:スライド値引変更

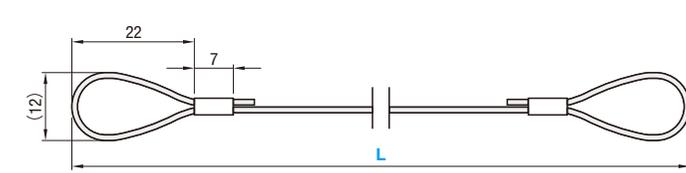
CADデータフォルダ名: 35_Misc

■ワイヤー

LPWW

A 形状 

B 形状 

C 形状 

RoHS10 ()寸法は参考値

材質 SUS304

型式 Type	形状選択	L 指定50mm単位	本体参考 使用荷重	¥基準単価		
				A	B	C
LPWW	A B C	100~500	9kg	640	910	1,170
		550~1000		850	1,110	1,360

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

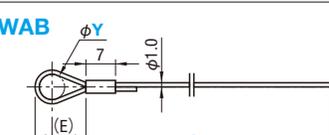
型式 LPWW C - 850

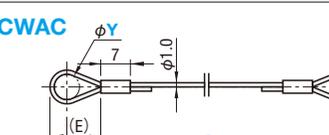
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

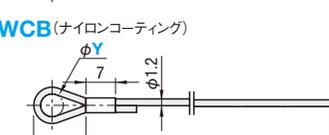
数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~29
値引率	5%	10%
	30~49	50~100
	10%	18%
	101~	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ワイヤー ループ径指定タイプ

CWAB 

CWAC 

CWCB (ナイロンコーティング) 

CWCC (ナイロンコーティング) 

RoHS10

ワイヤー材質 SUS304

型式 Type	Y 指定	L (E)	本体参考使用荷重 質量(ワイヤーのみ)				¥基準単価			
			CWAB CWAC	CWCB CWCC	CWAB CWAC	CWCB CWCC	CWAB CWAC	CWCB CWCC	CWAB CWAC	CWCB CWCC
CWAB CWAC (片側)	10	20	9kg	5kg	3.97 g/m	4.49 g/m	920	1,180	930	1,190
							1,120	1,370	1,130	1,390
CWAB CWAC (両側)	15	30	9kg	5kg	3.97 g/m	4.49 g/m	920	1,180	930	1,190
							1,120	1,370	1,130	1,390
CWCB CWCC (片側)	20	40	9kg	5kg	3.97 g/m	4.49 g/m	920	1,180	930	1,190
							1,120	1,370	1,130	1,390
CWCB CWCC (両側)	20	40	9kg	5kg	3.97 g/m	4.49 g/m	920	1,180	930	1,190
							1,120	1,370	1,130	1,390

Order 注文例

型式 LPWW C - 850

Type CWAB CWCC Y選択 10 20 = 500 = 850

Delivery 出荷日 3 日目出荷

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~29
値引率	5%	10%
	30~49	50~100
	10%	18%
	101~	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 LPWW C - 850

型式 LPWW C - 850

 
型式 LPWW C - 850

Alterations

ループ部分に金具をセット

ループ部分に金具をセットして出荷します。CWAB・CWCBは1つ、CWAC・CWCCは1つ、もしくは2つ選択できます。
CWAB・CWCB・CWAC・CWCCのみ適用

Spec.

取付金具 TKC(P312)  だるま座金 DW(P312) 

材質 SUS304 材質 SUS304

付属品 皿ボルトM4-5 2本(SUS304相当)

TKCにワイヤーを通した状態でカシメます。 DWのφa部分にワイヤーを通した状態でカシメます。

Code TKC DW

¥/1Code 600

型式	Y単価
TKC	3 180
DW	4 190
	5 200
	6 210

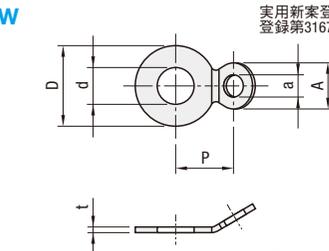
■だるま座金

DW

RoHS10

材質 SUS304

実用新案登録 登録第3167276号



型式 Type	呼び	d	D	P	a	A	t	¥基準単価		
								1~9コ	10~49コ	50~500コ
DW	3	3.2	7	5	2	4	0.5	180	120	60
	4	4.3	10	6.3	2.5	5	0.8	190	125	65
	5	5.5	12	8	3	6	1	200	130	70
	6	6.5	13	9.4	3.5	8	1.5	210	135	75

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

ボルト ワッシャー DW5

ボルト DW5

CBSTS5-10

KJPSHZ

Order 注文例 型式 DW4

Delivery 出荷日 3 日目出荷

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式	質量	参考 使用荷重	¥基準単価	¥スライド単価
TKC	7g	20kg	620	568 516

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

Order 注文例 型式 TKC

Delivery 出荷日 3 日目出荷

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

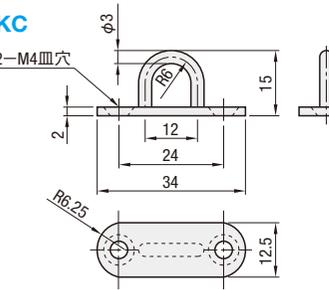
■取付金具

TKC

RoHS10

材質 SUS304

付属品 皿ボルトM4-5 2本(SUS304相当)

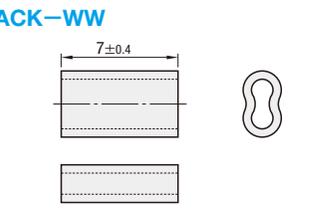


■カシメ用具(バック販売)

PACK-WW

RoHS10

材質 SUS304



バック入数10コ/バック

■ワイヤー(左ページ)をかしめる部品です。

型式	¥基準単価	¥スライド単価
PACK-WW 1	670	463 412

ナイロンコーティングタイプにもご使用いただけます。

■カシメ工具

WWN

RoHS10

材質 特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)
硬さ60~65HRC(刃部)/40~45HRC(クランプ部)



■ワイヤー(左ページ)をカシメ用具(PACK-WW1)でかしめるための工具です。

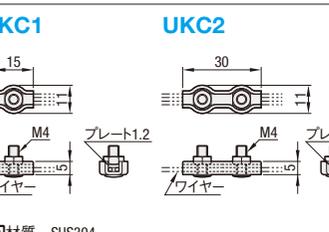
型式	¥基準単価	¥スライド単価
WWN	6,700	5,153

■ワイヤー用止め具

UKC-1 UKC-2

RoHS10

材質 SUS304



型式	No.	質量	適応 ワイヤー径	¥基準単価	¥スライド単価
UKC	1	4g	φ1~1.5	310	258 232
	2	9g	φ1~1.5	410	358 307

Order 注文例 型式 PACK-WW1 WWN UKC1

Delivery 出荷日 3 日目出荷

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■PACK-WW・WWN

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■UKC

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

35
小物部品
ネット