

RODS

ロッド

—材質S45C相当・一般構造用鋼・SCM435—

2日目納期短縮
出荷

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名：36_Rods

ロッド		材質	S表面処理
外径選択タイプ	外径フリータイプ		
RDOC	FRDOC	S45C相当	—
RDOB	—		四酸化鉄皮膜
RDOM	—		無電解ニッケルメッキ
RDSS	—		—
RDSSB	—		一般構造用鋼
RDSSM	—	一般構造用鋼	四酸化鉄皮膜
RDSSS	—		無電解ニッケルメッキ
RD435S	—	SCM435	—

C寸法			L寸公差			D寸公差		
以上	以下	C	以上	以下	公差	以上	以下	公差
D3	D16	0.5以下	10	30	±0.2	3	30	-0.1
D17	D60	1.0	31	120	±0.3	35	60	-0.2
			121	400	±0.5			
			401	1000	±0.8			


ロッド(外径選択タイプ)

型式	D	L
Type	指定1mm単位	指定1mm単位
RDOC RDOB RDOM RDSS RDSSB RDSSM RD435S (D4~20)	3	10~250
	4	
	5	
	6	
	8	
	10	10~500
	12	
	13	
	15	
	16	
18	10~750	
20		
25		
30		
35		
RDOC RDOB	40	30~1000
	50	
	60	
RDOC	60	30~1000

ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	L
指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位
FRDOC	6~10	10~500
	11~15	10~750
	16~17	10~900
	18~30	20~1000

Example 使用例 支柱としてもお使い頂けます。

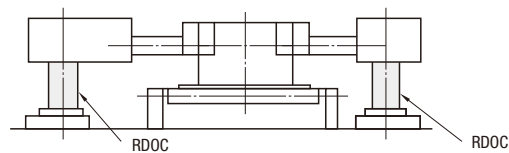

ロッド(外径選択タイプ)

型式 - L
RDOC15 - 700



ロッド(外径フリータイプ)

型式 - D - L
FRDOC - D11 - L113

●RDOC50以下・RDOB・RDSS・RDSSB・RD435S ●RDOC60

2 日日出荷 3 日日出荷
ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.134
ストックA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄
◎ストックA早割は1明細行当たり一律300円
◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●RDOM・RDSSM

5 日日出荷

●FRDOC

5 日日出荷

ストックB 3日日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134
◎3本以上で1明細行当たり一律810円



型式 - L - (MC・WMC)
RDOC20 - 535 - MC8

Alterations	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工
	MC	WMC
Code	MC	WMC
	片端にタップを追加加工します。 [指定方法] MC8 ◎6≦D≦30 ◎L≦M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加加工します。 [指定方法] WMC12 ◎6≦D≦30 ◎L≦M×4の場合、タップ貫通になります。
Spec.	D (MC(選択範囲))	D (WMC(選択範囲))
	6~7 3	6~7 3
	8~9 3・4	8~9 3・4
	10~11 3・4・5	10~11 3・4・5
	12~14 3・4・5・6	12~14 3・4・5・6
	15~19 3・4・5・6・8	15~19 3・4・5・6・8
	20~24 3・4・5・6・8・10・12	20~24 3・4・5・6・8・10・12
	25~30 3・4・5・6・8・10・12・16	25~30 3・4・5・6・8・10・12・16
	◎L≦M×4の場合、タップ下穴が貫通することがあります。	
	¥/1Code	200



数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	中口	大口	特大口	特大口	
数量	1~19	20~49	50~99	100~400	401~500	501~
値引率	基準価格	5%	15%	30%	30%	お見積り
出荷日	通常			+1日	+2日	お見積り

◎D寸法50~は100本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●RDOM・RDSSM・FRDOC

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	中口	大口	特大口	特大口	
数量	1~19	20~49	50~99	100~400	401~500	501~
値引率	基準価格	5%	15%	30%	30%	お見積り
出荷日	通常			+1日	お見積り	お見積り

◎D寸法50~は100本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎各D寸における最大L寸法は左ページの規格表をご確認ください。

ロッド(外径選択タイプ)

型式	D	¥基準単価						
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDOC (S45C相当)	3	130	220	270				
	4	130	220	270				
	5	130	220	270				
	6	160	240	360	610			
	8	160	240	360	610			
	10	160	240	360	610			
	12	200	260	510	770	1,270		
	13	200	260	510	770	1,270		
	15	200	260	510	770	1,270		
	16	220	290	560	850	1,480	1,780	
	18	240	300	570	860	1,520	1,830	
	20	240	310	600	900	1,550	1,860	
	25	270	360	720	1,140	1,890	2,280	
	30	310	400	830	1,250	2,000	2,430	
RDOB (S45C相当)	35	340	560	1,140	1,730	2,690	3,260	
	40	420	690	1,390	2,110	3,200	3,910	
	50	650	1,310	2,650	3,980	5,300	6,660	
	60	1,400	1,590	2,800	4,110	5,460	6,760	
	RDOM (S45C相当)	3	210	290	350			
		4	210	290	350			
		5	210	290	350			
		6	240	360	510	860		
		8	240	360	510	860		
		10	240	360	510	860		
		12	260	420	720	990	1,550	
		13	260	420	720	990	1,550	
		15	260	420	720	990	1,550	
		16	300	490	990	1,340	2,050	2,460
18		330	510	1,030	1,470	2,200	2,610	
20		340	530	1,080	1,600	2,340	2,770	
25		400	620	1,250	1,910	2,720	3,210	
30		470	690	1,480	2,110	2,950	3,500	
RDOM (S45C相当)	35	560	980	1,830	2,860	3,910	4,450	
	40	650	1,140	2,290	3,390	4,600	5,270	
	50	910	1,650	3,090	4,820	6,930	8,150	
	RDOM (S45C相当)	3	340	440	600			
		4	340	440	600			
		5	340	440	600			
		6	530	680	780	1,120		
		8	530	680	780	1,120		
		10	530	680	780	1,120		
		12	650	780	1,080	1,480	1,980	
		13	650	780	1,080	1,480	1,980	
		15	650	780	1,080	1,480	1,980	
		16	860	1,030	1,550	2,290	2,520	3,780
		18	870	1,070	1,630	2,370	2,720	3,810
20		900	1,110	1,720	2,440	2,720	3,840	
25		1,110	1,390	1,940	3,080	3,810	4,970	
30		1,330	1,630	2,380	3,590	4,110	5,250	
RD435S (SCM435)	4	160	260	340				
	5	160	260	340				
	6	200	290	440	730			
	8	200	290	440	730			
	10	200	290	440	730			
	12	240	310	600	920	1,530		
	13	240	310	600	920	1,530		
	15	240	420	600	920	1,530		
	16	270	430	680	1,010	1,780	2,150	
	18	310	480	860	1,310	1,820	2,200	
20	310	510	900	1,370	1,870	2,240		

ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
FRDOC (S45C相当)	6~10	340	420	590	690		
	11~15	480	560	830	980	1,420	
	16~19	660	850	1,290	1,600	1,910	2,220
	20~24	830	1,110	1,640	2,120	2,680	3,130
	25~27	1,180	1,560	2,220	2,950	3,690	4,630
	28~30	1,510	1,910	2,590	3,240	4,150	5,080

◎丸棒・ロッド・六角棒・樹脂ロッド