

**RODS**  
**研磨ロッド(公差h7/g6)**  
 -S45C相当・SUS303・SUS304-

**2日目納期短縮** (価格改訂)

●: 値下げ価格  
 ○: 新価格  
 □: スライド値引き変更

◎カタログ規格外品はこちら ▶P.137

**MINI RODS**  
**小径ロッド**


**2日目納期短縮** (大口対応)

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品  
 脱脂洗浄サービス  
 対応商品詳細は下記URLへ  
 http://fa.misumi.jp

◎カタログ規格外品はこちら ▶P.137

◎CADデータフォルダ名: 36\_Rods

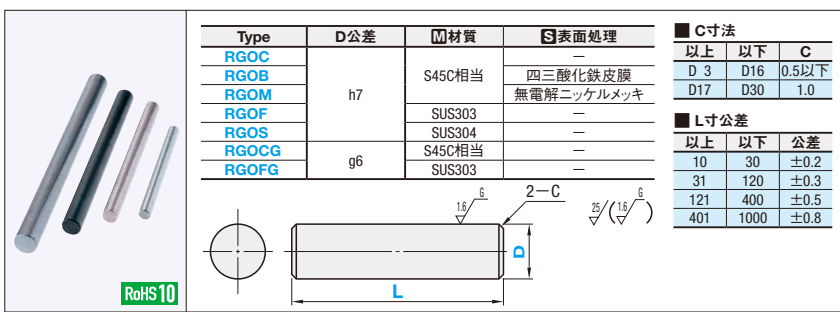

Type	D公差	材質	表面処理
RGOC	h7	S45C相当	—
ROGB			四三酸化鉄皮膜
RGOM			無電解ニッケルメッキ
RGOF			—
RGOS	g6	SUS303	—
RGOCG		SUS304	—
RGOFG		S45C相当	—

**C寸法**

以上	以下	C
D 3	D16	0.5以下
D17	D30	1.0

**L寸公差**

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

**研磨ロッド**

型式	D	L
Type	D	指定1mm単位
3	3	10~250
4	4	10~250
5	5	10~250
6	6	10~500
7	7	10~500
8	8	10~500
9	9	10~500
10	10	10~500
11	11	10~750
12	12	10~750
13	13	10~750
14	14	10~750
15	15	10~750
16	16	10~900
17	17	10~900
18	18	10~900
19	19	10~900
20	20	10~900
25	25	20~1000
30	30	20~1000

RGOC  
 ROGB  
 RGOM  
 RGOF  
 RGOS  
 RGOCG  
 RGOFG

Order 注文例: 型式 RGOC15 - L 700

Delivery 出荷日: 2 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~49	50~99
値引率	基準価格	15%
出荷日	通常	+1日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**RGOC (h7・S45C相当)**

Type	D	10~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
3	3	290	430	550	—	—	—
4	4	290	430	550	—	—	—
5	5	290	430	550	—	—	—
6	6	310	480	660	1,110	—	—
7	7	330	480	690	1,090	—	—
8	8	310	480	660	1,110	—	—
9	9	330	480	690	1,160	—	—
10	10	310	480	660	1,110	—	—
11	11	390	510	770	1,370	2,280	—
12	12	380	470	910	1,380	2,290	—
13	13	380	470	910	1,380	2,290	—
14	14	390	530	900	1,380	2,290	—
15	15	380	470	910	1,380	2,290	—
16	16	430	520	1,010	1,510	2,670	3,200
17	17	490	650	960	1,550	2,720	3,260
18	18	460	530	1,040	1,560	2,730	3,290
19	19	490	650	1,090	1,640	2,760	3,410
20	20	460	560	1,080	1,630	2,800	3,330
25	25	490	660	1,300	2,050	3,380	4,100
30	30	560	730	1,500	2,250	3,590	4,370

**RGOF (h7・SUS303)**

Type	D	10~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
3	3	380	490	620	—	—	—
4	4	360	490	620	—	—	—
5	5	360	490	620	—	—	—
6	6	720	980	1,340	2,540	—	—
7	7	990	1,400	2,280	3,550	—	—
8	8	720	980	1,340	2,540	—	—
9	9	1,000	1,430	2,280	3,740	—	—
10	10	720	980	1,340	2,540	—	—
11	11	1,200	1,690	2,470	4,650	6,180	—
12	12	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
13	13	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
14	14	1,240	1,760	2,910	4,650	6,230	—
15	15	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
16	16	1,340	1,830	2,730	3,940	4,880	7,610
17	17	1,470	2,180	3,110	5,250	7,380	8,500
18	18	1,430	1,860	2,900	4,130	4,880	7,810
19	19	1,470	2,180	3,550	5,320	7,490	8,850
20	20	1,510	1,890	3,060	4,330	5,010	7,930
25	25	1,640	2,380	3,350	6,180	6,970	9,880
30	30	1,950	2,810	4,390	7,540	7,620	12,490

**RGOCG (h7・S45C相当)**

Type	D	10~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
3	3	230	390	490	—	—	—
4	4	230	390	490	—	—	—
5	5	230	390	490	—	—	—
6	6	270	430	660	1,110	—	—
7	7	270	430	660	1,110	—	—
8	8	270	430	660	1,110	—	—
9	9	270	430	660	1,110	—	—
10	10	270	430	660	1,110	—	—
11	11	340	470	910	1,380	2,290	—
12	12	340	470	910	1,380	2,290	—
13	13	340	470	910	1,380	2,290	—
14	14	350	480	910	1,380	2,290	—
15	15	420	490	910	1,380	2,290	—
16	16	460	550	1,010	1,510	2,670	3,200
17	17	520	650	1,010	1,550	2,720	3,260
18	18	560	680	1,040	1,560	2,730	3,290
19	19	590	720	1,090	1,640	2,760	3,410
20	20	650	790	1,140	1,640	2,800	3,410
25	25	780	1,000	1,440	2,050	3,380	4,100
30	30	980	1,300	1,950	2,600	3,590	4,370

**ROGB (h7・S45C相当)**

Type	D	10~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
3	3	360	520	650	—	—	—
4	4	360	520	650	—	—	—
5	5	360	520	650	—	—	—
6	6	400	660	920	1,560	—	—
7	7	460	680	1,090	1,660	—	—
8	8	400	660	920	1,560	—	—
9	9	470	690	1,090	1,770	—	—
10	10	400	660	920	1,560	—	—
11	11	550	820	1,220	2,180	3,630	—
12	12	470	750	1,300	1,770	2,770	—
13	13	470	750	1,300	1,770	2,770	—
14	14	560	850	1,380	2,200	3,560	—
15	15	470	750	1,300	1,770	2,770	—
16	16	530	880	1,770	2,410	3,680	4,420
17	17	700	1,040	1,820	2,590	4,230	4,860
18	18	590	920	1,860	2,640	3,940	4,690
19	19	700	1,040	1,910	2,730	4,280	5,060
20	20	600	980	1,950	2,870	4,200	4,980
25	25	730	1,120	2,250	3,450	4,880	5,760
30	30	850	1,240	2,670	3,780	5,300	6,280

**RGOS (h7・SUS304)**

Type	D	10~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
3	3	390	530	660	—	—	—
4	4	390	530	660	—	—	—
5	5	390	530	660	—	—	—
6	6	750	1,040	1,430	2,680	—	—
7	7	1,130	1,600	2,540	4,060	—	—
8	8	750	1,040	1,430	2,680	—	—
9	9	1,140	1,640	2,540	4,280	—	—
10	10	750	1,040	1,430	2,680	—	—
11	11	1,300	1,940	2,820	5,320	7,060	—
12	12	1,110	1,630	2,220	3,260	4,560	—
13	13	1,110	1,630	2,220	3,260	4,560	—
14	14	1,340	2,020	3,330	5,320	7,110	—
15	15	1,110	1,630	2,220	3,260	4,560	—
16	16	1,430	1,950	2,870	4,160	4,940	8,010
17	17	1,680	2,500	3,550	6,010	8,440	9,320
18	18	1,510	1,960	3,070	4,370	5,140	8,230
19	19	1,680	2,500	4,060	6,070	8,550	9,710
20	20	1,600	1,990	3,220	4,560	5,280	8,360
25	25	1,760	2,510	3,550	6,500	7,350	10,410
30	30	2,050	2,960	4,630	7,940	8,030	13,170

**RGOFG (h7・SUS303)**

Type	D	10~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
3	3	360	490	620	—	—	—
4	4	360	490	620	—	—	—
5	5	360	490	620	—	—	—
6	6	720	980	1,340	2,540	—	—
7	7	720	980	1,340	2,540	—	—
8	8	720	980	1,340	2,540	—	—
9	9	720	980	1,340	2,540	—	—
10	10	720	980	1,340	2,540	—	—
11	11	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
12	12	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
13	13	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
14	14	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
15	15	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330	—
16	16	1,340	1,830	2,730	3,940	4,680	7,610
17	17	1,430	1,860	2,900	4,130	4,880	7,810
18	18	1,430	1,860	2,900	4,130	4,880	7,810
19	19	1,430	1,860	2,900	4,130	4,880	7,810
20	20	1,510	1,890	3,060	4,330	5,010	7,930
25	25	1,640	2,380	3,350	6,180	6,970	9,880
30	30	2,110	3,480	4,630	8,980	11,730	14,480

**RGOM (h7・S45C相当)**

Type	D	10~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
3	3	600	790	1,080	—	—	—
4	4	600	790	1,080	—	—	—
5	5	600	790	1,080	—	—	—
6	6	980	1,210	1,400	2,020	—	—
7	7	980	1,210	1,630	2,600	—	—
8	8	980	1,210	1,400	2,020	—	—
9	9	980	1,210	1,630	2,760	—	—
10	10	980	1,210	1,400	2,020	—	—