



MINI RODS 小径ロッド


—先端形状選択タイプ—

MINI RODS 小径ロッド

—外径公差選択タイプ—

☎カタログ規格外品はこちら [P.137](#)
 Ⓞ CADデータフォルダ名: 36_Rods

☎カタログ規格外品はこちら [P.137](#) Ⓞ CADデータフォルダ名: 36_Rods

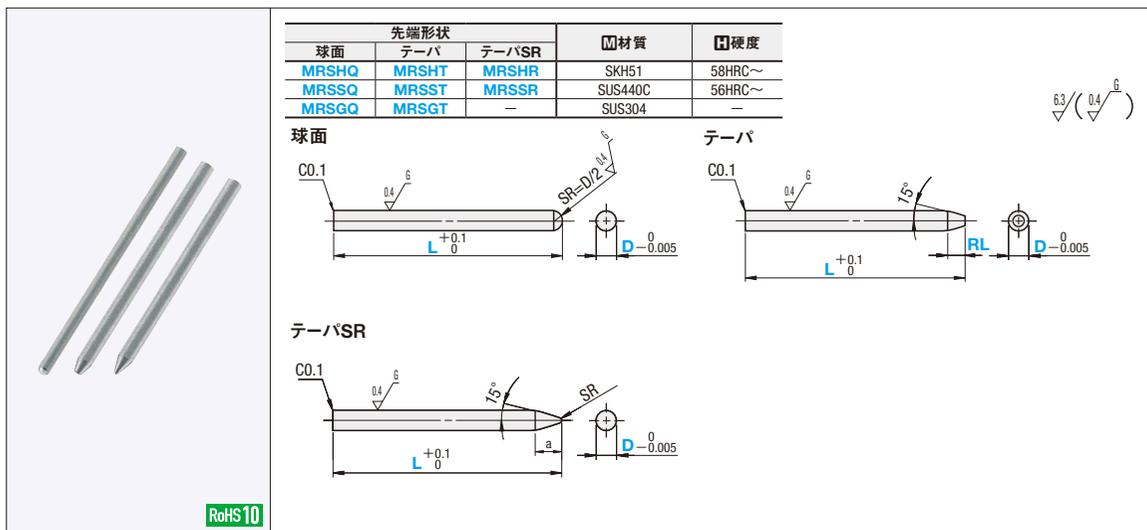

■球面タイプ

型式	指定0.1mm単位		¥基準単価		
	D	L	SKH51 MRSHQ	SUS440C MRSSQ	SUS304 MRSQG
MRSHQ MRSSQ MRSQG	2.0~2.9	5.0~20.0	1,080	1,130	1,120
		20.1~50.0	990	1,030	1,020
		50.1~100.0	990	1,040	1,030
3.0~3.9	5.0~20.0	1,140	1,180	1,180	
	20.1~50.0	1,040	1,070	1,070	
	50.1~100.0	1,080	1,120	1,120	
4.0~5.0	8.0~20.0	1,240	1,270	1,270	
	20.1~50.0	1,120	1,160	1,160	
	50.1~100.0	1,170	1,200	1,200	

■テーパタイプ

型式	指定0.1mm単位			¥基準単価		
	D	L	RL D-2(RLtan15°)≥0.2	SKH51 MRSHT	SUS440C MRSST	SUS304 MRSST
MRSHT MRSST MRSST	2.0~2.9	5.0~20.0	0.5~1.0	640	690	680
		20.1~50.0		640	690	680
		50.1~100.0		640	690	680
3.0~3.9	5.0~20.0	0.5~1.0	750	790	790	
	20.1~50.0		700	740	740	
	50.1~100.0		750	790	790	
4.0~5.0	5.0~20.0	0.5~1.0	830	880	880	
	20.1~50.0		800	840	840	
	50.1~100.0		830	880	880	

■テーパSRタイプ

型式	指定0.1mm単位		SR (参考値)	¥基準単価	
	D	L		SKH51 MRSHR	SUS440C MRSSR
MRSHR MRSSR	2.0~2.9	8.0~20.0	0.5	1,090	1,140
		20.1~50.0		990	1,030
		50.1~100.0		1,000	1,040
3.0~3.9	8.0~20.0	4.2~6.0	1,150	1,180	
	20.1~50.0		1,040	1,080	
	50.1~100.0		1,090	1,120	
4.0~5.0	8.0~20.0	1	1,240	1,280	
	20.1~50.0		1,130	1,160	
	50.1~100.0		1,170	1,210	

☎注文例: MRSHT - D3.5 - L100.0 - RL5


🚚 出荷日: 3 日目出荷

💰 数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

☎a寸法はD寸法によって上記数値内で変動いたします。

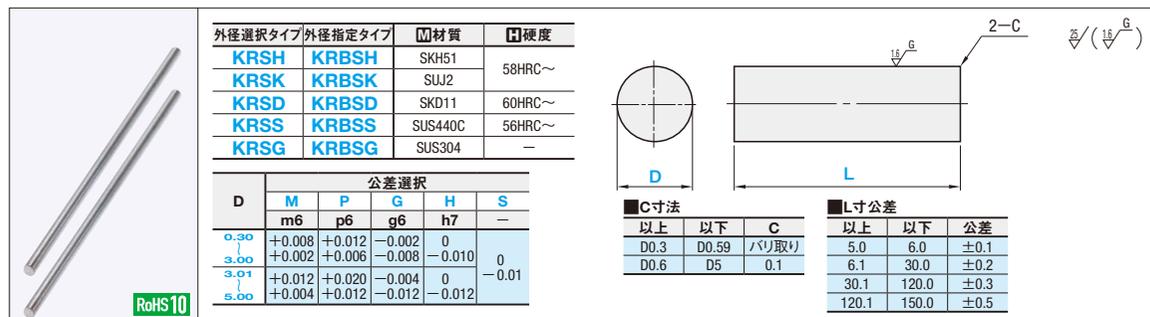

■外径選択タイプ

型式	公差選択	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価				
				KRSH	KRSK	KRSD	KRSS	KRSG
M	G	H	0.3	1,240	—	—	1,230	—
			0.4	1,140	—	—	1,140	—
			0.5	1,030	930	—	1,050	—
			0.6	810	730	—	860	—
			0.7	760	690	—	820	—
			0.8	750	680	—	800	—
			0.9	750	680	—	800	—
			1	550	500	580	590	550
			1.1	590	530	650	640	610
			1.2	600	540	710	650	650
M	G	H	1.3	610	550	770	660	660
			1.4	620	560	780	660	660
			1.5	620	560	790	660	660
			1.6	650	590	780	690	690
			1.7	660	600	810	700	700
			1.8	680	610	830	710	710
			1.9	690	620	840	720	720
			2	630	570	850	660	660
			2.5	690	620	830	720	720
			3	710	640	890	740	740
M	G	H	3.5	730	660	910	760	760
			4	730	660	940	760	760
			4.5	750	680	940	780	780
			4.5	770	700	960	790	790
			5	770	700	960	790	790

■外径指定タイプ(0.01mm指定)

型式	公差選択	No.	L 指定0.1mm単位	D 指定0.01mm単位	¥基準単価					
					KRBSH	KRBSK	KRBSD	KRBSL	KRBSG	
M	P	G	H	S	0.5	1,290	—	—	1,320	—
					0.6	1,140	1,140	—	1,190	—
					1	750	750	—	810	—
					1.5	820	820	960	890	890
					2	830	830	980	900	900
					2.5	890	890	1,040	940	940
					3	920	920	1,060	960	960
					3.5	940	940	1,100	990	990
					4	940	940	1,100	990	990
					4.5	960	960	1,120	1,010	1,010
5	980	980	1,140	1,030	1,030					

☎注文例: KRBSH0.5 - L50.0 - AC - LKC

🚚 出荷日: 4 日目出荷

💰 数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100
値引率	基準価格	5%	10%	18%	20%
出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

☎KRSD、KRBSLは50本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
 ☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

☎注文例: KRSH M 0.5 - 50.0

☎注文例: KRBSH H 0.6 - 30.0 - D0.55

🚚 出荷日: 3 日目出荷

📦 ストック A 翌日出荷 300円/1本

📄 注文締切: PM 6:00迄 P.134

☎3本以上で1明細行当たり一律810円

☎KRSD・KRBSL以外

📦 大口出荷日 +4 日目出荷 数量 50~100

☎ストック対応なし

Alterations

Code	AC	LKC
Spec.	AC: 指定0.1mm単位 ☎0.5≤AC≤10.0 ☎D-2(AC tan15°)≥0.2 ☎テーパ加工は片端のみとなります。 [指定方法] AC 5.5	L寸法公差±0.05以内に 変更 [指定方法] LKC
¥/1Code	400	400

☎ハインリッヒ
樹脂ロッド