

# INNER DIAMETER SELECTED STEEL PIPES / THICKNESS SELECTED STAINLESS STEEL PIPES

## 内径選択スチールパイプ/肉厚選択ステンレスパイプ


**2日目納期短縮**

価格改訂

- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更



Type	材質	表面処理
PISS	STKM17C相当	-
PISK		四三酸化鉄皮膜
PISN		無電解ニッケルメッキ

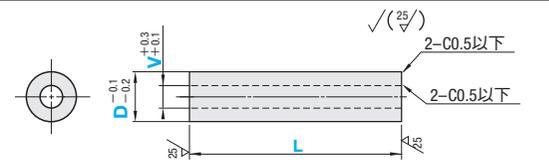

◎内径部に錆が付着している可能性があります。  
◎端面・内径部の表面処理は行いません。(PISK, PISN共通)

型式 Type	D	V	L 指定1mm単位	¥基準単価				
				L10~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
PISS (処理無し)	6	3 4	10~1000	260	270	420	540	630
	8	3 4 5 6		300	350	560	730	870
	10	3 4 5 6 8		340	590	980	1,130	1,250
	12	3 4 5 6 8 10		390	670	980	1,190	1,420
	13	5 6 8 10		380	640	920	1,200	1,320
	14	4 5 6 8 10		450	770	1,130	1,370	1,630
	15	4 5 6 8 10 12		470	810	1,120	1,440	1,710
	16	4 5 6 8 10 12		580	990	1,370	1,680	2,000
	20	5 6 8 10 12 15 16		680	1,120	1,900	2,180	2,540
	25	8 10 12 15 16 20		970	1,500	2,340	3,090	3,560
30	10	1,300	2,000	4,010	4,320	5,170		
PISK (四三酸化鉄皮膜)	6	3 4	10~1000	280	290	460	590	700
	8	3 4 5 6		380	400	650	840	1,000
	10	3 4 5 6 8		390	670	1,120	1,120	1,430
	12	3 4 5 6 8 10		450	790	1,160	1,410	1,690
	13	5 6 8 10		450	760	1,100	1,350	1,610
	14	4 5 6 8 10		540	930	1,270	1,670	1,860
	15	4 5 6 8 10 12		570	990	1,360	1,680	1,990
	16	4 5 6 8 10 12		690	1,200	1,660	2,050	2,390
	20	5 6 8 10 12 15 16		850	1,310	2,090	2,690	3,100
	25	8 10 12 15 16 20		1,230	1,790	3,000	3,830	4,580
30	10	1,540	2,520	4,200	5,230	6,260		
PISN (無電解ニッケルメッキ)	6	3 4	10~1000	980	1,600	2,490	3,290	3,780
	8	3 4 5 6		570	870	1,280	1,560	1,870
	10	3 4 5 6 8		510	1,020	1,390	1,830	2,040
	12	3 4 5 6 8 10		690	1,390	1,900	2,340	2,730
	13	5 6 8 10		780	1,470	2,030	2,620	3,140
	14	4 5 6 8 10		860	1,610	2,210	2,850	3,400
	15	4 5 6 8 10 12		930	1,740	2,400	3,090	3,700
	16	4 5 6 8 10 12		920	1,730	2,380	3,060	3,500
	20	5 6 8 10 12 15 16		1,040	1,960	2,630	3,480	4,010
	25	8 10 12 15 16 20		1,220	2,150	3,100	3,960	4,740
30	10	1,530	2,850	4,070	5,410	6,100		

Order 注文例: PISS20 - 10 - 400

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P134

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~50
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り


Alteration 追加加工: PISS20 - 8 - 400 - MC

Code	MC	WMC	LKC
片端タップ追加	MC	WMC	LKC
両端タップ追加	MC	WMC	LKC
L寸法公差変更	MC	WMC	LKC

Spec. 仕様表: 寸法 (D, V, L), 公差 (L公差), 材質 (SUS304)



Type	D	t	L
PIPS	3	0.5 1	125
	4	0.5 1	125
	5	0.5 1 1.5	125
	6	0.5 1 1.5 2	125
	8	0.5 1 1.5 2	125
	10	0.5 1 1.5 2 2.5 3	125
	13	0.5 1 1.5 2 2.5 3	125
	15	1 1.5 2 2.5 3 4	125
	16	1.5 2 2.5 3 4 5	125
	20	2 2.5 3 4 5	125
	25	2.5 3 4 5 6	125
	30	3 4 5 6	125

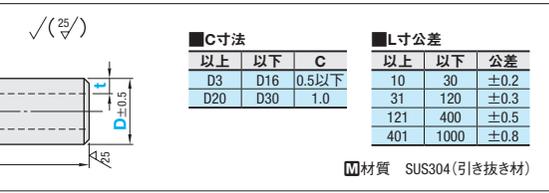

◎外径部に鋼材の材料識別番号が印字されております。  
◎各D寸における最大L寸法は規格表をご確認ください。

型式 Type	D	t	L	L 指定1mm単位	¥基準単価					
					L10~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
PIPS	3	0.5	1	10~250	430	620	970			
	4	0.5	1		430	630	990			
	5	0.5	1 1.5		430	630	990			
	6	0.5	1 1.5 2		430	630	990	1,570		
	8	0.5	1 1.5 2		450	640	1,190	1,620		
	10	0.5	1 1.5 2 2.5 3		500	880	1,440	2,000		
	13	0.5	1 1.5 2 2.5 3		530	970	1,610	2,250	2,900	3,560
	15	1	1.5 2 2.5 3 4		700	1,110	1,890	2,670	4,120	4,770
	16	1.5	2 2.5 3 4 5		780	1,290	2,530	3,820	4,970	6,190
	20	2	2.5 3 4 5		940	1,580	3,540	4,610	6,550	7,430
PIPS	25	2.5	3 4 5 6	1,090	2,240	4,400	6,270	8,640	10,700	
	30	3	4 5 6	1,270	2,510	4,770	7,150	9,580	11,860	

C寸法	L寸法公差		
	以上	以下	
D3	D16	0.5以下	
D20	D30	1.0	
		公差	
	10	30	±0.2
	31	120	±0.3
	121	400	±0.5
	401	1000	±0.8

Order 注文例: PIPS4 - 1 - 125

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

Price 価格: ストック A 早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄 P134

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~49
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	15%
		お見積り

Alteration 追加加工: PIPS4 - 1 - 125

片端タップ追加

両端タップ追加

L寸法公差変更

Spec. 仕様表: 寸法 (D, t, L), 公差 (L公差), 材質 (SUS304)

# RESIN RODS 樹脂ロッド 外径未仕上

大口対応 BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P137 ◎CADデータフォルダ名: 36\_Rods



型式	材質	グレード	色
RDJJS	ポリアセタール	スタンダード	白
RDJKS			黒
RDJMS	MCナイロン	スタンダード	青
RDJFS	ふっ素樹脂	スタンダード	白

L寸公差		D寸公差 (MCナイロン)		Dのソリ範囲 (MCナイロン)	
D	L寸公差	D	D寸公差	D	ソリ
10~50	0~+3.0	20~30	0~+1.5	20~200	4.0以下
60~200	0~+10.0	40~50	0~+3.0	(上記以外の材質)	
		60~120	0~+4.0	10	5.0以下
		150~200	0~+5.0	15~200	3.0以下
				D寸公差 (上記以外の材質)	
				D	D寸公差
				10~30	0~+1.5
				40~70	0~+3.0
				80~150	0~+5.0
				180~200	0~+7.0

Type	型式	D	L 指定1mm単位
RDJMS RDJJS RDJKS		10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120	20~*1000
		150・180・200	20~*1000

Type	型式	D	L 指定1mm単位
RDJFS		10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120	20~*1000
		150	20~*1000

◎L寸固定1000の場合のみL寸公差0~+50.0となります。

Order 注文例: RDJJS15 - 500

Delivery 出荷日: 1 日目出荷

Price 価格: ストック T 当日出荷 600円/1本 正午迄 P134

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~15
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	D	¥基準単価										
		100	200,300	500	1000	20~99	101~299	301~499	501~600	601~700	701~800	801~999
RDJJS	10	220	350	400	710	300	450	490	660	760	1,140	1,060
	15	260	430	510	880	340	560	640	820	960	1,420	1,300
	20	320	500	720	1,260	410	660	890	1,300	1,640	2,420	1,870
	25	420	680	980	1,770	550	900	1,240	1,870	2,400	3,580	2,630
	30	480	900	1,410	2,390	630	1,200	1,640	2,520	3,280	4,900	3,550
	40	670	1,520	2,180	3,910	880	1,910	2,720	4,250	4,600	5,520	5,820
	50	960	2,180	3,270	5,930	1,270	2,940	4,100	4,730	5,750	6,330	8,820
	60	1,410	3,160	4,360	8,330	1,830	4,180	4,950	5,570	6,230	6,880	12,380
	70	1,630	4,140	6,330	11,280	2,140	4,510	6,330	7,870	8,830	12,240	16,760
	80	2,060	5,120	8,080	14,660	2,720	5,640	8,150	8,850	10,490	15,740	21,780
90	2,500	6,550	10,260	18,330	4,450	7,130	10,260	13,770	15,080	17,050	27,250	
100	3,160	7,640	13,070	22,570	4,060	8,640	12,610	14,750	17,480	19,670	33,550	
120	6,050	9,010	14,980	32,310	6,050	9,010	14,980	19,270	21,110	23,860	48,030	
150	8,030	10,460	17,660	—	8,030	10,460	17,660	—	—	—	—	
180	11,490	15,460	27,870	—	11,490	16,040	27,870	—	—	—	—	
200	14,070	19,070	28,750	—	14,940	20,220	29,900	—	—	—	—	

型式 Type	D	¥基準単価										
		100	200,300	500	1000	20~99	101~299	301~499	501~600	601~700	701~800	801~999
RDJKS	10	460	570	630	790	460	570	630	660	760	1,140	1,250
	15	500	650	740	970	500	650	740	820	960	1,420	1,520
	20	590	760	940	1,390	590	760	940	1,300	1,640	2,420	2,170
	25	670	880	1,150	1,910	670	900	1,240	1,870	2,400	3,580	3,000
	30	810	1,120	1,520	2,570	810	1,200	1,640	2,520	3,280	4,900	4,030
	40	1,200	1,720	2,510	4,280	1,200	1,910	2,720	4,250	4,		