

URETHANE BUMPERS

ウレタンクッション L寸固定・L寸指定タイプ


—標準・耐摩耗・耐熱・超低硬度—



●機械的強度に優れたウレタンクッション(標準・耐摩耗・耐熱タイプ)を1日目出荷でご提供します。
●57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP431参照。

◎カタログ規格外品はこちら P137
◎CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

タイプ	穴あきタイプ	穴無タイプ	M材質	H硬度	写真No.色
L寸固定タイプ	AXNSK	CXSK	標準ウレタン	ショアA95	①自然色
	AXNHK	CXHK	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	
	AXNMK	CXMK	標準ウレタン	ショアA70	
	AXNLK	CXLK	(エステル系ポリウレタン)	ショアA50	
	AEXHK	CXEHK	耐摩耗ウレタン	ショアA90	
	AEXMK	CXEMK	耐摩耗ウレタン	ショアA70	
L寸指定タイプ	AXHHK	CXHHK	耐熱ウレタン	ショアA90	③茶
	AXNS	CXS	標準ウレタン	ショアA95	①自然色
	AXNH	CXH	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	
	AXNM	CXM	標準ウレタン	ショアA70	
	AXNL	CXL	(エステル系ポリウレタン)	ショアA50	
	SAXN	SCXN	超低硬度ウレタン-高反発性	ショアA15	
			(エーテル系ポリウレタン)		

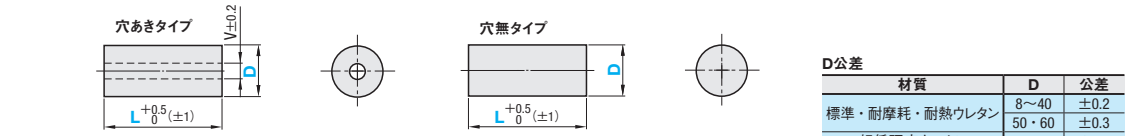

◎超低硬度ウレタンの切断面には白く切面あとが残る場合があります。
◎超低硬度ウレタンはV寸公差±0.2は適用不可、L寸公差±1となります。

■L寸固定タイプ 標準ウレタン

型式	D	L 選択	V	Y基準単価												
				L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500	
穴あきタイプ <D寸15~60>	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	120	120	120	120	140	140	150	150	160	170	260	—	
AXNSK(ショアA95)	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	120	120	120	120	140	140	150	150	160	170	260	—	
AXNHK(ショアA90)	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7	140	140	140	140	140	140	150	150	160	170	260	—	
AXNMK(ショアA70)	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5	150	150	150	150	150	150	150	150	180	230	—	—	
AXNLK(ショアA50)	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	250	280	330
穴無タイプ <D寸8~60>	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13	160	160	200	200	200	200	230	250	330	420	500	2,000	—
CXSK(ショアA95)	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	450	800	3,700	—
CXHK(ショアA90)	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXMK(ショアA70)	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXLK(ショアA50)	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

■L寸固定タイプ 耐摩耗ウレタン・耐熱ウレタン

◎耐摩耗ウレタン・耐熱ウレタンの単価は表中に表示されている単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)

型式	D	L 選択	V	Y基準単価												
				L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500	
穴あきタイプ <D寸15~60>	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AXNSK(ショアA95)	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AEXHK(ショアA90)(x1.0)	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7	140	140	140	140	140	140	140	140	220	220	260	280	—
AEXMK(ショアA70)(x1.0)	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5	150	150	150	150	150	150	150	150	220	220	260	280	—
AXHHK(ショアA90)(x1.2)	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10	200	200	210	210	210	210	210	260	270	320	350	420	—
穴無タイプ <D寸8~60>	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13	220	220	280	280	280	280	380	400	470	510	580	2,680	—
CXEHK(ショアA90)(x1.0)	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	590	940	4,230	—
CXEMK(ショアA70)(x1.0)	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXHK(ショアA90)(x1.2)	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

■L寸指定タイプ 標準ウレタン・超低硬度ウレタン

型式	D	L 標準ウレタン 指定1mm単位 超低硬度ウレタン 指定5mm単位	V	Y基準単価													
				標準ウレタン						超低硬度ウレタン							
				L10~20	L21~40	L41~60	L61~80	L81~100	L101~150	L10~20	L25~40	L45~60	L65~80	L85~100	L105~150	L155~200	
穴あきタイプ <D寸15~60>	(8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AXNS(ショアA95)	(10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AXNH(ショアA90)	7	130	130	130	170	200	310	410	—	—	—	—	—	—	—	—	
AXNM(ショアA70)	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AXNL(ショアA50)	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SAXN(ショアA15)	25	10~200	10	160	180	220	310	370	550	740	300	340	400	570	670	930	1,240
穴無タイプ <D寸8~60>	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXS(ショアA95)	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXH(ショアA90)	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXM(ショアA70)	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXL(ショアA50)	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCXN(ショアA15)	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。◎SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

Order 注文例: 型式 AXNLK15 - 30, CXM15 - 125

Delivery 出荷日: 1 日日出荷, ストック T 当日出荷 800円/1本

Price 価格: 標準・耐摩耗・耐熱ウレタン 1 日日出荷, 超低硬度ウレタン 3 日日出荷

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P133

●標準・耐摩耗・耐熱ウレタン

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
値引率	5%	10% 15% 40%
出荷日	通常	+2日 お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●超低硬度ウレタン

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~51
値引率	5%	10% 18% お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RUBBER BUMPERS SPONGES BUMPERS

ゴムクッション/スポンジクッション

●フリー指定のゴムクッション・スポンジクッションを3日目出荷いたします。
●57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP431参照。

◎カタログ規格外品はこちら P137


■ゴムクッション

穴あきタイプ	穴無タイプ	M材質	H硬度	色
RBXN	RBXCXN	ニトリルゴム(NBR)	ショアA70	黒
RBXC	RBXCXC	クロロプレンゴム(CR)	ショアA65	黒
RBXU	RBXCXU	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-33LE)	ショアA35	黒
RBXS	RBXCXS	シリコンゴム(S)	ショアA70	ライトグレー
RBXA	RBXCXA	シリコンゴム(S)	ショアA50	乳白色
RBXF	RBXCXF	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA80	黒

◎ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。
◎シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。

D公差	V公差	肉厚の条件
D 公差	V 公差	L V
6~40 ±0.5	30以下 ±0.5	L≤30 V≤D-6
41~60 ±0.6	31~50 ±0.7	L>30 V≤D-10

◎公差は温度23℃±2、湿度40~80%時とします。

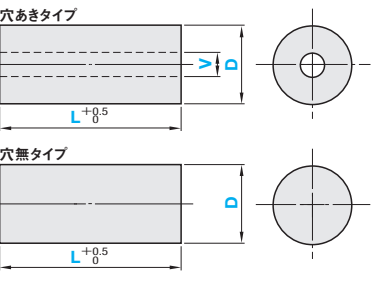

型式	D	L	V (穴あきタイプ)	Y基準単価											
				RBXN~RBXCXU	RBXS~RBXCXS	RBXA~RBXCXA	RBXF~RBXCXF								
穴あきタイプ	6~15	10~50*	2~9	280	360	580	800	1,030	560	760	1,740	1,110	1,580		
穴無タイプ	16~30	10~50*	4~24	470	520	770	1,090	1,330	950	1,150	2,330	1,920	2,330		
	31~45	10~50*	8~35	700	910	1,440	1,520	1,810	1,320	1,690	3,660	2,960	4,370		
	46~60	10~50*	10~50	1,090	1,350	1,980	2,440	2,970	1,850	2,440	5,440	4,800	6,640		

◎穴あきタイプの肉厚、(D-V)/2はLによって制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。またV2の時≤30となります。
*RBXU・RBXCXU・RBXS・RBXCXS・RBXA・RBXCXA・RBXF・RBXCXFはL≤30

Order 注文例: 型式 RBXS - D28 - L30 - V12

Delivery 出荷日: 3 日日出荷


Price 価格: 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P133

■スポンジクッション

タイプ	穴あきタイプ	穴無タイプ	M材質	H硬度	色
L寸固定タイプ	ASGC	CXGC	クロロプレンゴムスポンジ	アスカーC33	黒
	ASGP	CXGP	EPDMスポンジ	アスカーC30	黒
	ASGA	CXGA	シリコンゴムスポンジ	アスカーC31	オレンジ
L寸指定タイプ	FASGC	FCXGC	クロロプレンゴムスポンジ	アスカーC33	黒
	FASGP	FCXGP	EPDMスポンジ	アスカーC30	黒
	FASGA	FCXGA	シリコンゴムスポンジ	アスカーC31	オレンジ

D公差	V公差	L公差
D 公差	V 公差	L 公差
8~15 ±1.1	7・8.5 ±0.8	10~250 ±2.0
20・25 ±1.9	10・13 ±1.0	500 ±3.0
30・40 ±3.2	16 ±1.1	—
50 ±4.0	—	—

◎硬度は、板材としては発泡したときの代表値であり保証値ではありません。
◎外径は真円ではない場合があります。ローラーとしての使用はできません。

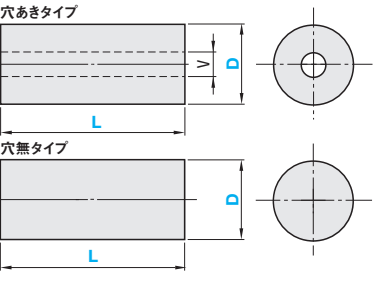

■L寸固定タイプ

型式	D	L 選択	V	Y基準単価												
				L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500	
穴あきタイプ	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	220	220	240	240	240	240	240	240	260	260	260	320	480
ASGC(クロロプレン)	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	220	220	240	240	240	240	240	240	260	260	260	320	500
ASGP(EPDM)	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7	220	220	240	240	240	240	260	260	260	280	340	520	—
ASGA(シリコン)	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5	260	280	280	280	300	300	300	320	320	320	320	400	640
穴無タイプ	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10	280	280	300	300	320	320	340	340	340	340	440	680	—
CXGC(クロロプレン)	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13	300	300	320	340	360	360	380	400	420	540	820	1,720	—
CXGP(EPDM)	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CXGA(シリコン)	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
穴あきタイプ	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	380	400	400	400	420	420	420	440	440	440	440	540	810
ASGA(シリコン)	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	380	400	400										