

URETHANE BUMPERS

ウレタンクッション フリー指定タイプ

標準・制電性・低反発・耐熱・ブルコラン®・耐摩耗・セラミックスウレタン



価格改訂
:値下げ価格
:新価格
:スライド値引変更

CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes

内径マイナス公差をご希望の場合は追加加工をご利用ください。
57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。



カタログ規格外品はこちら P.137



RoHS10

Table with columns: 並級/精密級, 穴あきタイプ, 穴無タイプ, 材質, 硬度, 色(写真No.)

  並級



肉厚の条件

Table with columns: L, V, D公差

Table with columns: D公差, V公差

精密級

 
 


Table with columns: L, V, D公差

Table with columns: L公差, V公差

公差は温度23℃±2、湿度40~80%時とします。

Main product specification table with columns: 型式, 指定1mm単位 (D, L, V), 選択 (C)

穴あきタイプの肉厚、(D-V)/2はLによって制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。またV2の時L≤50となります。
L≥201のときV≥8
ブルコラン®はD寸45mmまでになります。またL寸は50mmまでとなります。


制電性ウレタン特性値 低反発ウレタンの圧縮永久歪データ

Table showing electrical resistance and low rebound data.

試験条件: 温度30℃湿度60% ※上記データは室温23℃での測定値
上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。 ※70℃×24H 25%圧縮



Example 使用例

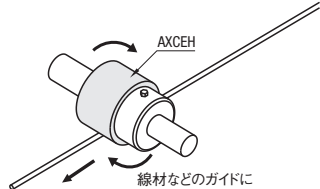

線材などのガイドに



Alteration 追加加工 型式 -D-L-V-C- (VC)
AXFH -D20-L10-V10-N-VC

Alterations table with columns: Alterations, Code, Spec, ¥/1Code



Order 注文例

型式 - D - L - V - C
AXFME - D35 - L51 - V23
CXFM - D39 - L42 - B



Delivery 出荷日

5 日日出荷

ストーク B 3日日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Table showing quantity-based pricing for different sizes.

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

並級(標準ウレタン エーテル系・エステル系)

Price table for standard urethane bumpers.

並級(制電性・低反発ウレタン)

Price table for anti-static and low rebound urethane bumpers.

並級(耐熱・耐摩耗ウレタン)

Price table for heat and wear resistant urethane bumpers.

並級(ブルコラン®・セラミックスウレタン)

Price table for Bulcolan and ceramic urethane bumpers.

精密級(標準ウレタン エーテル系・エステル系)

Price table for precision standard urethane bumpers.