

# 規格追加 赤文字表示 CHLOROPRENE RUBBER-RUBBER SHEETS クロロプレンゴムシート

納期短縮 大口対応 BIG ORDER

CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes

クロロプレンゴムは、機械的強度が高く、耐アルカリ性能に優れた素材です。  
57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。  
ゴムパッキング加工品はP.499参照、ゴムブロックはP.466参照

カタログ規格外品はこちら P.137





A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
RBCM	RBCMA	RBCMF	RBCMFA	クロロプレンゴム(CR)	ショアA65	黒
RBCW	RBCWA	RBCWF	RBCWFA	クロロプレンゴム(CR)	ショアA60	白

シールの厚さは0.14~0.2mmです。接着力データはP.482(ADTR)参照  
特性P.433  
シール付タイプは自重で粘着テープをはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。  
ゴムの特性として、経年や保管場所によって黄変します。特に白ゴムは黒ゴムと比較して黄変が目立ってしまう点をご了承の上ご利用ください。

### 穴加工詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1	6.5	8	9.5	11	14	17.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

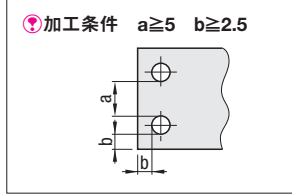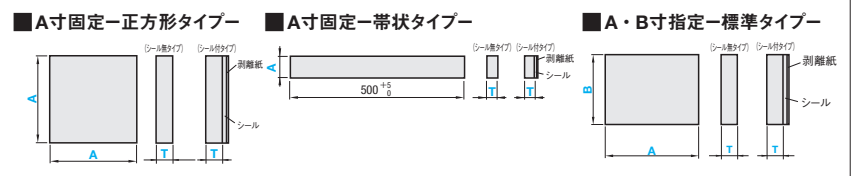

### A寸固定-正方形タイプ

Type	型式	T	A 選択
ショア A65 黒	RBCM (シール無)	0.5 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30	300 500
シール付	RBCMA		
ショア A60 白	RBCW (シール無)	1 2 3 5 10 20 30	
シール付	RBCWA		

### A寸固定-帯状タイプ

Type	型式	T	A 選択
ショア A65 黒	RBCMF (シール無)	0.5 1 2 3 4 5 6 8 10	3 5 10
シール付	RBCMA		20 30 40
ショア A60 白	RBCWF (シール無)	1 2 3 5 10	50 80 100
シール付	RBCWA		

### A・B寸指定-標準タイプ

Type	型式	指定1mm単位 (A≥B≥T)
ショア A65 黒	RBCMF (シール無)	0.5 1 1
シール付	RBCMA	2 2
ショア A60 白	RBCWF (シール無)	10 10
シール付	RBCWA	1000 1000

### A・B寸指定-穴加工付タイプ

Type	呼び	型式	指定1mm単位 (A≥B≥T)	穴加工付タイプのみ		ボルト呼び径選択	
				F	G	N 通し穴	Z ザグリ穴
ショア A65 黒	RBCMF (シール無)	0.5	1	5~495 (1Hタイプ)	5~495 (1H・2H・3Hタイプ)	3	-
シール付	RBCMA	1	1	9~491 (2H・4Hタイプ)	9~491 (4H・6Hタイプ)	4	-
ショア A60 白	RBCWF (シール無)	10	10	9~245 (3H・6Hタイプ)		5	-
シール付	RBCWA	1000	1000			6	-
						8	-
						10	-

RBCWF・RBCWFAのT10・20・30はA・B寸法10~500となります。穴数、穴径により選択できるF・G寸が異なります。加工条件(ページ上部)もご確認の上、ご選定ください。

Order 注文例

●A寸固定-正方形タイプ・帯状タイプ

型式 - A

RBCM5 - 100

RBCM10 - 500

●A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径

RBCM10 - 110 - 65

RBCM4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

Delivery 出荷日

●下記以外

2 日日出荷

●ショアA60(白)穴加工付タイプ

3 日日出荷

●A・B寸指定-標準タイプ(B≥501)

5 日日出荷

### 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				大口		個別対応
	小口	小口	小口	小口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~100	101~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	20%	20%	お見積り
出荷日	通常				+2日	+7日	

この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

(例) 型式 - A - B のとき  
RBCMFA10 - 500 - 400  
(基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価  
4,820 × 1.3 = 6,266 → 単価6,260円

### A寸固定-正方形タイプ

型式	Type	T	¥基準単価	
			A	500
ショアA65 黒	RBCM (×1.0)	0.5	450	920
シール付	RBCMA (×1.3)	1	460	950
ショアA60 白	RBCW (×1.7)	2	630	1,430
シール付	RBCWA (×1.9)	3	780	1,860
		4	1,070	2,610
		5	1,130	2,830
		6	1,480	3,720
		8	1,910	4,900
		10	2,100	5,500
		15	3,070	8,170
( ) 素材係数		20	4,040	10,850
		30	5,990	16,180

### A寸固定-帯状タイプ

型式	Type	T	¥基準単価								
			A	40	50	80	100				
ショアA65 黒	RBCM (×1.0)	0.5	170	170	180	200	210	220	240	280	310
シール付	RBCMA (×1.3)	1	170	180	190	220	250	270	290	370	420
ショアA60 白	RBCW (×1.2)	3	180	180	200	240	270	300	330	440	500
シール付	RBCWA (×1.3)	4	180	190	220	270	330	370	420	590	690
		5	180	200	230	280	340	390	450	620	730
		6	200	220	260	340	440	520	600	880	1,070
		8	200	230	280	380	490	590	690	1,020	1,240
		10	200	230	280	390	510	620	730	1,070	1,290

A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ 穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

型式	Type	T	A	¥基準単価				
				B	10~100	101~200	201~300	301~400
ショアA65 黒	RBCMF (×1.0)	0.5	10~100	200	-	-	-	-
			101~200	240	300	-	-	-
			201~300	260	370	510	-	-
			301~400	300	440	610	740	-
			401~500	330	490	710	860	980
ショアA65 黒	RBCMFA (×1.3)	2	10~100	200	-	-	-	-
			101~200	240	310	-	-	-
			201~300	270	380	520	-	-
			301~400	310	450	630	760	-
			401~500	340	500	730	890	1,010
ショアA60 白	RBCWF (×1.6)	3	10~100	220	-	-	-	-
			101~200	280	390	-	-	-
			201~300	340	490	710	-	-
			301~400	390	600	870	1,040	-
			401~500	450	710	980	1,240	1,490
ショアA60 白	RBCWFA (×1.7)	4	10~100	240	-	-	-	-
			101~200	320	470	-	-	-
			201~300	400	610	880	-	-
			301~400	470	750	1,040	1,310	-
			401~500	550	890	1,250	1,590	1,940
( ) 素材係数		5	10~100	280	-	-	-	-
			101~200	410	630	-	-	-
			201~300	530	850	1,200	-	-
			301~400	650	1,050	1,500	1,940	-
			401~500	780	1,280	1,840	2,410	2,950
( ) 素材係数		6	10~100	290	-	-	-	-
			101~200	420	660	-	-	-
			201~300	550	890	1,250	-	-
			301~400	680	1,080	1,590	2,050	-
			401~500	810	1,310	1,940	2,510	3,090

型式	Type	T	A	¥基準単価				
				B	10~100	101~200	201~300	301~400
ショアA65 黒	RBCMF (×1.0)	6	10~100	380	-	-	-	-
			101~200	560	880	-	-	-
			201~300	740	1,220	1,740	-	-
			301~400	940	1,570	2,310	2,990	-
			401~500	1,130	1,900	2,820	3,660	4,680
ショアA65 黒	RBCMFA (×1.3)	8	10~100	410	-	-	-	-
			101~200	650	1,040	-	-	-
			201~300	880	1,500	2,170	-	-
			301~400	1,070	1,890	2,800	3,640	-
			401~500	1,290	2,310	3,430	4,480	5,650
ショアA60 白	RBCWF (×1.6)	10	10~100	420	-	-	-	-
			101~200	660	1,080	-	-	-
			201~300	890	1,540	2,290	-	-
			301~400	1,080	2,000	2,970	3,900	-
			401~500	1,310	2,450	3,660	4,820	6,170
ショアA60 白	RBCWFA (×1.7)	15	10~100	530	-	-	-	-
			101~200	890	1,540	-	-	-
			201~300	1,170	2,170	3,230	-	-
			301~400	1,500	2,840	4,230	5,750	-
			401~500	1,830	3,510	5,230	7,140	8,860
( ) 素材係数		20	10~100	660	-	-	-	-
			101~200	1,080	2,000	-	-	-
			201~300	1,500	2,840	4,370	-	-
			301~400	1,940	3,730	5,750	7,600	-
			401~500	2,390	4,780	7,140	9,440	11,750
( ) 素材係数		30	10~100	890	-	-	-	-
			101~200	1,540	2,920	-	-	-
			201~300	2,170	4,180	6,450	-	-
			301~400	2,840	5,510	8,520	11,290	-
			401~500	3,510	7,090	10,600	14,050	17,510

材質によりご選択可能な板厚が変わります。規格表をご確認ください。 A・B寸501以上は Web 金額はWOSにてご確認ください。

### 穴加工料金

穴加工付	ボルト呼び	(例) 型式	ボルト呼び径
Type	N(通し穴) Z(ザグリ穴)	- A - B - F - G -	Z3
1H	100	RBCMFAH10 - 200 - 180 - F160 - G140 -	3
2H	200		4
3H	300		5
4H	400		6
6H	600		8

総重量が30kgを超える場合、原則的に車上渡しとなります。お引渡し時、フォーク等の積み降ろし機材は用意しておりませんので、ご了承ください。

Alterations	穴位置を左端面より指定		穴位置を下端面より指定		コーナークット
	XC	YC	XC	YC	CCA・CCB・CCC・CCD
Code	XC	YC	XC	YC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	XC=指定の1mm単位 5≤XC≤486 穴数、穴径により選択できるXC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。	YC=指定の1mm単位 5≤YC≤486 穴数、穴径により選択できるYC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。	XC=指定の1mm単位 5≤XC≤486 穴数、穴径により選択できるXC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。	YC=指定の1mm単位 5≤YC≤486 穴数、穴径により選択できるYC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。	任意のコーナークットをすることができます。5≤コーナークット≤10(1mm単位指定) 50≤A/B シール付は、シール面が下でご指定ください。 [指定方法] (例) AとDのコーナークットをC5でカットする場合→CCA5-CCD5 A・B寸指定タイプのみ適用 T15・20・30は選択できません A・B寸501以上は選択できません 穴加工タイプは選択できません
¥/1Code	400	400	400	400	200/コーナー

38 スポレン・フィルム