


FLUORO RUBBER SHEETS ふっ素ゴムシート

納期短縮 **大口対応** **材料屋24**

CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■ふっ素ゴムは抜群の耐薬品性、ゴムでは最高の耐熱性を持った素材です。■追加加工でシール付タイプのシールを油残りしているところにも接着可能な粘着材に変更できます。
 ●57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。
 ●ゴムパッキン加工品はP.499参照、ゴムブロックはP.466参照

◎カタログ規格外品はこちら P.137

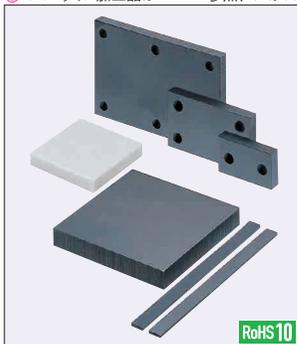


A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
RBFM	RBFMA	RBFMF	RBFMFA	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA80	黒
RBLM	RBLMA	RBLMF	RBLMFA	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA60	黒
RBFW	RBFWA	RBFWF	RBFWFA	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA70	白


精度基準		A・B公差		
T公差	公差	A・B	公差	公差
0.5	±0.2	200以下	±0.5	
1~3	±0.3	201~300	±1.0	
5	±0.4	301~500	±1.5	
10	±0.6	501~1000	±5.0	
15~30	-0.5~+2.0			

◎シールの厚さは0.14~0.2mmです。
 ◎接着力データはP.482(ADTR)参照
 ◎耐油性シールの接着力はP.464
 ◎特性P.433

■正方形タイプ

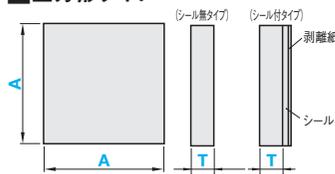

■帯状タイプ

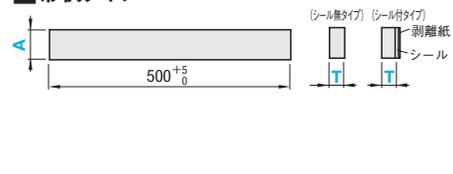


■A・B寸指定-標準タイプ



穴加工詳細		ボルト呼び径	
N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	3	4
d	d1	3.5	4.5
d1	h	6.5	8
		9.5	11
		14	17.5
		9	11

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

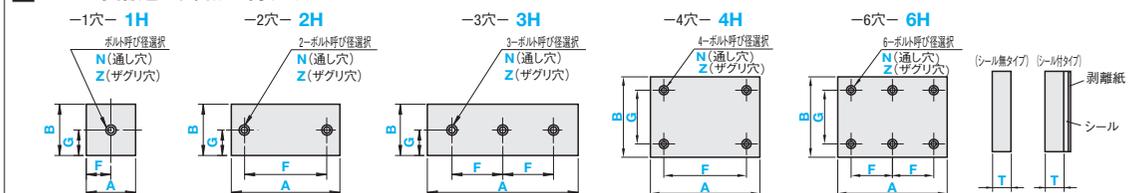

◎シール付タイプは、自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

■正方形タイプ

型式		A 選択
Type	T	
シール無	0.5	300
シール付	1	
RBFM	2	
RBFMA	3	
RBLM	5	
RBLMA	10	
	15	RBFM・RBFMAのT15以上は300のみ
	20	
	30	

■帯状タイプ

型式		A 選択
Type	T	
シール無	0.5	3
シール付	1	5
RBFM	10	20
RBFMA	20	30
RBLM	3	40
RBLMA	2	50
RBFW	3	80
RBFWA	10	100

■A・B寸指定-標準タイプ

型式		指定1mm単位	
Type	T	A	B
シール無	0.5	10~1000	10~1000
シール付	1		
RBFMF	2		
RBFMFA	3		
RBLMF	5	RBFMF・RBFMFAのT15以上は10~300のみ	RBFMF・RBFMFAのT15以上は10~300のみ
RBLMFA	10		
RBFWF	15		
RBFWFA	20		
	30		

◎RBLM・RBLMAはT=15, 20, 30選択不可
 ◎RBFW・RBFWAはT=1, 2, 3, 5のみ

◎RBFW・RBFWAはT=0.5, 10選択不可

◎A≥B≥T
 ◎RBLM・RBLMFAはT=15, 20, 30選択不可
 ◎RBFW・RBFWAはT=1, 2, 3, 5のみ
 ◎A・B寸501以上のT寸は10までとなります。

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

型式		指定1mm単位(A≥B≥T)		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
Type	呼び	A	B	F	G	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
シール無	1H	10~500	10~500	5~495 (1Hタイプ)	5~495 (1H・2H・3Hタイプ)	3	
シール付	2H			9~491 (2H・4Hタイプ)	9~491 (4H・6Hタイプ)	4	
RBFMF	3H			9~245 (3H・6Hタイプ)		5	
RBFMFA	4H			9~291 (1H・2H・4Hタイプ)	5~295 (1H・2H・3Hタイプ)	6	
RBLMF	6H			9~145 (3H・6Hタイプ)	5~291 (4H・6Hタイプ)	8	3 4
RBFWF						10	4 5 6 8
						4 5 6 8 10	

◎RBLM・RBLMFAはT=15, 20, 30選択不可
 ◎RBFW・RBFWAはT=1, 2, 3, 5のみ
 ◎A≥B≥T
 ◎F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, 2H・4Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, 3H・6Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要。
 ◎G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, 4H・6Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

Order 注文例

●正方形タイプ・帯状タイプ
 型式 - A
 RBFM5 - 100

Delivery 出荷日

2 日日出荷

●A・B寸指定-標準タイプ-穴加工付タイプ

型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径
 RBFMF10 - 110 - 65
 RBFMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

●A・B寸指定-標準タイプ-(B≤501)
 5 日日出荷
 ◎ストーク対応不可

◎総重量が30kgを超える場合、原則的に車上で渡します。お引渡し時、フォーク等の積み降ろし機材は用意しておられますので、ご了承ください。

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1	2~9	10~19	20~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%	20%
出荷日		通常	+2日	+7日	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

(例) 型式 - A - B のとき
 RBLMF10 - 500 - 400
 (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
 44,230 × 1.1 = 48,653 → 単価48,650円

◎A・B寸501以上の場合は、納期調整のご連絡をさせていただきます。

■正方形タイプ

型式	Type	T	¥基準単価	
			A	500
シール無	RBFM (×1.0)	0.5	2,700	7,450
	RBLM (×1.1)	1	3,020	8,090
	RBLM (×1.1)	2	5,910	16,050
	RBFW (×2.5)	3	8,800	24,010
シール付	RBFMA (×1.1)	10	11,680	31,940
	RBLMA (×1.2)	15	22,040	47,090
	RBFWA (×2.8)	20	30,120	-
	() 素材係数	30	36,120	-
			46,520	-

■帯状タイプ

型式	Type	T	¥基準単価								
			3	5	10	20	A	40	50	80	100
シール無	RBFM (×1.0)	0.5	220	260	380	580	760	940	1,080	1,660	2,040
	RBLM (×1.1)	1	220	260	380	580	760	940	1,080	1,660	2,040
	RBLM (×1.1)	2	290	380	580	990	1,350	1,750	2,040	3,180	3,950
	RBFW (×2.5)	3	340	460	750	1,270	1,870	2,410	2,840	4,450	5,540
シール付	RBFMA (×1.1)	3	360	530	900	1,610	2,380	3,110	3,610	5,710	7,120
	RBLMA (×1.2)	5	610	950	1,780	3,260	4,880	6,410	7,450	11,250	11,800
	RBFWA (×2.7)	10									
	() 素材係数										

◎穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

■A・B寸指定-標準タイプ-穴加工付タイプ

型式	Type	T	A	¥基準単価					
				10~50	51~100	101~200	201~300	301~400	401~500
シール無	RBFMF (×1.0)	0.5	10~50	310	-	-	-	-	-
			51~100	360	490	-	-	-	-
			101~200	590	760	1,310	-	-	-
			201~300	850	1,090	1,990	2,570	-	-
			301~400	1,100	1,420	2,630	3,960	5,130	-
			401~500	1,360	1,750	3,260	4,820	6,390	7,510
シール付	RBFMFA (×1.1)	1	10~50	370	-	-	-	-	-
			51~100	420	570	-	-	-	-
			101~200	700	900	1,550	-	-	-
			201~300	1,000	1,290	2,270	3,270	-	-
			301~400	1,300	1,680	2,990	4,410	5,700	-
			401~500	1,610	2,070	3,710	5,360	7,100	8,340
シール付	RBFMFA (×1.1)	2	10~50	690	-	-	-	-	-
			51~100	740	1,000	-	-	-	-
			101~200	1,300	1,680	2,990	-	-	-
			201~300	1,900	2,450	4,420	6,400	-	-
			301~400	2,260	2,890	5,200	7,650	9,930	-
			401~500	2,810	3,590	6,470	9,320	12,390	14,590
シール付	RBLMFA (×1.2)	3	10~50	1,010	-	-	-	-	-
			51~100	1,060	1,440	-	-	-	-
			101~200	1,830	2,350	4,230	-	-	-
			201~300	2,560	3,270	5,920	8,510	-	-
			301~400	3,380	4,320	7,840	11,560	15,030	-
			401~500	4,200	5,390	9,780	14,100	18,750	22,110
シール付	RBFWFA (×2.7)	5	10~50	1,230	-	-	-	-	-
			51~100	1,270	1,700	-	-	-	-
			101~200	2,330	2,960	5,510	-	-	-
			201~300	3,380	4,250	7,970	11,600	-	-
			301~400	4,470	5,640	10,600	15,420	20,530	-
			401~500	5,570	7,030	13,230	19,250	25,630	29,700

◎RBLM・RBLMFAはT=15, 20, 30選択不可
 ◎RBFW・RBFWAはT=1, 2, 3, 5のみ

Alteration 追加加工

型式	A	B	F	G	ボルト呼び径	(XC・YC・KT2)
RBFMF4H5	100	80	F65	G40	N4	YC30
RBFWFA2	250	150				KT2

CCA・CCB・CCC・CCDは
 5 日日出荷

Alterations	穴位置を左端面より指定		穴位置を下端面より指定		コーナーカット		シールタイプ変更	
	XC	YC	CCA・CCB・CCC・CCD	KT2				
Code	XC	YC	CCA・CCB・CCC・CCD	KT2				
Spec.	XC=指定1mm単位 ◎5≤XC≤486 ◎(2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ◎(3H・6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5	YC=指定1mm単位 ◎5≤YC≤486 ◎d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5	任意のコーナーカットをすることができます。 5≤コーナーカット≤10(1mm単位指定) ◎50≤A/B ◎シール付は、シール面が下でご指定ください。 指定方法 (例)AとDのコーナーカットをC5でカットする場合...CCA5-CCD5 ◎A・B寸指定タイプのみ適用 ◎T15・20・30は選択できません ◎A・B寸501以上は選択できません ◎穴加工タイプは選択できません	◎シール無タイプでは選択できません。 ◎T=1, 2, 3に限る ◎帯状タイプA=3, 5は選択できません。 ◎RBFW・RBFWAは選択できません。 指定方法 KT2				
¥/1Code	400	400	200/コーナー	上記参照				