


PROTECTION TOOLS
安全保護材
—角カバー—

●ゴムに追従する特殊粘着剤を使用しているため、時間が経ってもゴムとの粘着強度が安定しています。



■角カバー10ミリ幅タイプ

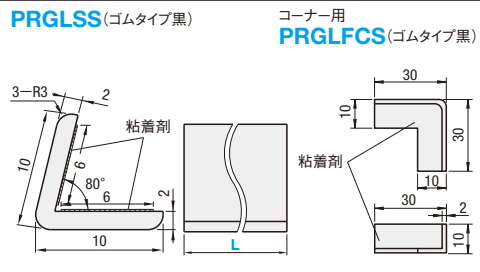

- 90°の角部に貼れます。
- 内側に粘着剤がついています。

■材質 本 体：エチレンゴム (EPDM) ■硬度 ショアA60
粘着部：アクリル系粘着剤


■角カバー20ミリ幅タイプ

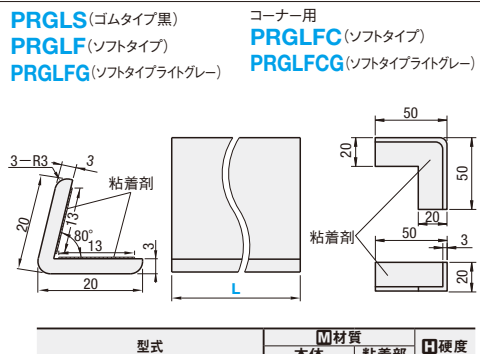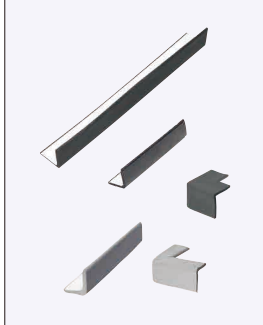

- 90°の角部に貼れます。
- 内側に粘着剤がついています。

■材質 本 体：エチレンゴム (EPDM) ■硬度 ショアA60
粘着部：アクリル系粘着剤


■角カバー34ミリ幅タイプ

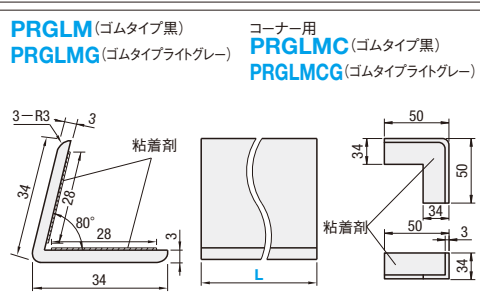

- 90°の角部に貼れます。
- 内側に粘着剤がついています。

■材質 本 体：エチレンゴム (EPDM) ■硬度 ショアA60
粘着部：アクリル系粘着剤

■角カバー50ミリ幅タイプ

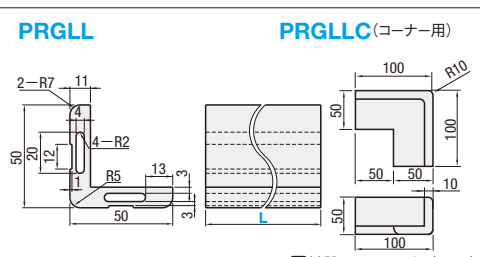

- カッターで切断できます。
- 特性P433のエチレンゴムの参考ください。

■材質 エチレンゴム (EPDM) ■硬度 ショアA60

Order 注文例

型式	-	L
PRGLSS	-	100
PRGLS	-	100
PRGLM	-	100

●*印L2000を除く

●*印L2000


●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●*印L2000

●3本以上で1明細行当たり一律810円

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~19
値引率	5%	10%
	20~39	40~50
	51~	お見積り

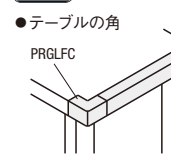

●CADデータフォルダ名：39_Antivibration

■角カバー10ミリ幅タイプ

型式	L 選択	重量 (g)	¥基準単価
PRGLSS	100	3	290
	500	15	590
	1000	30	790
	1500	45	1,210
	*2000	60	1,540

■コーナー用

型式	¥基準単価
PRGLFCS	450

■角カバー20ミリ幅タイプ

型式	L 選択	重量 (g)	¥基準単価
PRGLS	100	14	240
	500	70	480
	1000	140	870
	1500	210	1,280
	*2000	280	1,650

型式	L 選択	重量 (g)	¥基準単価
PRGLF PRGLFG	100	10	360
	500	50	730
	1000	100	1,290
	1500	150	1,650

■コーナー用

型式	¥基準単価
PRGLFC PRGLFCG	490

■角カバー34ミリ幅タイプ

型式	L 選択	重量 (g)	¥基準単価
PRGLM PRGLMG	100	30	420
	500	150	1,070
	1000	300	1,790
	1500	450	2,670
	*2000	600	3,260

■コーナー用


型式	¥基準単価
PRGLMC PRGLMCG	630

■角カバー50ミリ幅タイプ

型式	L 選択	重量 (g)	¥基準単価
PRGLL	100	98	760
	500	490	2,320
	1000	980	4,590
	1500	1470	6,460
	*2000	1960	8,740

■コーナー用

型式	¥基準単価
PRGLLC	1,030

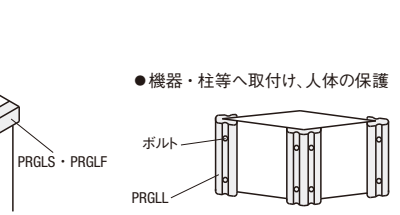

SPONGE TAPES BUMPERS
スポンジテープ/ゴムクッション

価格改訂

2日目納短縮

●値下げ価格
●新価格
●スライド値引率変更


■長さ500、1000、1500、2000mmの実寸タイプのスポンジテープです。



Type	材質	硬度	色
SGNPNTA	EPDMスポンジ	アスカーC8	黒
SGNATA	シリコンゴムスポンジ	アスカーC35	オレンジ
EPATA	EPDM発泡体 (エプトシーラー®)	(アスカーC1未満)	黒

●A寸の寸法公差
SGNPNTA ±1.5
SGNATA ±2.5
EPATA ±2.5

●L寸の寸法公差
SGNPNTA 500 1000
SGNATA ±3 ±5
EPATA 500・1000 1500・2000
+14 +15
-6 -8

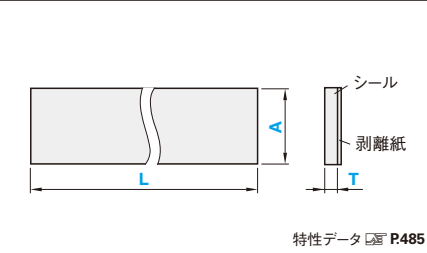

型式	T 選択	T 公差	選択	
SGNPNTA SGNATA	3	±0.5	10	500
	5		15	
	10		20	
EPATA	3	±1.0	10	500
	5		15	
	10		20	
	30		50	

Order 注文例

型式 - A - L
SGNPNTA3 - 10 - 1000

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~4 5~19 20~50 51~

値引率 基準単価 10% 15% お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●L1000のみ

●SGNPNTA・SGNATA

●EPATA

型式	T	A	¥基準単価							
			SGNPNTA		SGNATA		EPATA			
Type			L500	L1000	L500	L1000	L500	L1000	L1500	L2000
SGNPNTA SGNATA EPATA	3	10	340	390	640	880	410	410	560	840
		15	390	440	900	1,320	440	500	700	980
		20	370	570	1,110	1,670	490	550	780	1,050
		30	490	620	1,390	2,060	580	680	1,040	1,290
		50	580	910	2,090	3,130	700	930	1,380	1,570
		10	340	490	790	1,120	460	470	670	900
	5	15	370	540	1,150	1,700	490	560	920	1,210
		20	400	620	1,380	2,130	560	620	970	1,210
		30	450	760	2,090	2,990	660	810	1,310	1,390
		50	650	1,100	2,580	4,030	850	1,310	1,770	1,920
		10	630	780	1,080	1,740	570	600	850	1,100
		15	710	880	1,370	2,620	630	730	1,210	1,350
10	20	740	1,140	1,650	3,310	720	850	1,300	1,440	
	30	980	1,240	1,990	4,100	870	1,100	1,600	1,810	
	50	1,110	1,630	2,940	5,880	1,170	1,580	2,340	2,680	

■EPATAの特長
本商品は、半独立半連続気泡型のため、低応力で圧縮可能です。また、圧縮後は独立気泡化します。あらゆる隙間を埋め、熱、水、音等をシャットアウトできる高機能シール材です。

■特性値 (●試験方法はJIS K 6767に準じます。)

測定項目	単位	EPATA
比 重		0.095
引 張 強 さ	kg/cm ²	0.81
伸 び	%	450
圧 縮 硬 さ	25%	0.03
	50%	0.05
気 泡	-	半独立半連続気泡

圧縮率 (%)	EPATA	○: 30分経過後水漏れなし △: 30分以内に水漏れあり ×: 10分以内に水漏れあり
60	×	
70	△	
80	○	
90	○	

●半独立半連続気泡型 (EPATA)



■独立気泡タイプ (SGNPNTA・SGNATA) の特長

それぞれの気泡が独立しているため、空気や水を通しません。また、衝撃吸収性にすぐれています。




■衝撃吸収や保護など汎用的にご利用いただけるシートです。


■ゴムクッション



BMPM (丸型)

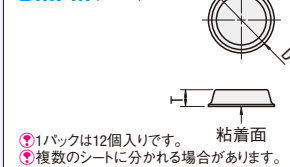

BMPK (角型)

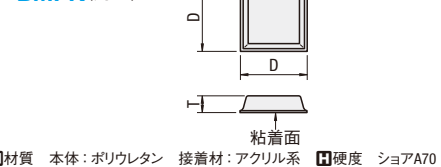

型式	No.	D	T	¥基準単価
BMPM	5312	12.7	3.6	550
	1005	19	5	950
BMPK	5008	12.7	3	490
	1037	15	5	840

Order 注文例

型式 BMPM5312
BMPK1037

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~4 5~9 10~20 21~

値引率 基準単価 5% 8% お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●1パックは12個入りです。

39 防振・防音・断熱・保護
コーナー用