

 
ALUMINUM FRAMES -5 SERIES-

5シリーズ アルミフレーム

-1列溝 20mm角-



■: 値下げ価格
■: 新価格
■: スライド引率変更



締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P579 ~ P594	P595 ~ P598	P601 ~ P610	P611	P799 ~ P812

①カタログ規格外品はこちら **P.137**



■特長: カバーや安全柵など、あまり力のかからない箇所でのご利用に適した小型・軽量のアルミフレームです。



Type	指定長	固定長	材質	表面処理
NFS5	KNFS5	A6063S-T5	A6063S-T5	白アルマイト処理
NFSB5	KNFSB5			黒アルマイト処理
HFS5	KHFS5	A6N01SS-T5	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
HFSB5	KHFSB5			黒アルマイト処理
CAF5	KCAF5			クリア塗装 (アルマイト処理+透明塗装)
HFSY5	KHFSY5			焼付塗装(黄色)*1

① 切断面・追加加工には表面処理がされていません。
② *1 HFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
③ タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

NFS5-2020
NFSB5-2020 (黒アルマイト)
HFS5-2020
HFSB5-2020 (黒アルマイト)
CAF5-2020 (クリア塗装)
HFSY5-2020 (焼付塗装・黄色)*1

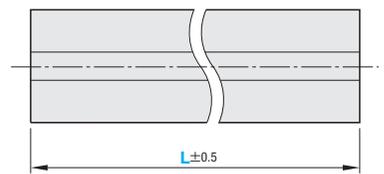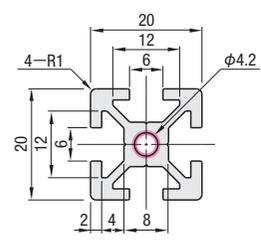

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満			¥スライド単価 300mm未満			¥基準単価/m 300mm以上			¥スライド単価/m 300mm以上		
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160			
NFS5	2020	0.5	183	0.742×10 ⁴	0.742×10 ⁴	220	200	190	420	390	370	240	228	216	800	760	720
NFSB5 (黒アルマイト)						250	237	225	470	440	420	240	228	216	800	760	720
HFS5						300	285	257	600	570	510	360	342	308	720	680	610
HFSB5 (黒アルマイト)																	
CAF5 (クリア塗装)																	
HFSY5 (焼付塗装・黄色)																	

① アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。FAカタログ規格外品にご連絡ください。

■固定長フレーム(1000mm)

① 固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価
			lx	ly		
KHFS5	2020	183	0.742×10 ⁴	0.742×10 ⁴	470	20~120

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

① 固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価
			lx	ly		
KNFS5	2020	183	0.742×10 ⁴	0.742×10 ⁴	1,530	1,450
KNFSB5 (黒アルマイト)					2,600	2,470
KHFS5					1,700	1,610
KHFSB5 (黒アルマイト)					2,880	2,730
KCAF5					2,160	2,050
KHFSY5					2,590	2,460

Order 注文例	型式	L
	HFS5-2020	800
	KHFS5-2020	1000
	KHFS5-2020	4000

Price 価格
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS5-2020-180=250円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS5-2020-800
470×0.8m=370円(1円単位は切り捨て)

指定長フレーム
① 日日出荷
② ストック T 当日出荷 無料 正午迄 **P.134**

固定長フレーム(1000mm) (KHFS5-2020-1000)
① 日日出荷 **P.133**
翌日出荷 **P.133**
②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

固定長フレーム(有効長さ4000mm)
① 日日出荷
② ストック T 当日出荷 無料 正午迄 **P.134**

指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。
① 固定長フレームは追加加工適用不可

指定長フレーム

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~79	80~160
出荷日	通常	+1日
		お見積り

固定長フレーム(1000mm)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り


固定長フレーム(有効長さ4000mm)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

①カタログ規格外品はこちら **P.137** ②CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 20mm角の1列溝のフレームです。フラット面があります。


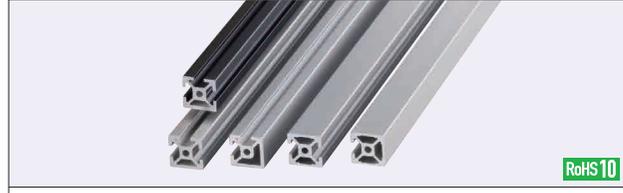


Type	指定長	固定長	材質	表面処理
NFS	5	KNFS	A6063S-T5	白アルマイト処理
HFS	5	KHFS	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
HFS	BS	KHFS	BS	黒アルマイト処理

① 切断面・追加加工には表面処理がされていません。
② タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。



NFSF5-2020
HFSF5-2020
HFSFB5-2020 (黒アルマイト)

NFST5-2020
HFST5-2020
HFSTB5-2020 (黒アルマイト)

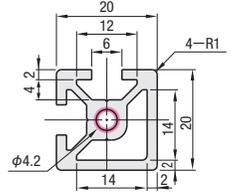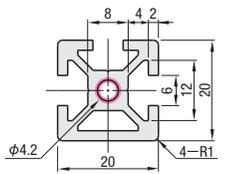

HFSH5-2020

HFSC5-2020

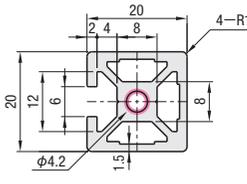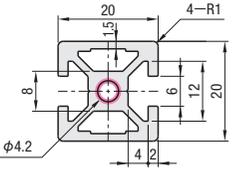

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満			¥スライド単価 300mm未満			¥基準単価/m 300mm以上			¥スライド単価/m 300mm以上		
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160			
NFSF5	2020	0.53	195	0.834×10 ⁴	0.746×10 ⁴	220	200	190	730	690	660	250	237	225	550	520	490
HFSF5						270	256	243	930	880	830	270	256	243	930	880	830
NFST5						220	200	190	730	690	660	250	237	225	550	520	490
HFST5						270	256	243	930	880	830	270	256	243	930	880	830
HFSTB5 (黒アルマイト)						250	237	225	580	550	520	250	237	225	580	550	520
HFSH5						199	0.74×10 ⁴	0.89×10 ⁴	250	237	225	610	570	540	250	237	225
HFSC5	0.56	208	0.81×10 ⁴	0.89×10 ⁴	250	237	225	610	570	540							

① アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。FAカタログ規格外品にご連絡ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

① 固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価
			lx	ly		
KNFSF5	2020	195	0.834×10 ⁴	0.746×10 ⁴	1,780	1,690
KHFSF5					1,980	1,880
KHFSFB5 (黒アルマイト)					3,350	3,180
KNFST5					1,780	1,690
KHFST5					1,980	1,880
KHFSTB5 (黒アルマイト)					3,350	3,180
KHFSH5	199	0.74×10 ⁴	0.89×10 ⁴	2,090	1,980	
KHFSF5	208	0.81×10 ⁴	0.89×10 ⁴	2,200	2,090	

Order 注文例	型式	L
	HFSF5-2020	800
	KHFSF5-2020	4000

Price 価格
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFSF5-2020-180=250円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFSF5-2020-800
470×0.8m=370円(1円単位は切り捨て)

指定長フレーム
① 日日出荷
② ストック T 当日出荷 無料 正午迄 **P.134**

固定長フレーム(有効長さ4000mm)
① 日日出荷 **P.133**
翌日出荷 **P.133**
②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

固定長フレーム(有効長さ4000mm)
① 日日出荷
② ストック T 当日出荷 無料 正午迄 **P.134**

指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。
① 固定長フレームは追加加工適用不可

指定長フレーム

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~79	80~160
出荷日	通常	+1日
		お見積り

固定長フレーム(有効長さ4000mm)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

40
アルミフレーム
フレーム
フレーム