 


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm) -

突起付ブラケット -1列溝用-

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-




●特長：L字接続、クロス接続どちらの場合でも接続可能な突起付ブラケットです。

■突起付反転ブラケット




Type	材質	表面処理	
① HBLFSNF5	ADC12	黒アルマイト	
② HBLFSN5			
③ HBLFSN5-4			
④ HBLFSNB5			無電解ニッケルメッキ
⑤ HBLFSNM5			焼付塗装(シルバー)
⑥ CHBLFSN5			焼付塗装(シルバー)

*焼付塗装(シルバー)はクリア塗装フレームに色合いを合わせたタイプです。

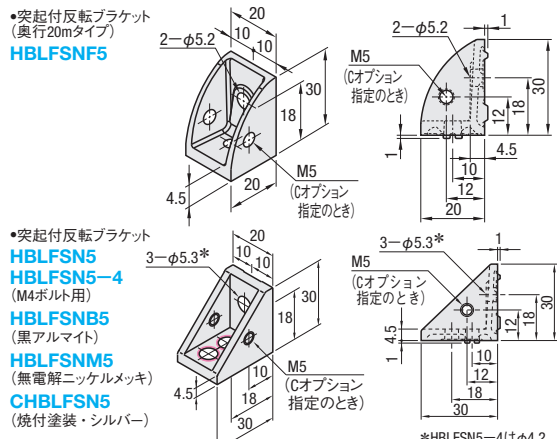

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥100~200 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSNF5 HBLFSN5	13	CBM5-10	HNTT5-5	2	1176	63
HBLFSN5-4 (M4ボルト用)			HNTT5-4			
HBLFSNB5* (黒アルマイト)	15	CBM5-10	HNTT5-5	2	1176	132
HBLFSNM5 (無電解ニッケルメッキ)						126
CHBLFSN5 (焼付塗装・シルバー)						112
						107
						114
						108

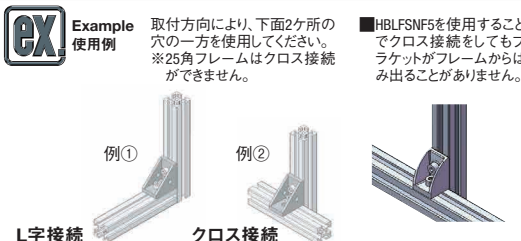


●特長：突起付ブラケットのリブが片側のタイプです。レンチを回しやすい点が特長です。

■片リブブラケット




HBLFSL5
HBLFSLB5
(カチオン電着・黒)
HBLFSLM5
(無電解ニッケルメッキ)

Type	材質	表面処理
HBLFSL5	ADC12	—
HBLFSLB5		カチオン電着塗装(黒)
HBLFSLM5		無電解ニッケルメッキ

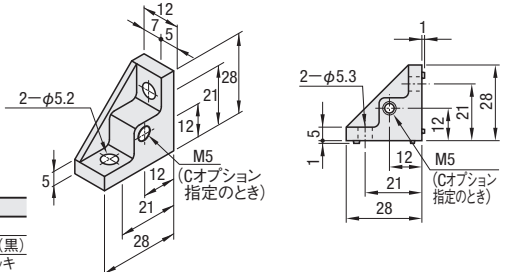

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥100~200 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSL5 HBLFSLB5 (カチオン電着塗装・黒)	13	CBM5-10	HNTT5-5	2	1176	63
HBLFSLM5 (無電解ニッケルメッキ)						126
						112
						107

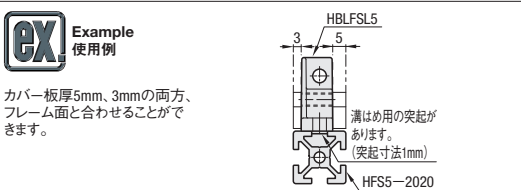

●特長：長い突起にナットを突き当てる事で、面倒なナットの位置決めが不要になります。


■ナット止ブラケット




HBLFSR5

- ナットの穴位置の違いに対応するため長穴になっています。
- 高い位置からナットを落とすと、突起が破損する恐れがあります。
- 座金の使用をおすすめします。(右ページ追加加工・SEC)

材質 ADC12

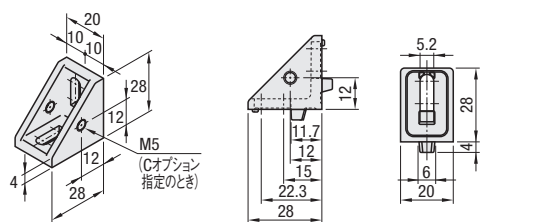

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥100~200 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSR5	15	CBM5-10	HNTT5-5	2	1176	132
						126

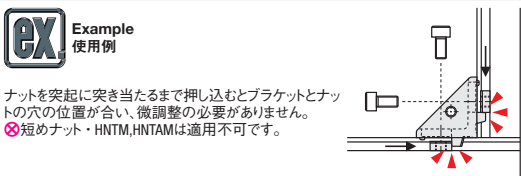


●特長：突起付反転ブラケットのカバー付タイプです。ブラケット内部に埃などがたまりにくい商品です。

●特長：突起付ブラケットの突起が片側のみのタイプです。使用例のように突起の無い面にパネルを取り付けられます。

■片側突起付ブラケット



HBLFSNK5
HBLFSNE5

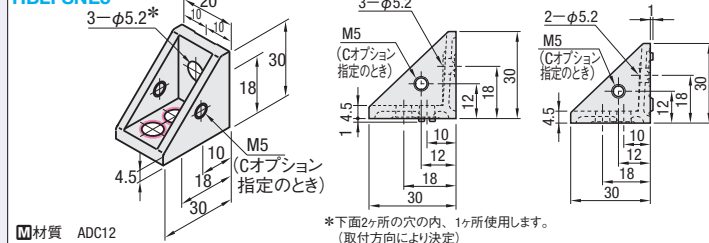


型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥100~200 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSNK5 HBLFSNE5	15	CBM5-10	HNTT5-5	2	1176	102
						97

●特長：突起付反転ブラケットのカバー付タイプです。ブラケット内部に埃などがたまりにくい商品です。

■カバー付ブラケット



HBLFSNT5

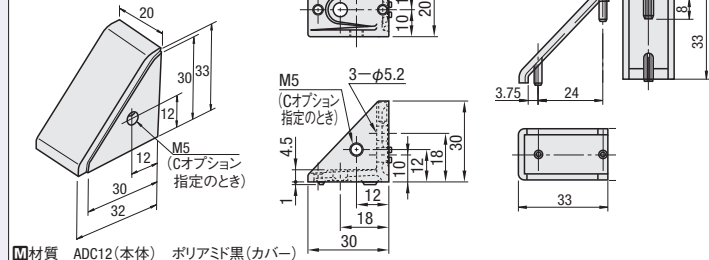


型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥100~200 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSNT5	17	CBM5-10	HNTT5-5	2	1176	160
						152

●特長：一面に取付穴が2個ついた突起付反転ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット




HBLFSSW5
HBLFSSWB5
(黒アルマイト)

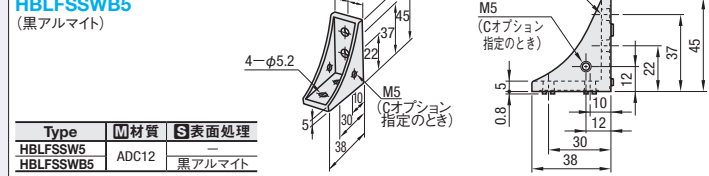

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥100~200 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSSW5 HBLFSSWB5* (黒アルマイト)	24	CBM5-10	HNTT5-5	4	1470	190
						180
						280
						270



Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
C カバー取付け 追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5)(取付け用ネジ:P798 HCBM)	HBLFSNF5	20
			HBLFSN5-4	20
			HBLFSNB5	50
			HBLFSNM5	20
			CHBLFSN5	45
			HBLFSL5	20
			HBLFSLB5	20
			HBLFSLM5	20
			HBLFSR5	20
			HBLFSNK5	20
			HBLFSNE5	20
			HBLFSNT5	40
HBLFSSW5	50			
HBLFSSWB5	50			

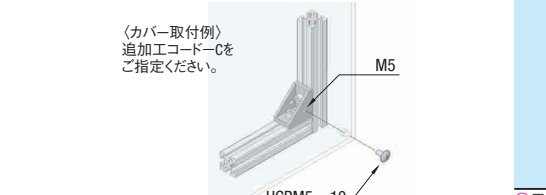


●“ボルト&ナット”セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。詳細は商品ページ下部にある追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。


●CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames




 
●プレートに直接取付可能です。



●カバー本体 HFS5-2020 フレーム

 

●フレームを交差させた場合でも使用できます。

  

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット	許容荷重 (N)	¥基準単価	¥100~200	Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷 P133
HBLFSN5	15	CBM5-10	2	1176	102		HBLFSN5	通常	○	
HBLFSL5	17	CBM5-10	2	1176	160		HBLFSL5	通常	○	
HBLFSR5	15	CBM5-10	2	1176	132		HBLFSR5	通常	○	
HBLFSNK5	15	CBM5-10	2	1176	102		HBLFSNK5	通常	○	
HBLFSNE5	15	CBM5-10	2	1176	97		HBLFSNE5	通常	○	
HBLFSNT5	17	CBM5-10	2	1176	160		HBLFSNT5	通常	○	
HBLFSSW5	24	CBM5-10	4	1470	190		HBLFSSW5	通常	○	
HBLFSSWB5	24	CBM5-10	4	1470	180		HBLFSSWB5	通常	○	

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
SET SST SSU SEP SEC	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工料を加算します)	HBLFSNF5	20
			HBLFSN5	20
			HBLFSN5-4	20
			HBLFSNB5	50
			HBLFSNM5	20
			CHBLFSN5	45
			HBLFSL5	20
			HBLFSLB5	20
			HBLFSLM5	20
			HBLFSR5	20
			HBLFSNK5	20
			HBLFSNE5	20
HBLFSNT5	40			
HBLFSSW5	50			
HBLFSSWB5	50			

●黒アルマイト、カチオン電着(黒)ブラケットのボルトはP795 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。
●黒アルマイト、カチオン電着(黒)ブラケット以外でSET、SEU、SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40
アルミフレーム
P798