 


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm) - 突起付ブラケット-2列溝用- -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-




CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames



■特長: 2列溝タイプのフレーム(HFS5-4040等)を1つのブラケットで接続可能です。

■突起付反転ブラケット

HBLFSD5
HBLFSDK5
(片側突起付)

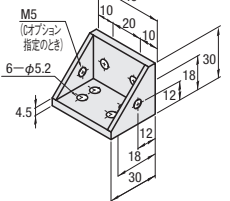

材質 ADC12

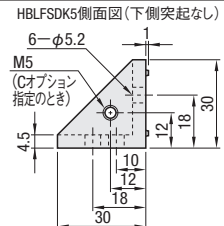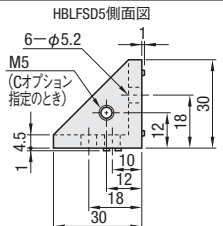

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSD5	25	CBM5-10	4	HNTT5-5	4	1470	195	185
HBLFSDK5							207	197



Example 使用例


フレームを交差させた場合でも使用できます。




■特長: 2列溝タイプのフレーム用(HFS5-2040等)の突起付ブラケットです。

■突起付ブラケット

HBLFUD5

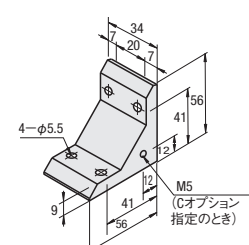

材質 ADC12

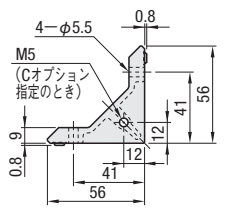

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFUD5	76	CBM5-14	4	HNTT5-5	4	1470	220	210




Example 使用例




■特長: リブ付で1面に取付穴が4個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット

HBLFSDW5

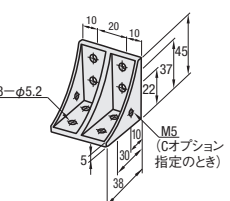


材質 ADC12

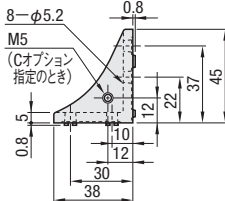

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSDW5	47	CBM5-10	8	HNTT5-5	8	2156	210	200



 Example 使用例



●ボルトとナットをセットでご注文する場合は、「追加加工「適用ボルトナットをセット」」をご確認ください。

Order注文例

型式 HBLFSD5

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 弊P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration追加加工


型式 (C-SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

HBLFSD5 - SET
HBLFSD5 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタブ加工をします。(両面M5)	HBLFSD5	20
		(取付け用ネジP798 HCBM)	HBLFSDK5	
			HBLFUD5	50
			HBLFSDW5	

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	
適用ボルトナットをセット	SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工料を加算します)	SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC		
		(例) HBLFSD5指定時	HBLFSD5	164, 212, 212, 248	
		Code ボルト 型式 個数 ナット 型式 個数	HBLFSDK5	120, 328, 248	
		SET CBM5-10 HNTT5-5	HBLFUD5	168, 216, 216, 252	
		SST SCB5-10 HNTT5-5	HBLFSDW5	328, 240, 424, 656, 424, 496	
		SEU CBM5-10 HNTT5-5			
		SSU SCB5-10 SHNTT5-5			
		SEP CBM5-10 HNTT5-5			
		SSP SCB5-10 SHNTT5-5			
		SEC HCB5-12 HNTT5-5			
		●HBLFSD5以外をご指定の際は適合ボルト・ナットをご確認ください。			
		●SET, -SEU, -SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。			

 ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm) - 押出型ブラケット-2列溝用- -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-




CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 2列溝タイプのフレーム(HFS5-4040等)をブラケット1つで接続が可能です。

■厚型ブラケット

NBLTD5
HBLTD5
HBLTDB5
(黒アルマイト)
CHBLTD5
(クリア塗装)

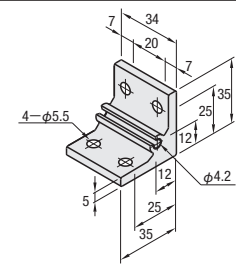


●NBLTD5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLTD5	36	CBM5-10	4	HNTT5-5	4	1470	150	140
HBLTD5							172	164
HBLTDB5							231	220
CHBLTD5							230	218



Example 使用例

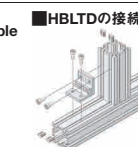

■HBLTD5の接続例

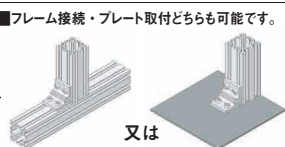



■フレーム接続・プレート取付どちらも可能です。

又は

■特長: 厚型ブラケットの強度を増した商品です。工数を増やさず強度を上げたい時におすすめです。

■極厚型ブラケット

NBLUD5
HBLUD5
HBLUDB5
(黒アルマイト)

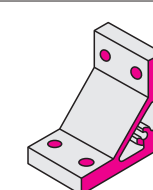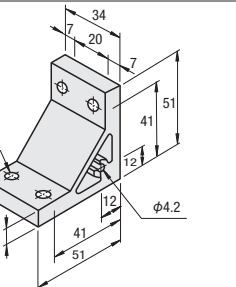


●NBLUD5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLUD5	75	CBM5-14	4	HNTT5-5	4	1470	160	150
HBLUD5							187	178
HBLUDB5							256	244

■特長: 1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■厚型ブラケット

HBLTDW5

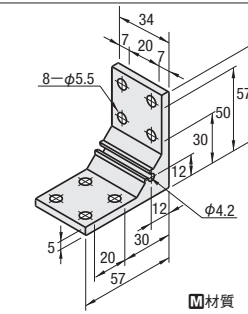

材質 A6N01SS-T5 S表面処理 白アルマイト

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTDW5	59	CBM5-10	8	HNTT5-5	8	2156	239	228

●ボルトとナットをセットでご注文する場合は、「追加加工「適用ボルトナットをセット」」をご確認ください。

Order注文例

型式 HBLTD5

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 弊P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration追加加工

型式 (C-SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

HBLTD5 - SET
HBLTD5 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタブ加工をします。(両面M5深サ15mm)	NBLTD5	30
		(取付け用ネジP798 HCBM)	HBLTD5	30
			NBLUD5	20
			HBLUD5	20
			HBLTDW5	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	
適用ボルトナットをセット	SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工料を加算します)	SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC		
		(例) HBLTD5指定時	NBLTD5	164, 120, 212, 328, 212, 248, 248	
		Code ボルト 型式 個数 ナット 型式 個数	HBLTDB5	184, -, 232, -, 232, -	
		SET CBM5-10 HNTT5-5	CHBLTD5	164, 120, 212, 328, 212, 248, 248	
		SST SCB5-10 HNTT5-5	NBLUD5	168, 120, 216, 328, 216, 248, 252	
		SEU CBM5-10 HNTT5-5	HBLUD5		
		SSU SCB5-10 SHNTT5-5	HBLUDB5	188, -, 236, -, 236, -	
		SEP CBM5-10 HNTT5-5	HBLTDW5	328, 240, 424, 656, 424, 496	
		SSP SCB5-10 SHNTT5-5			
		SEC HCB5-12 HNTT5-5			
		●HBLTD5以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。			
		●黒アルマイトブラケットのボルトはP795 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。			
●黒アルマイトブラケット以外で-SET, -SEU, -SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。					

40 アルミフレーム