 


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)-

薄型ブラケット

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 薄型の押出ブラケットです。取付時の省スペース化に有効です。

薄型ブラケット




Type	M材質	S表面処理
HBLSS5	A6N01SS-T5	白アルマイト
HBLSSB5		黒アルマイト


HBLSS5
HBLSSB5
(黒アルマイト)

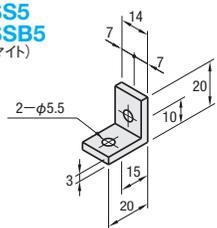

HBLSD5
HBLSDB5
(黒アルマイト)

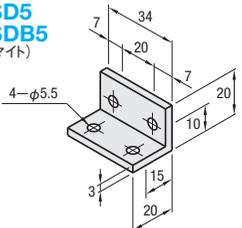


HBLST5

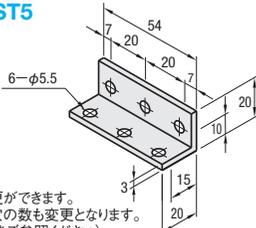

穴位置の変更ができます。それに伴い、穴の数も変更となります。(下記追加加工をご参照ください)

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	Tナット			
HBLSS5	3.8	CBM5-8	HNTT5-5	2	686	59
HBLSSB5* (黒アルマイト)						
HBLSD5	10	CBM5-8	HNTT5-5	4	1176	88
HBLSDB5* (黒アルマイト)						
HBLST5	15			6	1617	94

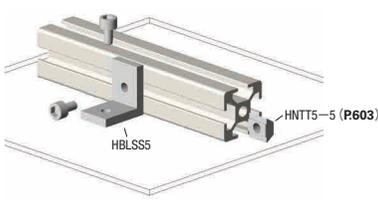

Order 注文例

型式 HBLST5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 送料 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 (P・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)

HBLST5 - P

HBLST5 - SET

HBLST5 - P-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	
適用ボルトナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工します)	SET	82	
	SST	(例)HBLSS5指定時	SST	60	
	SEU		SEU	106	
	SSU		SSU	164	
	SEP		SEP	106	
	SSP		SSP	124	
	Code	ボルト	Tナット		
	SET	CBM5-8	HNTT5-5		
	SST	SCB5-8	HNTT5-5		
	SEU	CBM5-8	HNTT5-5		
SSU	SCB5-8	HNTT5-5			
SEP	CBM5-8	HNTT5-5			
SSP	SCB5-8	HNTT5-5			




黒アルマイトブラケットのボルトはP798 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。
黒アルマイトブラケット以外でSET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■特長: フレームにはまる突起の付いた薄型ブラケットです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

突起付薄型ステンレスブラケット

HBLSP5

M材質 SUS304

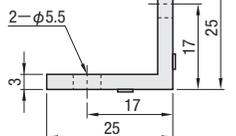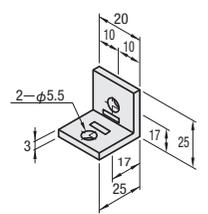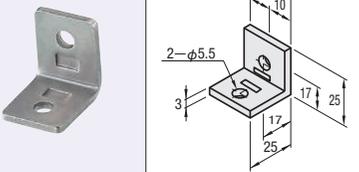

Order 注文例

型式 HBLSP5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 送料 P.133


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■HBLSP (突起付薄型ステンレスブラケット)の特長

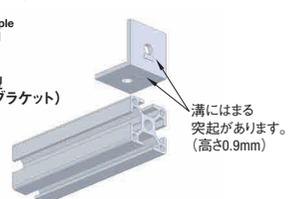

Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	Tナット			
HBLSP5	10	CBM5-8	HNTT5-5	2	686	110

 


※適用ボルト、ナットをセットにできます。上の追加加工表をご覧ください。

ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)-

プレートブラケット・ブロックブラケット

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

プレートブラケット

HBLPL5-4040



M材質 SS400
S表面処理 無電解ニッケルメッキ

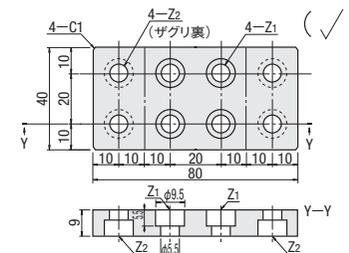

型式 Type	フレーム	Z1 対応ボルト	Z2	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
HBLPL5	4040	M5	M5	210	1,336	1,270

Order 注文例

型式 HBLPL5

フレーム 4040

Delivery 出荷日

3 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Alteration 追加加工

型式 HBLPL5

フレーム DC

5 日日出荷

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
通し穴追加加工	DC	通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12	600

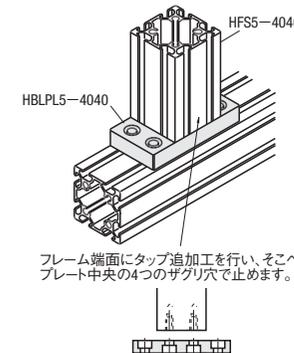


■特長: 交差接続の際にフレームからはみ出さないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用できます。

ブロックブラケット

HBLBL5



M材質 A6063
S表面処理 アルマイト処理

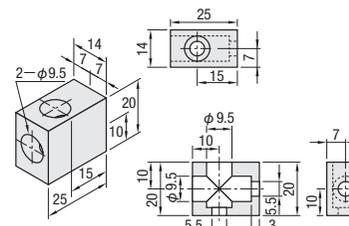

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLBL5	13	CBM5-8	2	686	109

Order 注文例

型式 HBLBL5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 送料 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 HBLBL5

SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工します)	SET	82
	SST		SST	60
	SEU		SEU	106
	SSU		SSU	164
	SEP		SEP	106
	SSP		SSP	124

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工します)	HBLBL5	82
	SST		SST	60
	SEU		SEU	106
	SSU		SSU	164
	SEP		SEP	106
	SSP		SSP	124

SET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40 アルミフレーム