 


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)-

# コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット

-5シリーズ・20角(溝幅6mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

●特長: 1個のブラケットでフレームを2方向・3方向に接続可能です。フレームキャップの機能も含まれています。


## コーナーブラケットセット




Type	M材質	S表面処理
HBLCS5	①ADC12	-
	②ポリアミド	-
HBLCR5	①ZDC2	三価クロメート
	②ポリアミド	-
HBLCD5	①SCS13	-
	②ポリアミド	-

### 2方向タイプ

HBLCS5-B (キャップ: 黒)

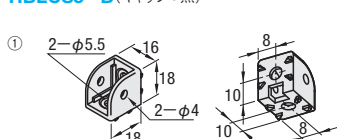


②コーナーブラケット用キャップ

 


(低頭ボルト2本付属)

### 3方向タイプ

HBLCR5-B (キャップ: 黒)  
HBLCR5-S (キャップ: グレー)

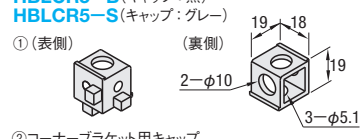


②コーナーブラケット用キャップ

 

(ボタンボルト3本付属)

●HBLCR5-□は亜鉛ダイキャストのため100°C以下でご使用ください。

HBLCD5-S (キャップ: グレー)

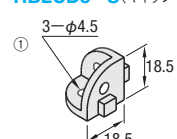

②コーナーRブラケット用キャップ




(ボタンボルト3本付属)


型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLCS5-B	8	CBS5-16 2	400	379	360
HBLCR5-B HBLCR5-S	25	BCB5-15 3	676	376	358
HBLCD5-S	18	ボタンボルトM4x12 3	774	459	437




### コーナーブラケットHBLCR使用例

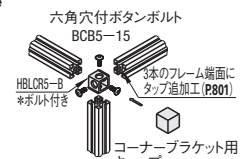


### Rフレーム使用例

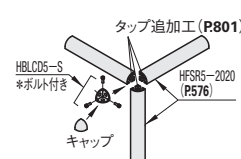

### コーナーブラケットHBLCS使用例

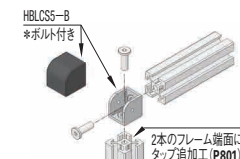

### キャップをかぶせて完成

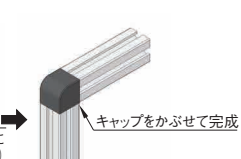

Order 注文例  
型式  
HBLCD5-S

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●特長: フレーム溝にはめ込むタイプのブラケットです。またフレームキャップ機能を含みます。

## コーナーブラインドブラケット



Type	M材質	S表面処理
HBLBC□5	S45C	三価クロメート
SHBLBC□5	SCS13	-

### 2方向タイプ

HBLBCA5  
SHBLBCA5 (ステンレス)

●25角・40角アルミフレームには使用できません。

### 3方向タイプ

HBLBCB5  
SHBLBCB5 (ステンレス)



●25角・40角アルミフレームには使用できません。

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~150
HBLBCA5 SHBLBCA5 (ステンレス)	21	セットスクリューM4x5 2	196	560	530
HBLBCB5 SHBLBCB5 (ステンレス)	26	4	620	690	655
				760	720



### コーナーブラインドブラケット使用例

●下の様に組む場合のフレーム長さ(単位:mm)  
・W: 使用するフレーム長さL  
・L: W-フレームの太さ×2  
・D: 使用するフレーム長さL  
・L=D-フレームの太さ×2

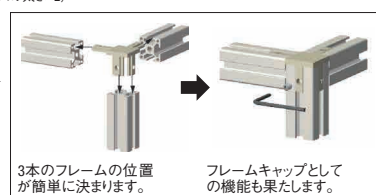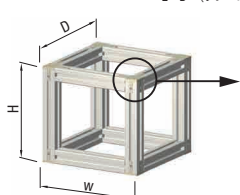

3本のフレームの位置が簡単に決まります。フレームキャップとしての機能も果たします。

Order 注文例  
型式  
SHBLBCA5

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)-


# ブラインドブラケット

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-

CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

●特長: フレームに追加工無しで締結でき、溝内部にブラケットを隠せます。


## ブラインドブラケット

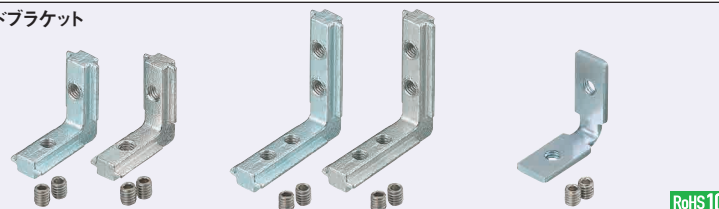


Type	M材質	S表面処理
HBLBS5	S45C	三価クロメート
SHBLBS5	SCS13	-
HBLBSL5	S45C	三価クロメート
HBLPBS5	SPCC	-

### ブラインドブラケット

HBLBS5  
SHBLBS5 (ステンレス)

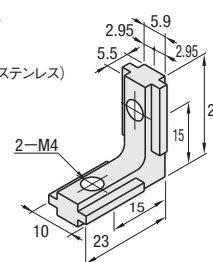


HBLBSL5  
SHBLBSL5 (ステンレス)

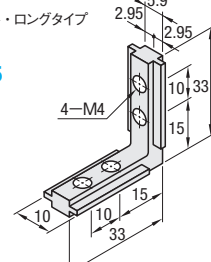

### 板金ブラインドブラケット


HBLPBS5

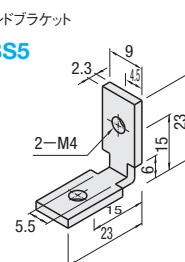

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLBS5 SHBLBS5 (ステンレス)	11	セットスクリューM4x5 2	196	409	389
HBLBSL5 SHBLBSL5 (ステンレス)	17	4	274	590	560
HBLPBS5	6	2	190	390	375




### ブラインドブラケット使用方法

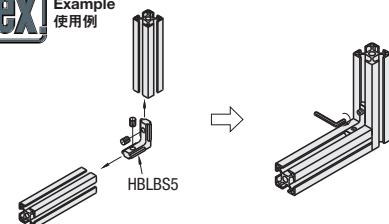

●特長: ブラインドブラケットの後入れタイプです。

## 後入れブラインドブラケット

HABLBS5

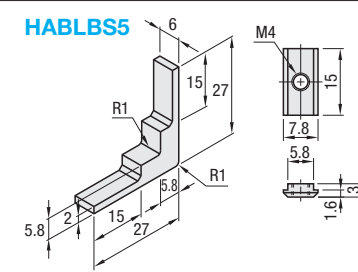

Type	構成部品	M材質	S表面処理
HABLBS5	後入れBB本体	SCS13	-
	後入れBBナット	SUS304焼結合金	-
	セットスクリュー	SUS304	-

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HABLBS5	11	ナット・セットスクリューM4x3 2	190	600	570

Order 注文例  
型式  
HABLBS5

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。




### 後入れブラインドブラケットの使用例


①後入れBB本体をフレームの溝へはめます。

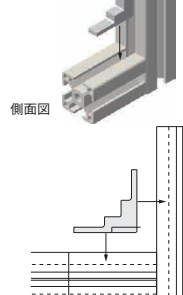

②後入れBBナット2コを斜めにしながら後入れBB本体の両端に入れます。

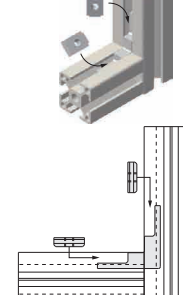

③後入れBB本体と後入れBBナットをセットスクリューで固定します。

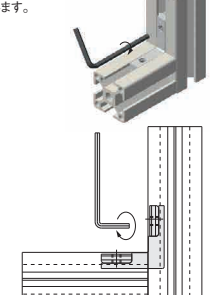

40アルミフレーム