



NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 5 SERIES- アルミフレーム用後入れナット 仮止め機能付き -5シリーズ(溝幅6mm)用-

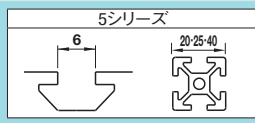


CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames



HNTP5 (S10C相当)
PACK-HNTP5 (S10C相当・100個パック)
HNTPV5 (ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)
HNTPZ5 (ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)
SHNTP5 (SUS316相当・焼結)
PACK-SHNTP5 (SUS316相当・焼結・100個パック)

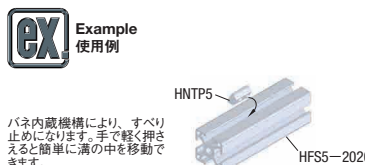

Type	M材質	S表面処理
① HNTP5	S10C相当	三価クロメート
② PACK-HNTP5	SUS304	SWP-A
③ HNTPV5	S10C相当	三価クロメート
④ HNTPZ5	S10C相当	三価クロメート
⑤ SHNTP5	SUS316相当(焼結)	SUS304-WP8
⑥ PACK-SHNTP5	SUS316相当(焼結)	SUS304-WP8

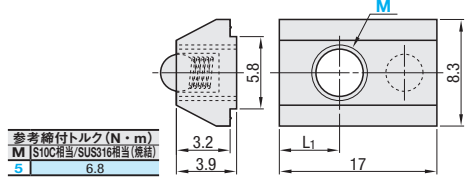

パネ内蔵機構により、すべり止めになります。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。

※フレームを縦にしても落ちません。


型式	M	L1	¥基準単価			
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTP5 (S10C相当)	3 4 5	6	42	42	41	39
HNTPV5 (ゆるみ防止・S10C相当)	5		56	54	52	50
HNTPZ5 (ゆるみ防止・S10C相当)	5		61	59	57	55
SHNTP5 (SUS316相当・焼結)	3 4	6.5	46	46	45	45
	5		52	50	47	47

型式	M	L1	¥基準単価 (1~10パック)	
			1個あたりの価格	1個あたりの価格
PACK-HNTP5 (S10C相当)	3 4 5	6	3,820	38.2
PACK-SHNTP5 (SUS316相当・焼結)	3 4 5	6.5	4,360	43.6

在庫品 翌日出荷 P.133
 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

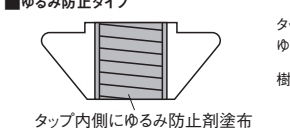

タップ内側にゆるみ防止剤を塗布したナットです。搬送や装置稼働時の振動によるゆるみを軽減します。ゆるみ防止接着剤とは…マイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤です。ゆるみを強く防止しますが、硬化時間(常温25℃ 72時間)が必要な点、1度緩めると効果がなくなる点にご注意ください。樹脂コーティングとは…ねじの形状に沿って樹脂をコーティングしています。接着剤タイプほどのゆるみ防止効果は期待できませんが、硬化時間を必要とせず繰り返しご利用頂けます。

特徴	戻しトルク(1回目)	補足事項
防止剤塗布なし	5.0N・m	-
ゆるみ防止接着剤タイプ	6.3N・m	試験条件: 6.8N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTPV5-5での測定
ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ	6.1N・m	繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。5回目の戻しトルク: 5.7N・m HNTAZ5-5での測定

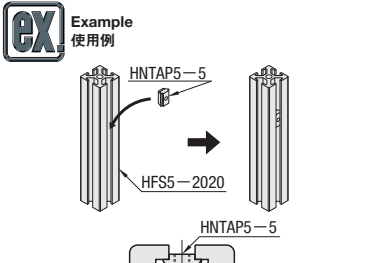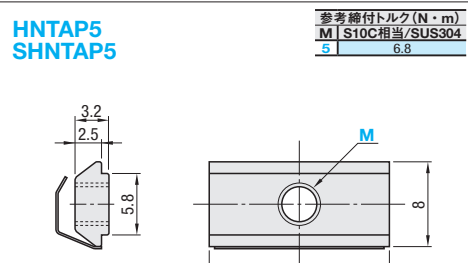

Type	M材質	S表面処理
① HNTAP5	S10C相当	三価クロメート
② SHNTAP5	SUS304	-


型式	M	¥基準単価			
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTAP5	3 4 5	43	41	39	37
SHNTAP5	3 4 5	64	62	60	58

在庫品 翌日出荷 P.133
 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 5 SERIES- アルミフレーム用後入れナット・ストッパ その他 -5シリーズ(溝幅6mm)用-

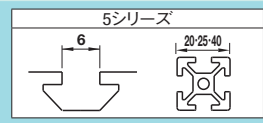

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames



HNTRP5

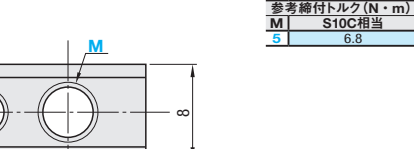

Type	M材質	S表面処理
本体	S10C相当	三価クロメート
羽部	SUS304	-

参考締付トルク(N・m)	M	S10C相当
5	6.8	

型式	M	付属品	¥基準単価			
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTRP5	5	ロック用M4 セットスクリーン1本	56	53	48	44



HNTR5 (S10C相当)
HNTRS5 (SUS316相当・焼結)



Type	M材質	S表面処理
HNTR5	S10C相当	三価クロメート
HNTRS5	SUS316相当(焼結)	-


参考締付トルク(N・m)	M	S10C相当/SUS316相当(焼結)
5	6.8	

型式	M	E	付属品	¥基準単価			
				1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTR5 (S10C相当)	3 4 5	2.4	ロック用M4×5 セットスクリーン1本	46	45	40	36
HNTR5 (S10C相当)	4			39	39	38	36
HNTR5 (S10C相当)	5			46	45	40	36
HNTRS5 (SUS316相当・焼結)	3 4 5	2.5		51	51	48	48

Order 注文例
 型式 - M
 HNTR5 - 5
 HNTRP5 - 5


Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

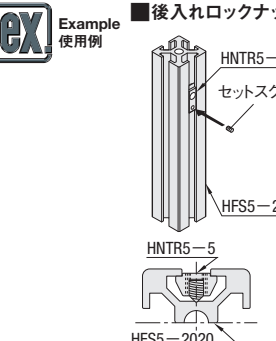

後入れロックナット (HNTR)
 付属のセットスクリーンを締めこむことにより、ナット単体で位置固定ができます。

センサー取り付けや、パネルの取り外しを繰り返す場合など、高い再現性を必要とする箇所に有効です。

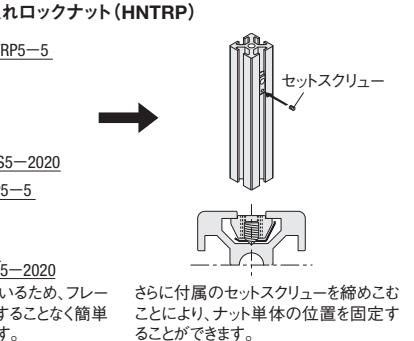


板バネが溶接されているため、フレームを縦にしても滑落することなく簡単に位置決めができます。

さらに付属のセットスクリーンを締めこむことにより、ナット単体の位置を固定することができます。



 HNTAJ5
PACK-HNTAJ5 (100個/パック)



Type	M材質	S表面処理
本体	S10C相当	三価クロメート
羽部	SUS301	-

参考締付トルク(N・m)	M	S10C相当/SUS301相当(焼結)
5	6.8	

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

型式	M	HNTAJ5				PACK-HNTAJ5		
		¥基準単価	¥スライド単価	1000~1500	¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価	
HNTAJ5	3 4 5	45	42	38	3,500	3,300	3,100	
PACK-HNTAJ5	3 4 5	45	42	38	1/パック	2~4	5~9	

在庫品 翌日出荷 P.133
 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

40 アルミフレーム