 


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 5 SERIES-

アルミフレーム用エコミー後入れボルト/先入れボルト

-5シリーズ(溝幅6mm)用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■後入れボルトの安価タイプをご用意いたしました。(後入れボルトHATLSN5-4に比べ約50%ダウン)


■エコミー後入れボルト

RoHS10


HATL5-5



材質 SWRCH35K
(炭素鋼線材)
表面処理 三価クロメート

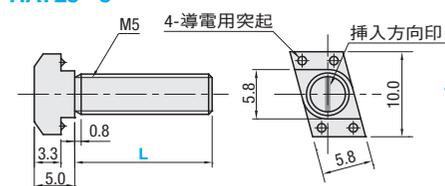

■エコミー後入れボルト: ボルトの有効長

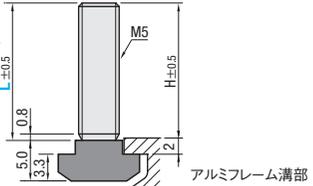

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考価格		
				¥基準単価	¥スライド単価	単位
HATL5-5	12	11.7	5シリーズ	1~29コ	30~149	150~600
	17	16.7		56	53	50

型式 - L
HATL5-5 - 17

在庫品 翌日出荷 数量P133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~600 601~
出荷日 通常 お見積り

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超過はWOSにてご確認ください。


■後入れボルト

RoHS10


HATLSN5-4



材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304

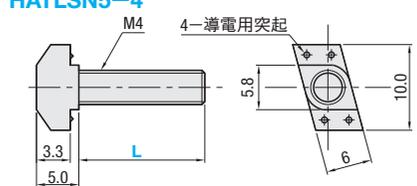

■後入れボルト: ボルトの有効長

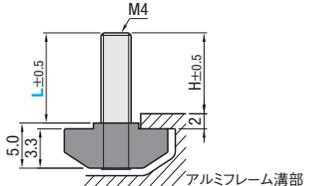

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考価格		
				¥基準単価	¥スライド単価	単位
HATLSN5-4	12	11.7	5シリーズ	1~29コ	30~149	150~600
	17	16.7		115	110	105

型式 - L
HATLSN5-4 - 17

在庫品 翌日出荷 数量P133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~600 601~
出荷日 通常 お見積り

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超過はWOSにてご確認ください。


■先入れボルト

RoHS10


HNTLSN5-5



材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304

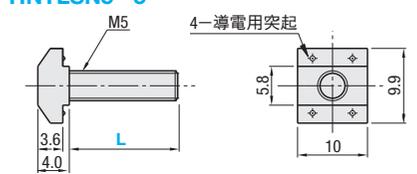

■先入れボルト: ボルトの有効長

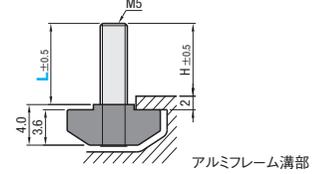

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考締付トルク(N・m)	参考価格		
					¥基準単価	¥スライド単価	単位
HNTLSN5-5	12	10.8	5シリーズ	6.8	1~29コ	30~149	150~600
	17	15.8			130	124	117

型式 - L
HNTLSN5-5 - 12

在庫品 翌日出荷 数量P133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~600 601~
出荷日 通常 お見積り

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超過はWOSにてご確認ください。


■フランジ付ナット

RoHS10

HTDN



材質 SUS304

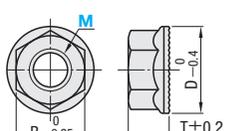

型式	Type	M	B	T	D	参考価格		
						¥基準単価	¥スライド単価	単位
HTDN (ステンレス)	4	7	4.2	10	35	26	19	
	5	8	5.5	12	35	27	20	

型式 HTDN5


在庫品 翌日出荷 数量P133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~1500 1501~
出荷日 通常 お見積り

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


表示数量超過はWOSにてご確認ください。

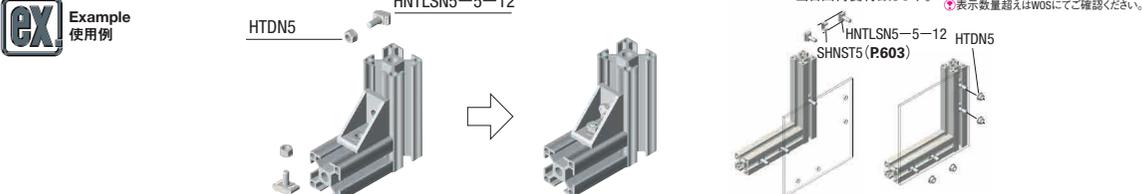

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 5 SERIES-

アルミフレーム用長ナット

 -5シリーズ(溝幅6mm)用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


締付トルク P.570

■長ナットL寸指定タイプ

RoHS10




Type		材質	表面処理	参考締付トルク
先入れ	後入れ			
HNTLF5	HNTALF5	S10C相当	三価クロメート	6.8
HNTLP5	HNTALP5			
HNTLS5	HNTALS5	SUS303相当	-	-
SHNTLF5	SHNTALF5			
SHNTLP5	SHNTALP5			
SHNTLS5	SHNTALS5			

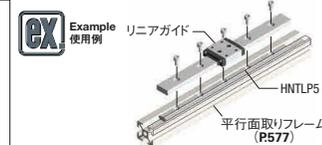

参考締付トルク(N・m)	
M	S10C相当/SUS303相当
5	6.8

断面形状	A	B	E	T
	先入れ	5.8	10	3.5
後入れ	5.8	8	2.5	3.2

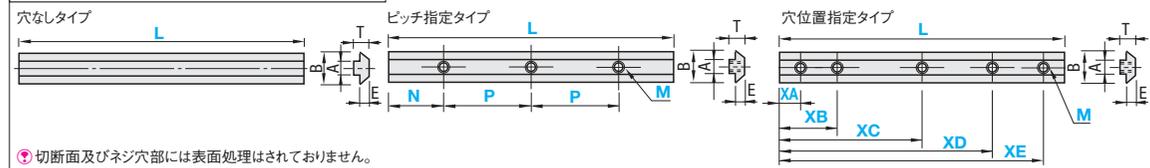

切断面及びネジ穴には表面処理はされておられません。

型式	L 指定 1mm単位	HNTLF5		SHNTLF5		HNTALF5	
		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLF5 (後入れ) SHNTLF5	50~2000 (先入れ) (後入れ) 50~1000	80	298	170	580	80	298

型式	L 指定 1mm単位	M	N 指定 1mm単位	P 指定 1mm単位	タップ数 S	HNTLP5		SHNTLP5		HNTALP5		SHNTALP5	
						¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上						
(先入れ) HNTLP5 (後入れ) SHNTLP5	50~2000 (先入れ) (後入れ) 50~1000	3 4 5	5 ≤ N ≤ L-5	2M ≤ P ≤ L-2M	2 ≤ S ≤ 20	80	290	220	750	80	290	220	750

型式	L 指定 1mm単位	M	XA~XE 指定 1mm単位	HNTLS5		SHNTLS5		HNTALS5		SHNTALS5	
				¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上						
(先入れ) HNTLS5 (後入れ) SHNTLS5	50~2000 (先入れ) (後入れ) 50~1000	3 4 5	5~L-5	80	290	220	750	80	290	220	750

タップ穴は1コ~5コまで指定することができます。

型式 - L

HNTLF5 - 1800
HNTALF5 - 400

型式 - L - M - N - P - S

HNTLP5 - 200 - M3 - N10 - P30 - 7
HNTALP5 - 210 - M5 - N8 - P15 - 8

型式 - L - M - XA - XB - XC - XD - XE

HNTLS5 - 1050 - M5 - XA20 - XB105
SHNTLS5 - 1050 - M5 - XA20 - XB105 - XC250 - XD500 - XE755
HNTALS5 - 1000 - M5 - XA25 - XB55 - XC78 - XD975 - XE992

■穴加工費	
ピッチ指定タイプ	¥基準単価/1穴
HNTLP5・HNTALP5	250
SHNTLP5・SHNTALP5	380
穴位置指定タイプ	¥基準単価/1穴
HNTLS5・HNTALS5	320
SHNTLS5・SHNTALS5	440

3 日日出荷

在庫品 翌日出荷 数量P133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~50 51~
出荷日 通常 お見積り

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超過はWOSにてご確認ください。

ピッチ指定タイプと穴位置指定タイプは、表中単価に穴加工費を加えた金額になります。

(例) ピッチ指定タイプ

型式 - L - M - XA - XB のとき

HNTLS5 - 400 - M5 - XA10 - XB70

(基準単価/m × 指定全長) + (穴加工費) = 販売単価

290 × 0.4 + 320 × 2 = 750円 (1円単位は切り捨て)

型式	L寸固定穴なしタイプ HNTK5	L寸固定穴付タイプ HNTLG5 SHNTLG5	参考締付トルク(N・m)	
			M	S10C相当/SUS303相当
5	5	6.8	6.8	6.8

型式	¥基準単価	¥スライド単価	参考価格	
			1~499コ	500~999 1000~1500
HNTK5	310	300	280	280

Alteration	Code	Spec.	Type	¥/1Code
				六角穴付止めねじセット
			SHNTLG5	85

40 アルミフレーム