

 
ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm)-

# 押出型ブラケット -1列溝用-

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-

① “ボルト&ナット”セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。詳細は商品ページ下部にある追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。



② CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: HBLTS6 (P632) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

■極厚型ブラケット

**HBLUS6**  
**HBLUSB6**  
(黒アルマイト)

Type	材質	表面処理
HBLUS6	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBLUSB6		黒アルマイト

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 ¥スライド単価	
		ボルト	Tナット		1~99コ	100~200
HBLUS6 HBLUSB6* (黒アルマイト)	101	CBM6-20	2 HNTT6-6	1176	464	441
					563	535

■特長: 穴位置が偏心しており、カバー取付用タップを利用する際に、板厚3mm、5mmのプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。

■偏心ブラケット

**HBLTH6**

Example 使用例

① カバー板厚3mm・5mmを取付けた場合にフレーム面と合わせることができます。

材質 A6N01SS-T5  
表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 ¥スライド単価	
		ボルト	Tナット		1~99コ	100~200
HBLTH6	44	CBM6-15	2 HNTT6-6	1176	195	185


■特長: 押出型ブラケットの不等辺タイプです。強度が必要でフレームの間隔が狭いところに有効です。

■不等辺ブラケット

**HBLTF6**

材質 A6N01SS-T5  
表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 ¥スライド単価	
		ボルト	Tナット		1~99コ	100~200
HBLTF6	62	CBM6-15	3 HNTT6-6	1470	260	250

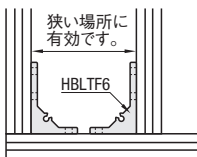

■特長: 1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■厚型ブラケット

**HBLTSW6**

材質 A6N01SS-T5  
表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 ¥スライド単価	
		ボルト	Tナット		1~99コ	100~200
HBLTSW6	76	CBM6-15	4 HNTT6-6	1764	239	227

■特長: 1面に取付穴が2個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます。


■トライアングルブラケット

**HBLDSW6**  
(突起なしタイプ)

**HBLDSWT6**  
(突起付タイプ)

材質 A6N01SS-T5  
表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 ¥スライド単価	
		ボルト	Tナット		1~99コ	100~200
HBLDSW6	100	CBM6-12	4 HNTT6-6	1764	370	355
HBLDSWT6	110				415	395

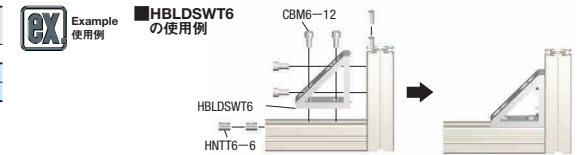

■特長: 30角・20角フレームを接続可能なブラケットです。

■異種サイズフレーム接続ブラケット

**HBLTS6-5L**  
(30角-20角接続用)

**HBLTS6-5R**  
(30角-20角接続用)

材質 A6N01SS-T5  
表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 ¥スライド単価	
		ボルト	Tナット		1~99コ	100~200
HBLTS6-5L	26	CBM5-12	HNTT6-5	-	170	165
CBM5-10		HNTT5-5				
CBM5-12		HNTT6-5				
CBM5-10		HNTT5-5				

Order 注文例: 型式 HBLTSW6  
Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~200	大口 201~
出荷日	通常	お見積り

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)  
HBLTSW6 - SET  
HBLTSW6 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5) (取付け用ネジP.798 HCBM)	HBLUS6 HBLTH6 HBLTSW6 HBLTS6-5L HBLTS6-5R	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット		¥/1Code					
			SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC	
適用ボルトナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)	HBLUS6	90	90	116	176	116	130	138
	SST		HBLUS6	114	-	140	-	140	-	-
	SEU		HBLTH6	88	96	114	182	114	136	146
	SSU		HBLTF6	133	144	171	273	171	204	219
	SEP		HBLTSW6	176	192	228	364	228	272	292
	SSP		HBLDSW6	185	195	237	367	237	275	-
	SEC		HBLDSWT6	185	195	237	367	237	275	-
			HBLTS6-5L	84	-	-	-	-	-	-
			HBLTS6-5R	84	-	-	-	-	-	-

① 黒アルマイトブラケットのボルトはP.795 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。  
② 黒アルマイトブラケット以外でSET、SEU、SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

40 アルミフレーム