

# ALUMINUM FRAMES -8 SERIES-

 
## 8シリーズ アルミフレーム

### -1列溝 40mm角-

価格改訂

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更

大口  
対応  
BIG ORDER



締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加工
P685 ~ P702	P703 ~ P708	P711 ~ P720	P721	P799 ~ P812

価格改訂

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更

①カタログ規格外品はこちら P.137

①カタログ規格外品はこちら P.137  
CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames


■特長：設備架台などにご利用される標準的なフレームです。




Type	固定長	材質	表面処理
GNFS8	KGFS8	A6063S-T6相当	白アルマイト処理
GFS8	KGFS8	A6061SS-T6相当	
NEFS8	KNFS8	A6063S-T5	黒アルマイト処理
NFSL8	KNFSL8		
NEFSB8	KNEFSB8	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFSL8	KHFSL8		
EFSB8	KEFSB8	クリア塗装 (アルマイト処理+透明塗装)	焼付塗装(黄色)*1
HFSB8	KHFSB8		
HFSLB8	KHFSLB8		
CAF8	KCAF8		
HFSY8	KHFSY8		

①切断面・追加工には表面処理がされていません。  
②\*1 HFSY8の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。  
③タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NEFS8-4040  
NEFSB8-4040(黒アルマイト)  
EFS8-4040  
EFSB8-4040(黒アルマイト)

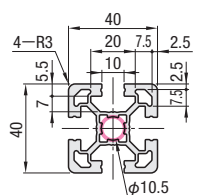


HFS8-4040  
HFSB8-4040(黒アルマイト)  
CAF8-4040(クリア塗装)  
HFSY8-4040(焼付塗装・黄色)\*1

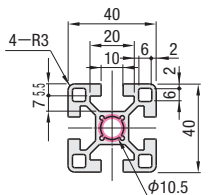

NFSL8-4040  
HFSL8-4040(ライトタイプ)  
HFSLB8-4040(ライトタイプ・黒アルマイト)

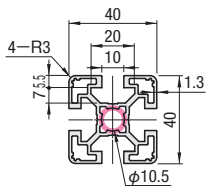

GNFS8-4040(高剛性)  
GFS8-4040(高剛性)

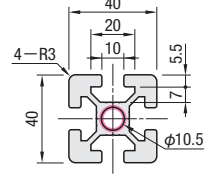

### ■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49
NEFS8	50~4000	1.61	596	10.5×10 <sup>4</sup>	10.5×10 <sup>4</sup>	390	370	350	1,320	1,250	1,180		
NEFSB8(黒アルマイト)						500	475	450	1,710	1,620	1,530		
EFS8						440	410	390	1,380	1,300	1,240		
EFSB8(黒アルマイト)						550	520	490	1,840	1,740	1,650		
HFS8						450	420	400	1,510	1,430	1,350		
HFSB8(黒アルマイト)						550	520	490	1,850	1,750	1,660		
CAF8(クリア塗装)		600	570	513	2,020	1,910	1,720						
HFSY8(焼付塗装・黄色)		750	710	637	2,500	2,370	2,120						
NFSL8		1.27	478	7.54×10 <sup>4</sup>	7.54×10 <sup>4</sup>	350	330	310	1,190	1,130	1,070		
HFSL8(ライトタイプ)						390	370	350	1,330	1,260	1,190		
HFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)						510	480	450	1,710	1,620	1,530		
GNFS8(高剛性)						590	550	530	1,980	1,870	1,780		
GFS8(高剛性)	660					620	561	2,220	2,100	1,880			

①アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。  
P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

### ■固定長フレーム(1000mm)

①固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~19本	20~120		
KHFS8	4040	1000	640	10.4×10 <sup>4</sup>	10.4×10 <sup>4</sup>	1,510	1,430	

### ■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

①固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20		
KNFS8	4000 (有効長さ)	596	10.5×10 <sup>4</sup>	10.5×10 <sup>4</sup>	4,760	4,520		
KNEFSB8(黒アルマイト)					6,180	5,870		
KEFS8					4,970	4,710		
KEFSB8(黒アルマイト)					6,620	6,280		
KHFS8					5,440	5,160		
KHFSB8(黒アルマイト)					6,660	6,320		
KCAF8(クリア塗装)		7,270	6,900					
KHFSY8(焼付塗装)		9,000	8,550					
KNFSL8		478	7.54×10 <sup>4</sup>	7.54×10 <sup>4</sup>	4,310	4,090		
KHFSL8(ライトタイプ)					4,790	4,550		
KHFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)					6,450	6,120		
KGFS8(高剛性)					7,120	6,760		
KGNFS8(高剛性)	8,000				7,600			

Price  
価格

L=300未満の場合  
長さに関わらず表中単価となります。  
ex: HFS8-4040-180=450円  
L=300以上の場合  
下記計算をし価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: HFS8-4040-600  
1,510×0.6m=900円  
(1円単位は切り捨て)

### ■指定長フレーム

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口	大口	小口	大口	大口
数量	1~79	80~160	161~	1~79	80~160	161~
出荷日	通常	±1日	お見積り	通常	±1日	お見積り

### ■固定長フレーム(1000mm)

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口	大口	小口	大口	大口
数量	1~120	121~	121~	1~120	121~	121~
出荷日	通常	お見積り	お見積り	通常	お見積り	お見積り

### ■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口	大口	小口	大口	大口
数量	1~20	21~	21~	1~20	21~	21~
出荷日	通常	お見積り	お見積り	通常	お見積り	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例	型式	L
	HFS8-4040	800
	KHFS8-4040	1000
	KHFS8-4040	4000

Delivery 出荷日	標準対応	個別対応
1 日日出荷	1 日日出荷	1 日日出荷
在庫品	翌日出荷 P.133	翌日出荷 P.133

①指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。

②固定長フレームは追加工適用不可

Order 注文例	型式	L
	HFS8-4040	800
	KHFS8-4040	1000
	KHFS8-4040	4000

①指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。

②固定長フレームは追加工適用不可

Order 注文例	型式	L
	HFS8-4040	800
	KHFS8-4040	1000
	KHFS8-4040	4000

①指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。

②固定長フレームは追加工適用不可


■特長：設備架台などにご利用される標準的なフレームです。




Type	固定長	材質	表面処理
NEFS8	KNEFS8	A6063S-T5	白アルマイト処理
GFS8	KGFS8	A6061SS-T6相当	
EFS8	KEFS8	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
EFSB8	KEFSB8		
HFS8	KHFS8	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFSB8	KHFSB8		
CAF8	KCAF8		
HFSY8	KHFSY8		

①切断面・追加工には表面処理がされていません。  
②タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NEFS8-4040  
EFS8-4040  
EFSB8-4040(黒アルマイト)

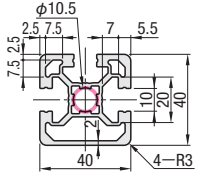


HFS8-4040  
HFSB8-4040(黒アルマイト)

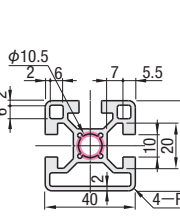


GFS8-4040(高剛性)

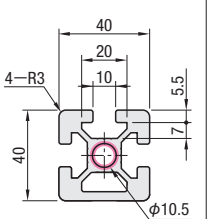


NEFST8-4040  
EFST8-4040  
EFSTB8-4040(黒アルマイト)

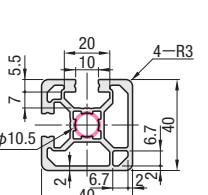


HFST8-4040  
HFSTB8-4040(黒アルマイト)

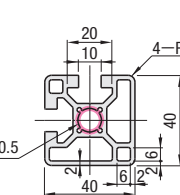


GFST8-4040(高剛性)

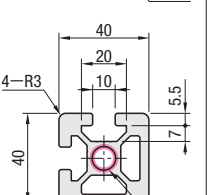


EFSH8-4040

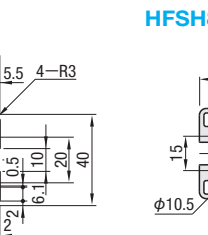

HFSH8-4040

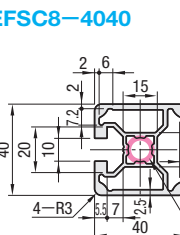

EFSC8-4040

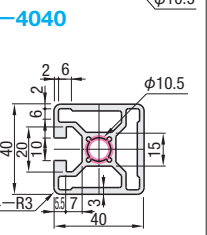

HFSC8-4040

### ■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49
NEFS8	50~4000	1.53	568	9.96×10 <sup>4</sup>	10.12×10 <sup>4</sup>	370	351	333	1,290	1,220	1,160		
NEFSB8(黒アルマイト)						420	390	370	1,440	1,360	1,290		
EFS8						590	560	530	1,960	1,860	1,760		
EFSB8(黒アルマイト)						440	410	390	1,480	1,400	1,330		
HFS8						600	570	540	2,000	1,900	1,800		
HFSB8(黒アルマイト)						670	630	573	2,260	2,140	1,930		
NEFST8		1.51	558	9.92×10 <sup>4</sup>	9.92×10 <sup>4</sup>	380	361	342	1,280	1,210	1,150		
EFST8						430	400	380	1,430	1,360	1,290		
EFSTB8(黒アルマイト)						410	380	369	1,880	1,780	1,690		
HFT8						420	390	370	1,450	1,370	1,300		
HFTB8(黒アルマイト)						630	590	560	940	890	840		
GFST8(高剛性)						690	650	589	2,330	2,210	1,980		
EFSH8	1.56	579	10.37×10 <sup>4</sup>	10.57×10 <sup>4</sup>	480	450	430	1,630	1,540	1,460			
HFSH8	1.65	612	9.74×10 <sup>4</sup>	10.44×10 <sup>4</sup>	490	460	440	1,660	1,570	1,490			
EFSC8	1.54	571	10.22×10 <sup>4</sup>	10.52×10 <sup>4</sup>	490	460	440	1,640	1,550	1,470			
HFSC8	1.66	617	9.97×10 <sup>4</sup>	10.51×10 <sup>4</sup>	500	470	450	1,670	1,580	1,500			

①アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。  
P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

### ■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

①固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20		
KNFS8	4000 (有効長さ)	568	9.96×10 <sup>4</sup>	10.12×10 <sup>4</sup>	4,720	4,480		
KNFSB8(黒アルマイト)					5,250	4,980		
KEFS8					5,050	4,780		
KEFSB8(黒アルマイト)					6,050	5,780		
KHFS8					5,330	5,060		
KHFSB8(黒アルマイト)					6,330	6,060		
KCAF8(クリア塗装)		7,200	6,840					
KHFSY8(焼付塗装)		8,140	7,7					