

**規格追加**  
赤文字表示


ALUMINUM FRAMES -8 SERIES-  
**8シリーズ アルミフレーム**  
-2列溝 40x80mm角-

**価格改訂**


●: 値下げ価格  
●: 新価格  
●: スライド引率変更

●カタログ規格外品はこちら **P.137**


■特長: 「1列×2列」の溝数のフレームです。力がかかる箇所では、こうした形状が有効です。

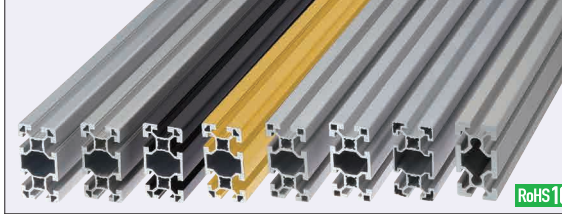

NEFS8-4080  
NEFSB8-4080 (黒アルマイト)  
EFS8-4080  
EFSB8-4080 (黒アルマイト)

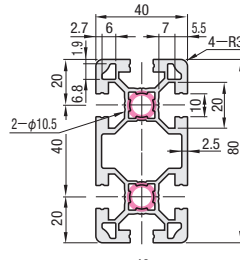


NFSL8-4080  
HFSL8-4080 (ライトタイプ)  
HFSLB8-4080 (ライトタイプ・黒アルマイト)

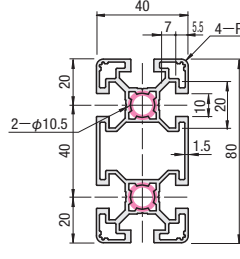


Type	固定長	材質	表面処理
NEFSB8	KNEFSB8	A6063S-T5	黒アルマイト処理
NEFS8	KNEFS8		
NFSL8	KNFSL8		
GNFS8	KGFS8		
GFS8	KGFS8	A6063S-T6相当	白アルマイト処理
EFS8	KEFS8	A6061SS-T6相当	
HFS8	KHFS8	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFSB8	KHFSB8		
HFSL8	KHFSL8		
EFSB8	KEFSB8		
HFSB8	KHFSB8	クリア塗装(アルマイト処理+透明塗装)	焼付塗装(黄色)*1
HFSLB8	KHFSLB8		
CAF8	KCAF8		
HFSY8	KHFSY8		

HFS8-4080  
HFSB8-4080 (黒アルマイト)  
CAF8-4080 (クリア塗装)  
HFSY8-4080 (焼付塗装・黄色)\*1

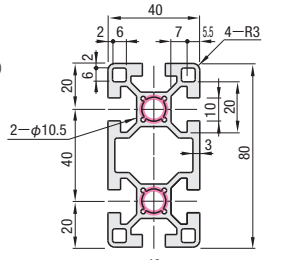

GNFS8-4080 (高剛性)  
GFS8-4080 (高剛性)

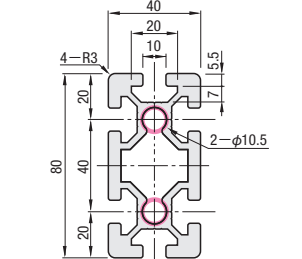

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満			¥スライド単価 300mm以上					
				ℓx	ℓy	1~9本			10~49			50~160		
						1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160			
NEFS8	50~4000	2.79	1034	19.9×10 <sup>4</sup>	72.6×10 <sup>4</sup>	710	670	630	2,380	2,260	2,140			
NEFSB8(黒アルマイト)						850	807	765	2,710	2,570	2,430			
EFS8						790	750	710	2,490	2,350	2,230			
EFSB8(黒アルマイト)						950	900	850	3,190	3,030	2,870			
HFS8		810	760	720	2,730	2,590	2,450							
HFSB8(黒アルマイト)		960	910	860	3,220	3,050	2,890							
CAF8(クリア塗装)		1,000	950	855	3,350	3,180	2,860							
HFSY8(焼付塗装・黄色)		1,380	1,311	1,173	4,690	4,370	4,140							
NFSL8		630	590	560	2,120	2,010	1,900							
HFSL8(ライトタイプ)		700	660	630	2,360	2,240	2,120							
HFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)	850	800	760	2,850	2,700	2,560								
HFSB8(高剛性)	1,030	980	930	3,470	3,290	3,120								
GFS8(高剛性)	1,160	1,100	988	3,890	3,690	3,310								

●アルマイト処理無しアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。FAカタログ規格外品サービスのご案内をご覧ください。

■固定長フレーム(1000mm)

●固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価		¥スライド単価	
			ℓx	ℓy	1~19本	20~120		
KHFS8	4080	1109	19.8×10 <sup>4</sup>	71.9×10 <sup>4</sup>	3,040	2,880		

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) **P.570**

●固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価		¥スライド単価	
			ℓx	ℓy	1~9本	10~20		
KNEFS8	4080	1034	19.9×10 <sup>4</sup>	72.6×10 <sup>4</sup>	8,580	8,150		
KNEFSB8(黒アルマイト)					10,290	9,770		
KEFS8					8,960	8,510		
KEFSB8(黒アルマイト)					11,480	10,900		
KHFS8		9,830	9,330					
KHFSB8(黒アルマイト)		11,600	11,020					
KCAF8(クリア塗装)		12,060	11,450					
KHFSY8(焼付塗装・黄色)		16,560	15,730					
KNFSL8		7,650	7,260					
KHFSL8(ライトタイプ)		8,500	8,070					
KHFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)	10,830	10,280						
KGFS8(高剛性)	12,470	11,840						
KGFS8(高剛性)	14,010	13,300						



Price 価格  
L=300未満の場合  
長さに関わらず表中単価となります。  
ex: HFS8-4080-180=810円  
L=300以上の場合  
下記計算をし価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: HFS8-4080-800  
2,730×0.8m=2,180円  
(1円単位は切り捨て)

■指定長フレーム

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~79	80~160
出荷日	通常	+1日

■固定長フレーム(1000mm)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例	型式	L
	HFS8-4080	- 800
	KHFS8-4080	- 1000
	KHFS8-4080	- 4000

Delivery 出荷日	指定長フレーム	在庫品	在庫品
1	1	1	1


Alteration 追加  
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。  
●固定長フレームは追加加工適用不可

■固定長フレーム(KHFS8-4080-1000)  
●在庫品  
●希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)  
●在庫品  
●希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

 ●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P.685 ~P.702	P.703 ~P.708	P.711 ~P.720	P.721	P.799 ~P.812


●カタログ規格外品はこちら **P.137**

●CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames


■特長: 「1列×2列」の溝数のフレームです。フラット面があります。




NEFSF8-4080  
EFSF8-4080

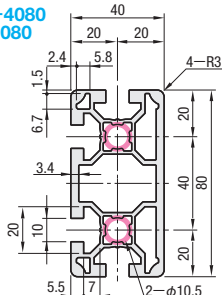


HFSF8-4080

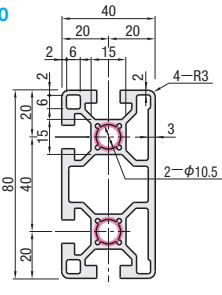


HFST8-4080

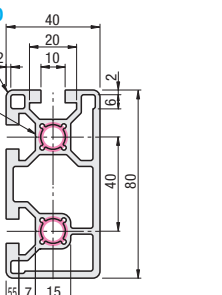

EFSH8-4080

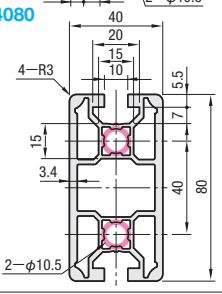

HFSH8-4080

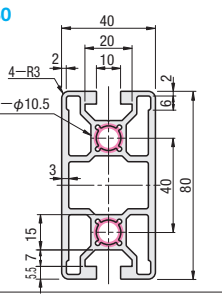

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満			¥スライド単価 300mm以上					
				ℓx	ℓy	1~9本			10~49			50~160		
						1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160			
NEFSF8	50~4000	2.81	1041	20.37×10 <sup>4</sup>	72.20×10 <sup>4</sup>	830	780	740	2,780	2,640	2,500			
EFSF8						930	880	830	3,090	2,930	2,780			
HFSF8						940	890	840	3,140	2,980	2,820			
HFST8						3.10	1149	21.18×10 <sup>4</sup>	77.16×10 <sup>4</sup>	970	920	870	3,250	3,080
EFSH8		2.77	1027	20.72×10 <sup>4</sup>	70.73×10 <sup>4</sup>	950	900	850	2,660	2,520	2,390			
HFSH8		3.01	1113	20.67×10 <sup>4</sup>	70.16×10 <sup>4</sup>	960	910	860	3,200	3,040	2,880			

●商品によって6000mmまで対応可能です。  
P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。  
●対応できないフレームもあります。

●アルマイト処理無しアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。FAカタログ規格外品サービスのご案内をご覧ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) **P.570**

●固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価		¥スライド単価	
			ℓx	ℓy	1~9本	10~20		
KNEFSF8	4080	1041	20.37×10 <sup>4</sup>	72.20×10 <sup>4</sup>	10,000	9,500		
KEFSF8					11,120	10,560		
KHFSF8					11,310	10,740		
KHFST8					11,700	11,110		
KEFSH8					9,570	9,090		
KHFSH8					11,520	10,940		



Price 価格  
L=300未満の場合  
長さに関わらず表中単価となります。  
ex: HFSF8-4080-180=940円  
L=300以上の場合  
下記計算をし価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: HFSF8-4080-800  
3,140×0.8m=2,510円  
(1円単位は切り捨て)

Order 注文例	型式	L
	HFSF8-4080	- 800
	KHFSF8-4080	- 4000

Delivery 出荷日	指定長フレーム	在庫品	在庫品
1	1	1	1

Alteration 追加  
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。  
●固定長フレームは追加加工適用不可

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)  
●在庫品  
●希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

40  
アルミフレーム  
フレームキャップ