 


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

# 突起付ブラケット-2列溝用-

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-





CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: 2列溝用の突起付ブラケットです。突起は締結時に回り止めとなるため作業性に優れます。



## ■突起付ブラケット



### HBLFTD8

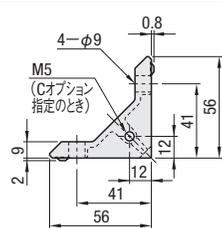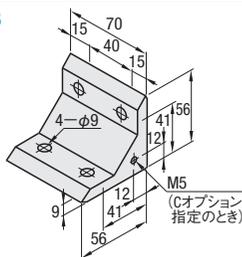

### HBLFUD8

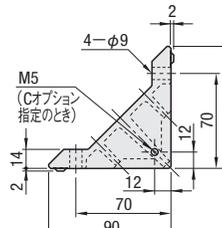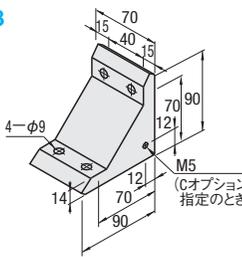

材質 ADC12




型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFTD8	140	CBM8-20	4	HNTT8-8	4	3087	320	310
HBLFUD8	370	CBM8-25	4	HNTT8-8	4	3920	510	490

■特長: 2列溝タイプのフレーム(HFS8-8080等)をブラケット1つで接続できます。

## ■突起付反転ブラケット



### HBLFSD8 HBLFSDK8 (片側突起付)

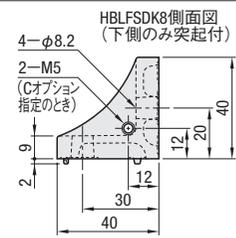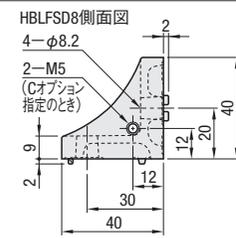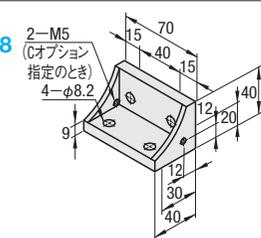

材質 ADC12

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSD8	89	CBM8-20	4	HNTT8-8	4	3087	259	246
HBLFSDK8							316	301

●ボルトとナットをセットでご注文する場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例: 型式 HBLFSD8, Delivery 出荷日, 在庫品, 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~200	201~	
出荷日	通常	お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 HBLFSD8 - SET, HBLFSD8 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け 穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジ:P798 HCBM) タップ穴位置	HBLFTD8	40
			HBLFUD8	
			HBLFSD8	
			HBLFSDK8	

Example 使用例: カバー取付け例 (●追加コード-Cをご指定ください。)

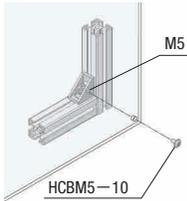


Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET SST (ステンレス) SEU (先入れ バネナット) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SEP (後入れ バネナット) SSP (後入れ バネナット ステンレス) SEC (産金相込 ボルト・ ナット)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例) HBLFSD8指定時 ボルト ナット Code 型式 個数 型式 個数 SET CBM8-20 HNTT8-8 SST SC20-20 HNTT8-8 SEU CBM8-20 HNTT8-8 SSU SC20-20 4 SHMT8-8 SEP CBM8-20 HNTT8-8 SSP SC20-20 SHMT8-8 SEC HCBM5-10 HNTT8-8	SET SST SEU SSU SEP SSP SEC	230 240 282 320 366
			HBLFTD8	230 240 282 320 366
			HBLFUD8	240 250 292 330 368
			HBLFSD8	230 240 282 320 366
		●HBLFSD8以外をご指定の際は適合ボルト・ナットをご確認ください。	HBLFSDK8	

●SET, -SEU, -SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

# 押出型ブラケット-2列溝用-

 -8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames



■特長: 2列溝タイプのフレーム(HFS8-8080等)を1つで接続可能なブラケットです。

## ■厚型ブラケット



### NBLTD8 HBLTD8 HBLTDB8 (黒アルマイト) CHBLTD8 (クリア塗装)

Type	材質	表面処理
NBLTD8	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLTD8		アルマイト処理
HBLTDB8	A6N01SS-T5	黒アルマイト
CHBLTD8		アルマイト処理

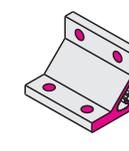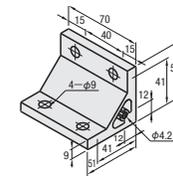

●NBLTD8は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLTD8						240	220	
HBLTD8						271	258	
HBLTDB8*	154	CBM8-20	4	HNTT8-8	4	3087	360	342
CHBLTD8						350	332	

■特長: HBLTD8 (P694) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

## ■極厚型ブラケット



### HBLUD8

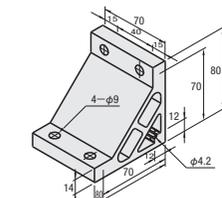

材質 A6N01SS-T5  
表面処理 アルマイト処理


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLUD8	380	CBM8-25	4	HNTT8-8	4	3920	612	582

■特長: 1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

## ■厚型ブラケット



### HBLTDW8

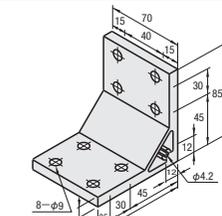

材質 A6N01SS-T5  
表面処理 アルマイト処理


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTDW8	267	CBM8-20	8	HNTT8-8	8	4410	509	484

■特長: HBLTDW8 (P694) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

## ■極厚型ブラケット



### NBLUDW8 HBLUDW8

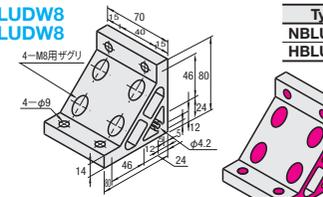

●NBLUDW8は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLUDW8	332	CBM8-15 CBM8-25	4	HNTT8-8	8	5586	790	750
HBLUDW8	332	CBM8-15 CBM8-25	4	HNTT8-8	8	5586	879	836

●ボルトとナットをセットでご注文する場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例: 型式 HBLTD8, Delivery 出荷日, 在庫品, 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け 穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (取付け用ネジ:P798 HCBM) タップ穴位置	NBLTD8	30
			HBLTD8	
			CHBLTD8	
			HBLTDW8 HBLUDW8 HBLUDW8	

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET SST (ステンレス) SEU (先入れ バネナット) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SEP (後入れ バネナット) SSP (後入れ バネナット ステンレス) SEC (産金相込 ボルト・ ナット)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例) HBLTD8指定時 ボルト ナット Code 型式 個数 型式 個数 SET CBM8-20 HNTT8-8 SST SC20-20 HNTT8-8 SEU CBM8-20 HNTT8-8 SSU SC20-20 4 SHMT8-8 SEP CBM8-20 HNTT8-8 SSP SC20-20 SHMT8-8 SEC HCBM5-10 HNTT8-8	SET SST SEU SSU SEP SSP SEC	224 224 276 388 276 304 360
			HBLTD8	272 - 324 - 324 -
			HBLTDB8	224 240 276 404 276 320 360
			CHBLTD8	460 488 564 816 564 648 732
		●HBLTD8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。	HBLTDW8	228 228 280 392 280 308 356
			HBLUDW8	444 484 548 812 548 644 -

●黒アルマイトブラケットのボルトはP795HCBMTB(三価クロメート黒)になります。  
●黒アルマイトブラケット以外でSET, -SEU, -SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40 アルミフレーム