 


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

角度付きブラケット


-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: フレームを斜めに接続するための押出型ブラケットです。

■角度付きブラケット

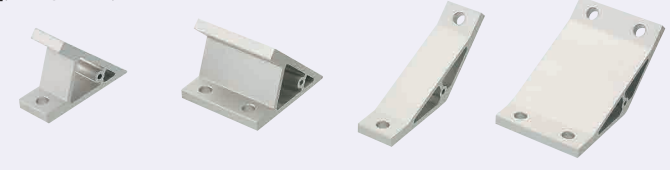


Type	材質	表面処理
HBL45T□8	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBL135T□8		

HBL45TS8

HBL45TD8

HBL135TS8

HBL135TD8

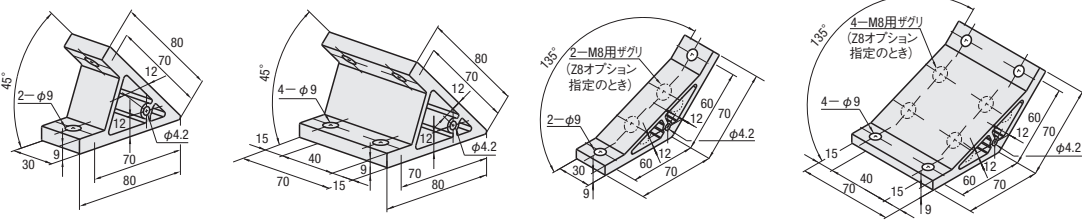

型式	質量 (g)	適合ボルト・ナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99	¥スライド単価 100~200
		ボルト	Tナット			
HBL45TS8	88	2	2	2058	187	178
HBL45TD8	204	4	4	2940	380	361
HBL135TS8	103	2	2	2058	216	206
HBL135TD8	240	4	4	2940	409	389


Order 注文例: 型式 HBL45TS8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

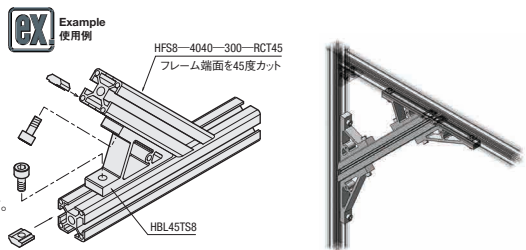

Alteration 追加加工: 型式 HBL45TS8 - SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5深サ15mm)(取付け用ネジP.798 HCBM)	HBL45TS8 HBL135TS8	30
135度ブラケットザグリ穴追加加工	Z8	135度ブラケットHBL135T□8に2ヶ所ザグリ穴加工をします。(適応ボルトM8)	HBL135TS8 HBL135TD8	160 320


■特長: 任意の位置で固定可能な板金ブラケットです。

■フリーアングル板金ブラケット



HBLPBL

HBLPBR

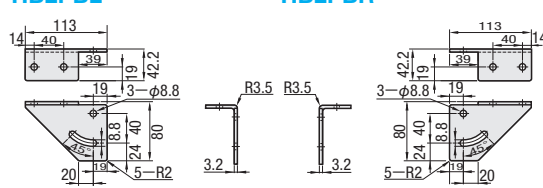

材質 SPCC
表面処理 三価クロメート

型式	Type	No.	対応フレーム	適用ボルト・ナット		¥基準単価 1~99	¥スライド単価 100~150
				座金組込み六角穴付ボルト	ナット		
HBLPBL HBLPBR	8	8シリーズ 40角	CBST8-15	4	HNTT8-8	4	320 310

Order 注文例: 型式 HBLPBL8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 HBLPBL8 - SET


Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト・ナットをセット	SET	適用ボルト・ナットをセットにします。	HBLPBL8 HBLPBR8	380
適用ボルト・ナットとクランプレバーをセット	SET1	適用ボルト 3個 クランプレバー(LNP) 1個 平座金(PWF) 1個 適用ナット 4個 上記をセットにします。	HBLPBL8 HBLPBR8	820



ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

フリーアングルブラケット

 -8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: フレーム接続の際に、任意の角度で接続可能です。

■フリーアングルブラケット




フレーム側面取付タイプ
HBLTBA40 (数量1の注文で1個納品されます)

フレーム断面取付タイプ
HBLTBBN40 (数量1の注文で1個納品されます)

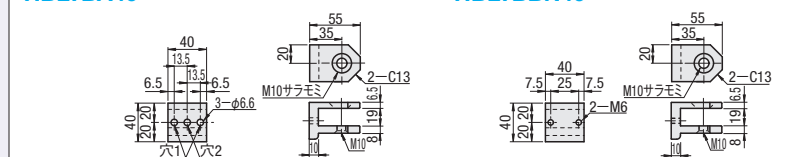

クランプレバー付タイプ
HBLTBC40 (数量1の注文で①と③が各1個納品されます)
HBLTBD40 (数量1の注文で②と③が各1個納品されます)

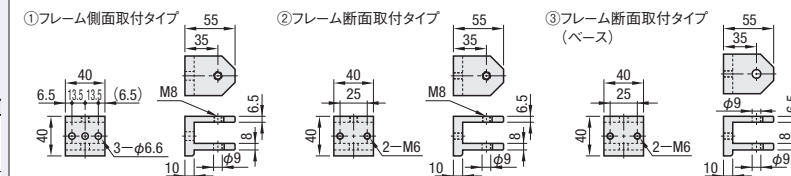

Type	材質	表面処理
HBLTBA40 HBLTBBN40 HBLTBC40 HBLTBD40	A6N01SS-T5	アルマイト処理
付属ネジ	SCM435	三価クロメート

型式	Type	No.	対応フレーム	質量 (g)	付属品	個数	¥基準単価 1~14	¥スライド単価 15~50
HBLTBA40	40	8シリーズ 40角	97	M10×16	1	439	418	
HBLTBBN40	40	8シリーズ 40角	98	M10×16	1	439	418	
HBLTBC40	40	8シリーズ 40角	267	CLDM8-40-M	1	1,550	1,472	
HBLTBD40	40	8シリーズ 40角	269	CLDM8-40-M	1	1,550	1,472	

Order 注文例: 型式 HBLTBA40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133






☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 HBLTBA40 - SET2

Alterations	Code	型式	取付箇所	ボルト	個数	付属部品	ナット/座金/クランプレバー/クランプレバー	個数	¥/1Code
適用ボルト・ナットをセット	SET1	HBLTBBN	穴1を使用	CBM6-35	2	HDJFSN8		1	180
	SET2	HBLTBA		CBM6-20	2	HNTT8-6		2	100
	SET3	HBLTBC	穴2を使用	CBM6-20	1	HNTT8-6		1	50
	SET4	HBLTBC	穴1を使用	CBM6-35	2	HDJFSN8		1	280
	SET5	HBLTBD		CBM6-20	2	HNTT8-6		2	280
			穴2を使用	CBM6-35	4	HDJFSN8		2	360

     

40
アルミフレーム
クランプレバー