 


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット


-8シリーズ・40角(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 端面タップ加工したフレームを2方向・3方向に接続します。フレームキャップの機能も含まれています。

■コーナーブラケットセット

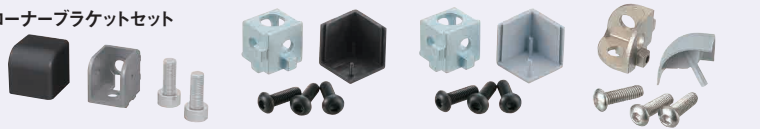


Type	材質	表面処理
HBLCS8	①ADC12 ②ポリアミド	-
HBLCR8	①ZDC2 ②ポリアミド	三価クロメート
HBLCD8	①SCS13 ②ポリアミド	-





2方向タイプ HBLCS8-B

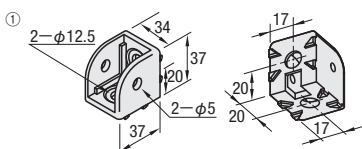

3方向タイプ HBLCR8-B (キャップ: 黒) HBLCR8-S (キャップ: グレー)

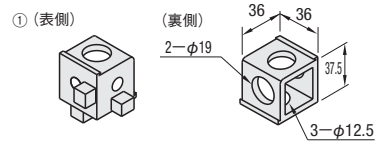

HBLCD8-S (キャップ: グレー)

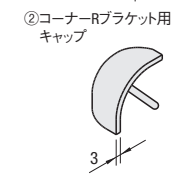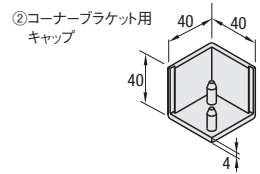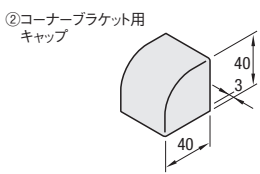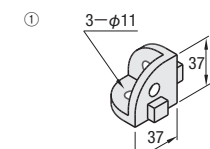


(六角穴付ボルト2本付属)

① HBLCR8-Bは垂鉛ダイキャストのため100℃以下でご使用ください。

(ボタンボルト3本付属)

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLCS8-B	64	CBS12-30	2	800	590	560
HBLCR8-B	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCR8-S	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCD8-S	64	ボタンボルトM10×30	3	3026	795	756

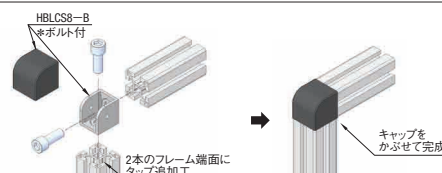


在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~120	大口 121~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 追加加工無しでインナー接続可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含まれます。

■コーナーブラインドブラケット

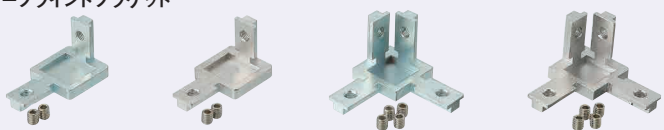


Type	材質	表面処理
HBLBCA8	S45C	三価クロメート
SHLBCA8	SCS13	-
HBLBCB8	S45C	三価クロメート
SHLBCB8	SCS13	-

コーナーブラインドブラケット

2方向タイプ

HBLBCA8 SHLBCA8 (ステンレス)

80角アルミフレームには使用できません。

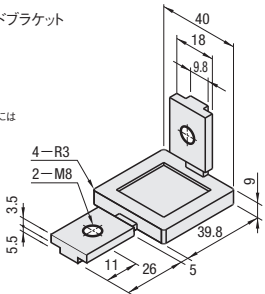


コーナーブラインドブラケット

3方向タイプ

HBLBCB8 SHLBCB8 (ステンレス)

80角アルミフレームには使用できません。

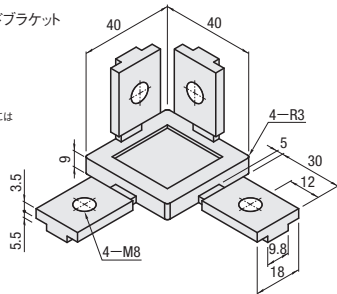

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~150
HBLBCA8	128	セットスクリュー-M8×10	2	700	880	836
SHLBCA8 (ステンレス)	128	セットスクリュー-M8×10	2	700	920	874
HBLBCB8	180	セットスクリュー-M8×10	4	1400	960	910
SHLBCB8 (ステンレス)	180	セットスクリュー-M8×10	4	1400	990	940





在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~150	大口 151~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■コーナーブラインドブラケット使用方法

右図の様に組む場合のフレーム長さ(単位:mm)
・Wiに使用するフレーム長さL
L=W-(フレームの太さ×2)
・Diに使用するフレーム長さL
L=D-(フレームの太さ×2)
・Hiに使用するフレーム長さL
L=H-18
(コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)

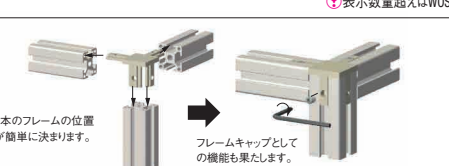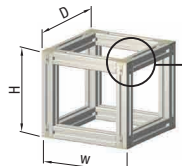

ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-


ブラインドブラケット・フリーアングルブラケット

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-


CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 追加加工無しで溝内部にブラケットを隠せます。


■ブラインドブラケット

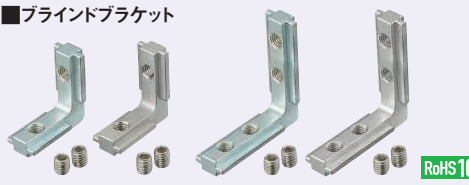

ブラインドブラケット HBLBS8 SHLBS8 (ステンレス)

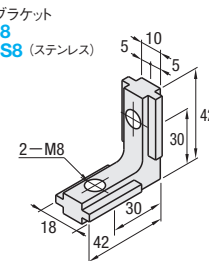

ブラインドブラケット・ロングタイプ HBLBSL8 SHLBSL8 (ステンレス)

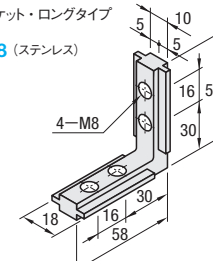


Type	材質	表面処理
HBLBS8	S45C	三価クロメート
SHLBS8	SCS13	-
HBLBSL8	S45C	三価クロメート
SHLBSL8	SCS13	-

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
		ボルト	個数			
HBLBS8 SHLBS8 (ステンレス)	70	セットスクリュー-M8×10	2	1274	429	408
HBLBSL8 SHLBSL8 (ステンレス)	87	セットスクリュー-M8×10	4	1554	700	665



■ブラインドブラケット使用方法

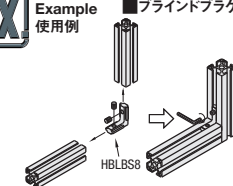


■特長: 後入れタイプのブラインドブラケットです。

■後入れブラインドブラケット



Type	構成部品	材質
HABLBS8	後入れBB本体 後入れBBナット セットスクリュー	SCS13 SUS304焼結合金 SUS304


後入れブラインドブラケット HABLBS8

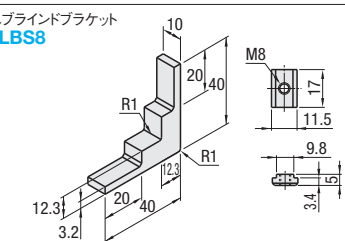

型式	質量 (g)	付属品	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HABLBS8	47	ナット・セットスクリュー-M8×6	2	700	710	675




■後入れブラインドブラケットの使用方法

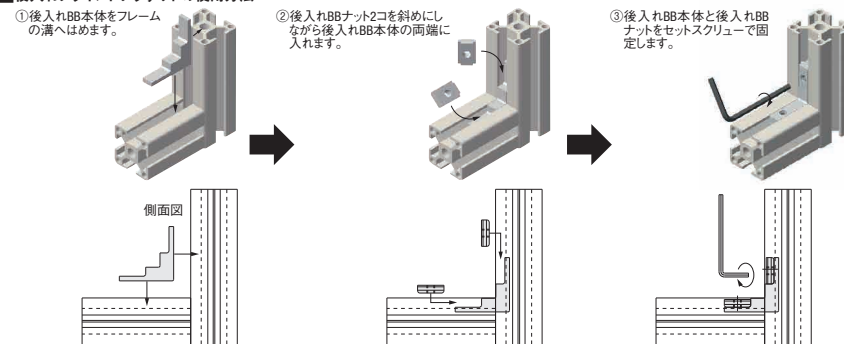


■特長: 40角と30角のフレームを接続可能なブラインドブラケットです。

■異種サイズフレーム接続 ブラインドブラケット

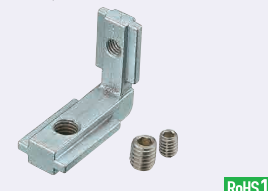

Type	材質	表面処理
HBLBS8-6	S45C	三価クロメート

ブラインドブラケット40-30角接続用 HBLBS8-6

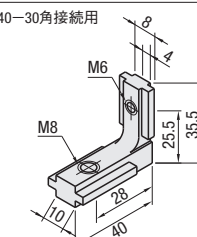

型式	質量 (g)	接続フレーム シリーズ	付属セットスクリュー	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLBS8-6	50	HFS8とHFS6 HFS8-45とHFS6	M6×8 1個 M8×10 1個	690	660



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~150	大口 151~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。