


NUTS FOR ALUMINUM FRAME -SLOT 8 SERIES- アルミフレーム用エコミー後入れボルト/先入れボルト -8シリーズ(溝幅10mm)用-

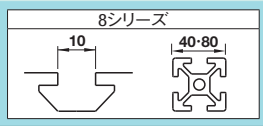

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

後入れボルトの安価タイプをご用意いたしました。(後入れボルトHATLSN8-8に比べ約40%ダウン) 締付トルク P570

エコミー後入れボルト

材質 SWRCH35K (炭素鋼線材)
*導電機能付 S表面処理 三価クロメート RoHS10

HATL8-8

エコミー後入れボルト: ボルトの有効長

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考締付トルク(N・m)	¥基準単価 1~29コ	¥スライド単価 30~149	¥スライド単価 150~600
HATL8-8	20 25	17.0 22.0	8シリーズ 8-45シリーズ	23.5	80	76	71

Order 注文例 型式 - L
HATL8-8 - 20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~600	601~
大口	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

HATL8-8-20

HTDN8

HBLFSN8

後入れボルト

材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304
*導電機能付 RoHS10

HATLSN8-8

後入れボルト: ボルトの有効長

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考締付トルク(N・m)	¥基準単価 1~29コ	¥スライド単価 30~149	¥スライド単価 150~600
HATLSN8-8	20 25	17.0 22.0	8シリーズ 8-45シリーズ	23.5	137	131	124

Order 注文例 型式 - L
HATLSN8-8 - 20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~600	601~
大口	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

HATLSN8-8-20

HTDN8

HBLFSN8

先入れボルト

材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304
*導電機能付 RoHS10

HNTLSN8-8

先入れボルト: ボルトの有効長

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考締付トルク(N・m)	¥基準単価 1~29コ	¥スライド単価 30~149	¥スライド単価 150~600
HNTLSN8-8	20 25	17.5 22.5	8シリーズ 8-45シリーズ	23.5	230	219	207

Order 注文例 型式 - L
HNTLSN8-8 - 20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~600	601~
大口	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

HNTLSN8-8-20

SHNST8 (P.713)

HTDN8

フランジ付ナット

材質 SUS304 RoHS10

HTDN

Example 使用例

HNTLSN8-8-20

SHNST8 (P.713)

HTDN8

型式	Type	M	B	T	D	¥基準単価		¥スライド単価	
						1~499コ	500~999	1000~1500	1000~1500
HTDN (ステンレス)	4	7	4.2	10	35	26	19		
	5	8	5.5	12	35	27	20		
	6	10	6.0	13	40	32	25		
	8	12	7.5	17	50	48	42		


Order 注文例 型式
HTDN6

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~1500	1501~
大口	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

LONG NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 8 SERIES- アルミフレーム用長ナット -8シリーズ(溝幅10mm)用-

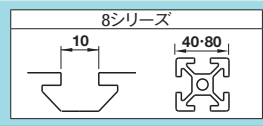

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

締付トルク P570

長ナットL寸指定タイプ

RoHS10

Type	先入れ	後入れ	M材質	S表面処理	参考締付トルク
HNTLP8	HNTALP8		S10C相当	三価クロメート	23.5
HNTLP8	HNTALP8				
SHNTLP8	SHNTALP8				
SHNTLP8	SHNTALP8		SUS303相当	-	-

断面形状	A	B	E	T
先入れ	9.8	17	6	9
後入れ	9.8	14.5	4.5	6.5

Example 使用例

リニアガイド

HNTLP8

平行面取りフレーム (P.682)

参考締付トルク(N・m)	
M	S10C相当/SUS303相当
8	23.5

L穴なしタイプ

ピッチ指定タイプ

穴位置指定タイプ

切断面及びネジ穴部には表面処理はされておりません。

穴なしタイプ

型式	L指定 1mm単位	HNTLP		SHNTLP		HNTALP	
		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLP8 SHNTLP8	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	240	810	630	2,100	240	810

ピッチ指定タイプ

型式	L指定 1mm単位	M	N指定 1mm単位	P指定 1mm単位	タップ数 S	HNTLP		SHNTLP		HNTALP		SHNTALP	
						¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLP8 SHNTLP8	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	4 5 6 8	5≤N≤L-5	2M≤P≤L-2M	2≤S≤20	230	770	630	2,100	230	770	630	2,100

穴位置指定タイプ

型式	L指定 1mm単位	M	XA~XE指定 1mm単位	HNTLS		SHNTLS		HNTALS	
				¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLS8 SHNTLS8	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	4 5 6 8	5~L-5	230	770	630	2,100	230	770

タップ穴は1コ~5コまで指定することができます。

Order 注文例 型式 - L
HNTLP8 - 1800
HNTALP8 - 400

型式 - L - M - N - P - S
HNTLP8 - 460 - M5 - N30 - P100 - 4
HNTALP8 - 210 - M8 - N8 - P16 - 8

型式 - L - M - XA - XB - XC - XD - XE
HNTLS8 - 1050 - M8 - XA20 - XB105
SHNTLS8 - 1050 - M8 - XA20 - XB105 - XC250 - XD500 - XE755
HNTALS8 - 1000 - M8 - XA25 - XB85 - XC78 - XD975 - XE992

Example 使用例

ピッチ指定タイプ

穴加工費

ピッチ指定タイプ	¥基準単価/1穴	穴位置指定タイプ	¥基準単価/1穴
HNTLP・HNTALP	250	HNTLS・HNTALS	320
SHNTLP・SHNTALP	380	SHNTLS	440

3 日日出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本

注文締切 PM 6:00迄 P.134

*3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~50 51~
出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price 価格

ピッチ指定タイプと穴位置指定タイプは、表中単価に穴加工費を加えた金額になります。

(例) 型式 - L - M - XA - XB のとき
HNTLS8 - 400 - M8 - XA10 - XB70
(単価/m×指定全長)+(穴加工費)=販売単価
770×0.4 + 320×2 = 940円
(1円単位は切り捨て)

長ナットL寸固定タイプ

RoHS10

L寸固定穴なしタイプ
HNTK8

L寸固定穴付タイプ
HNTLG8
SHNTLG8

Type	先入れ	M材質	S表面処理
HNTK8		S10C相当	三価クロメート
HNTLG8		SUS303相当	-
SHNTLG8		SUS303相当	-

参考締付トルク(N・m)	
M	S10C相当/SUS303相当
8	23.5

L寸固定穴なしタイプ

型式	¥基準単価 1~499コ	¥スライド単価 500~999	¥スライド単価 1000~1500
HNTK8	620	590	560

Order 注文例 型式
HNTLG8

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~1500	1501~
大口	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

L寸固定穴付タイプ

型式	¥基準単価 1~499コ	¥スライド単価 500~999	¥スライド単価 1000~1500
HNTLG8	375	375	355
SHNTLG8 (ステンレス)	650	620	590

Alteration	Code	Spec.	Type	¥/1Code
六角穴付止めねじセット	SET	六角穴付止めねじをセットします。 Type 止めねじ 個数	HNTLG8	50
		HNTLG MSSK 4	SHNTLG8	85
		SHNTLG MSSU 4		

40 アルミフレーム