 


FRAME CAPS -8 SERIES-

フレームキャップ

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-




●特長：フレーム端面を保護する、標準的なキャップです。アルミフレームの追加加工の必要はありません。



Type	材質
HFC GFC	ポリアミド
HFCL	低密度ポリエチレン

①商品によっては色のご指定が無くてご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。
②フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
③HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。
④HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取付ける際、寸法差が生じる場合があります。

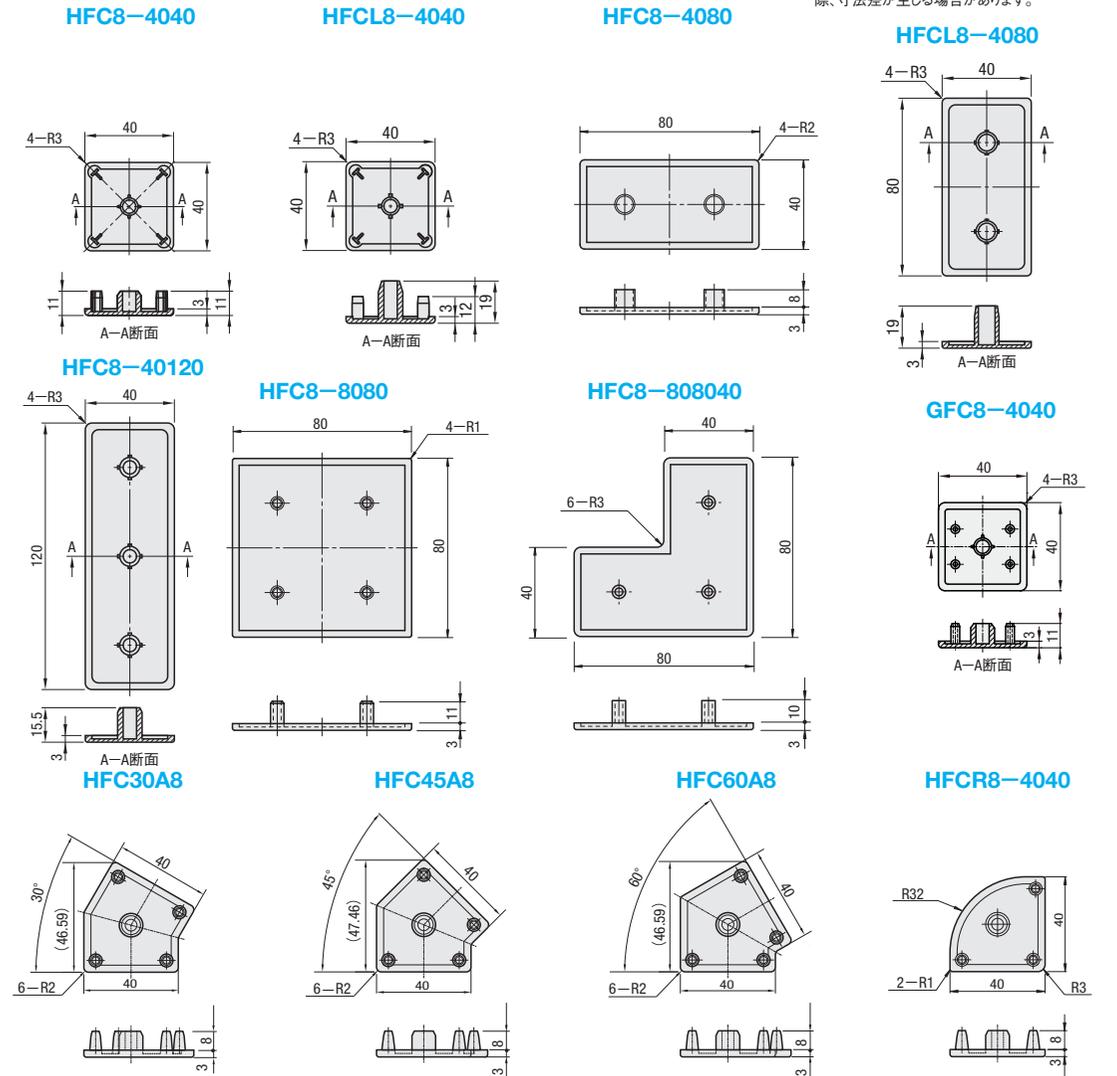

① HFC、HFCLはGFS・GNFSシリーズを除くフレームに使用できます。② GFSシリーズのフレームをご使用いただく場合は、GFCまたはHFCD(P722)をご選定ください。
③ GFCのみ、取付時4本の突起がフレーム溝内に位置します。

Type	型式	No.	色	¥基準単価			対応フレーム*
				1~14コ	15~19	20~200	
HFC8	4040	180	B (黒)	130	75	8-4040(①)	
	4080	220		155	90	8-4080	
	40120	280		195	140	8-40120	
	8080	320		225	130	8-8080	
	808040	320		225	130	8-808040	
HFCL8	4040	180	S (ライトグレー)	130	75	8-4040	
	4080	220		155	90	8-4080	
HFC30A8						30A8-40	
HFC45A8						45A8-40	
HFC60A8						60A8-40	
HFCR8-4040						8-4040	
GFC8	4040	320	B	230	133	GFS8-4040(②)	

Order 注文例

型式 HFC30A8 - B

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応

数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

AlumiフレームHFS8-80160を使用する場合には、HFC8-8080を2個使用してください。

① EFSH8-4040には適用不可 ② GFSシリーズを含む同形状の全てのフレームにご使用いただけます。

● CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

●特長：コーナー部3面を保護するフレームキャップです。

■コーナー用3面キャップ

HFCK8-4040

①足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合がございます。

材質 ポリアミド

型式	色	付属品	対応フレーム*	¥基準単価	¥スライド単価
HFCK8-4040	B (黒)	HFBMB5-15	8-4040	1~14コ 310	15~19 260 20~200 200

*アルミフレームEFSシリーズはHFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。

Order 注文例

型式 HFCK8-4040-B

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例

(取付前)

(取付後)

①フレームのタップ追加加工は必要ありません。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●特長：ボルト止めタイプのフレームキャップです。追加加工の必要がなく抜けにくい為、安全性も優れます。

■ボルト止め

HFCB8-4040 (ボルト止めタイプ)

HFCB8-4080 (ボルト止めタイプ)

材質 ポリアミド(黒・ライトグレー・黄)

Type	型式	No.	色	¥基準単価			対応フレーム*
				1~14コ	15~19	20~500	
HFCB8	4040		B (黒) S (ライトグレー) Y (黄)	240	165	105	8-4040
	4080		①黄色タイプは4040のみとなります。	280	195	110	8-4080

*アルミフレームEFSシリーズはHFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。

①ボルト止めタイプは、皿ボルトが付属となります。(黒：HFBMB5-15、ライトグレー、黄：SHFBS5-15)

Order 注文例

型式 HFCB8-4040-S

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例

(取付前)

(取付後)

①フレームのタップ追加加工は必要ありません。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●特長：GFS8-4040、GFS8-4080専用のフレームキャップです。追加加工が必要となります。

■高剛性用プレート

HFCD8-4040

HFCD8-4080

材質 SUS304

Type	型式	No.	適合ボルト	対応フレーム	¥基準単価	¥スライド単価
HFCD8	4040		SHFBS12-20	GFS8-4040	880	835
	4080		(付属ではありません)	GFS8-4080	1,040	985

Order 注文例

型式 HFCD8-4040

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応

数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

①フレームキャップ取付のため、フレーム断面に専用追加加工が必要となります。(P812)

40 アルミフレーム