

ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES-

45・90mm角 8-45シリーズアルミフレーム

-1列溝-

価格改訂

大口
対応
BIG ORDER



締結部材		他		
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P.735 P.748	P.749 P.754	P.757 P.766	P.767	P.799 P.812

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 45mm角の1列の溝数フレームです。フラット面があります。




Type	固定長	M材質	S表面処理
GFS ₈	KGFS ₈	A6061SS-T6相当	白アルマイト処理
NEFS ₈	KNEFS ₈	A6063S-T5	
EFS ₈	KEFS ₈	A6N01SS-T5	
HFS ₈	KHFS ₈		
HFSL ₈	KHFSL ₈	黒アルマイト処理	
HFSB ₈	KHFSB ₈		

◎切断面・追加加工には表面処理がされていません。
◎タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NEFST8-4545
EFST8-4545

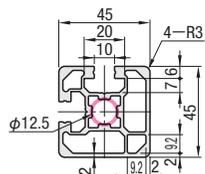


HFST8-4545
HFSTB8-4545 (黒アルマイト)

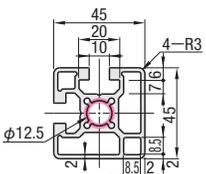


HFSLT8-4545 (ライトタイプ)

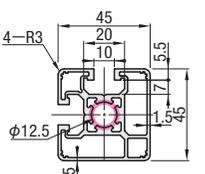


GFST8-4545 (高剛性)

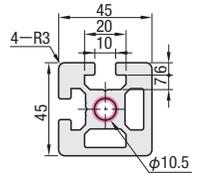


EFSH8-4545

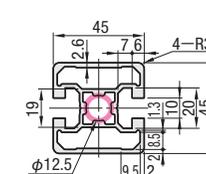


HFSH8-4545

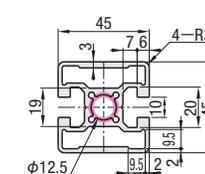

EFSC8-4545

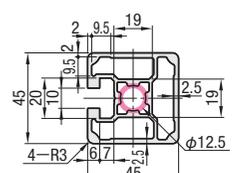

HFSC8-4545

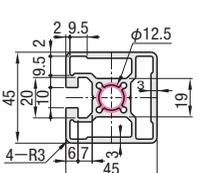

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満			¥スライド単価 300mm以上					
				lx	ly	1~9本			10~49			50~160		
						1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160			
NEFST8	4545 50~4000	1.80	667	14.67×10 ⁴	14.67×10 ⁴	470	440	420	1,620	1,530	1,450			
EFST8		1.92	713	14.00×10 ⁴	14.00×10 ⁴	530	500	470	1,800	1,710	1,620			
HFST8		1.58	585	11.13×10 ⁴	11.13×10 ⁴	550	520	490	1,850	1,750	1,660			
HFSTB8 (黒アルマイト)		1.58	585	11.13×10 ⁴	11.13×10 ⁴	780	740	700	2,600	2,470	2,340			
HFSLT8 (ライトタイプ)		1.82	674	14.60×10 ⁴	14.86×10 ⁴	450	420	400	1,520	1,440	1,360			
GFST8 (高剛性)		3.22	1195	24.46×10 ⁴	24.46×10 ⁴	1,000	950	855	3,340	3,170	2,850			
EFSH8		1.82	674	14.60×10 ⁴	14.86×10 ⁴	580	550	520	1,940	1,840	1,740			
HFSH8		1.97	731	14.30×10 ⁴	14.71×10 ⁴	590	560	530	1,980	1,880	1,780			
EFSC8		1.82	675	14.93×10 ⁴	15.27×10 ⁴	580	550	520	1,940	1,840	1,740			
HFSC8		1.98	735	14.41×10 ⁴	15.02×10 ⁴	590	560	530	1,990	1,890	1,790			

■固定長フレーム (有効長さ4000mm P.570)

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20	1~9本	10~20
KNEFST8	4545 4000 (有効長さ)	667	14.67×10 ⁴	14.67×10 ⁴	5,910	5,610	6,570	6,240
KEFST8					6,660	6,320	9,480	9,000
KHFST8					5,480	5,200	9,480	9,000
KHFSTB8 (黒アルマイト)					5,480	5,200	9,480	9,000
KHFSLT8 (ライトタイプ)					6,980	6,630	6,980	6,630
KGFS8 (高剛性)					7,130	6,770	7,130	6,770
KEFSH8					6,980	6,630	6,980	6,630
KHFSH8					7,130	6,770	7,130	6,770
KEFSC8					6,980	6,630	6,980	6,630
KHFSC8					7,170	6,810	7,170	6,810

Price
価格

L=300未満の場合
長さに問わず表中単価となります。
ex: HFST8-4545-185=550円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFST8-4545-500
1,850×0.5m=920円(1円単位は切り捨て)

Order 注文例	型式	L
	HFST8-4545	- 800
	KHFST8-4545	- 4000

Delivery
出荷日

■指定長フレーム
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P.134

■固定長フレーム (有効長さ4000mm)
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P.134

Alteration
追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。
◎固定長フレームは追加加工適用不可

■数量区分
標準対応 個別対応
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES-

8-45シリーズアルミフレーム

-2列溝 45×90mm角-

価格改訂

大口
対応
BIG ORDER




締結部材		他		
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P.735 P.748	P.749 P.754	P.757 P.766	P.767	P.799 P.812

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 「1列×2列」の溝数のフレームです。力がかかる箇所では、こうした形状が有効です。

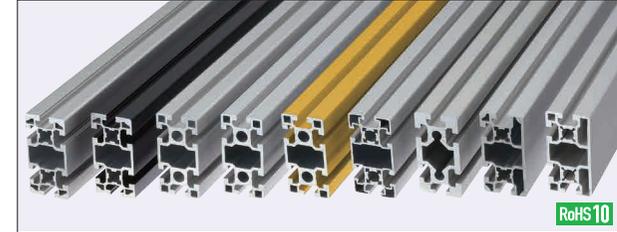


Type	固定長	M材質	S表面処理
GNFS ₈	KGNS ₈	A6063S-T6相当	白アルマイト処理
GFS ₈	KGFS ₈	A6061SS-T6相当	
NFSL ₈	KNFSL ₈	A6N01SS-T5	
EFS ₈	KEFS ₈		
HFS ₈	KHFS ₈	黒アルマイト処理	
EFSB ₈	KEFSB ₈		
CAF ₈	KCAF ₈	クリア塗装 (アルマイト処理+透明塗装)	焼付塗装 (黄色)*1

◎切断面・追加加工には表面処理がされていません。
◎*1 HFSY8の色はD22-80V (日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
◎タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NEFS8-4590
EFS8-4590
EFSB8-4590 (黒アルマイト)

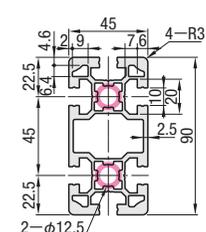


HFS8-4590
HFSB8-4590 (黒アルマイト)
CAF8-4590 (クリア塗装)
HFSY8-4590 (焼付塗装・黄色)*1

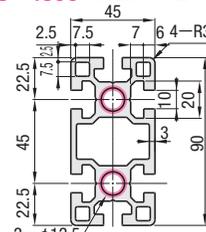


NFSL8-4590
HFSL8-4590 (ライトタイプ)

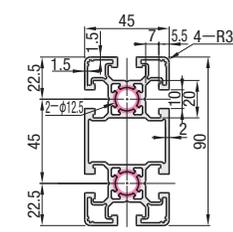


GNFS8-4590 (高剛性)
GFS8-4590 (高剛性)

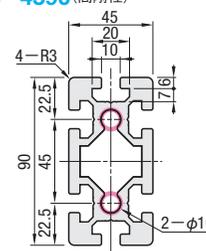

EFSF8-4590

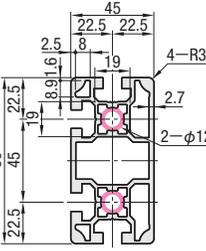

HFSF8-4590

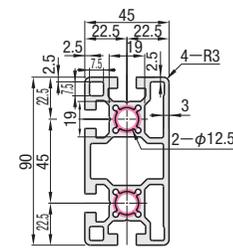

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満			¥スライド単価 300mm以上					
				lx	ly	1~9本			10~49			50~160		
						1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160			
NEFS8	4590	3.75	1390	32.67×10 ⁴	125.3×10 ⁴	1,040	980	930	3,490	3,310	3,140			
EF88						1,160	1,100	1,040	3,640	3,450	3,280			
EFSB8 (黒アルマイト)						1,500	1,420	1,350	5,010	4,750	4,500			
HFS8						1,190	1,130	1,070	3,980	3,780	3,580			
HFSB8 (黒アルマイト)						1,500	1,420	1,350	5,030	4,770	4,520			
CAF8 (クリア塗装)						1,400	1,330	1,197	4,670	4,430	3,990			
HFSY8 (焼付塗装・黄色)						2,060	1,957	1,751	6,890	6,540	6,200			
NFSL8						730	690	650	2,470	2,340	2,220			
HFSL8 (ライトタイプ)						820	770	730	2,750	2,610	2,470			
GNFS8 (高剛性)						1,580	1,500	1,420	5,260	5,000	4,730			
EFSF8 (高剛性)						1,770	1,680	1,511	5,910	5,610	5,040			
GFSF8						1,190	1,130	1,070	3,930	3,730	3,530			
HFSF8	3,800	1,408	30.92×10 ⁴	116.8×10 ⁴	1,200	1,140	1,080	4,000	3,800	3,600				

■固定長フレーム (有効長さ4000mm P.570)

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20	1~9本	10~20
KNEFS8	4590 4000 (有効長さ)	1390	32.67×10 ⁴	125.3×10 ⁴	12,560	11,930	13,120	12,460
KEFS8					18,030	17,120	14,330	13,610
KEFSB8 (黒アルマイト)					18,030	17,120	14,330	13,610
KHFS8					18,110	17,220	18,110	17,220
KHFSB8 (黒アルマイト)					16,810	15,970	16,810	15,970
KCAF8					24,800	23,560	24,800	23,560
KHFSY8 (焼付塗装・黄色)					8,910	8,460	8,910	8,460
KNFSL8					9,900	9,400	9,900	9,400
KHFSL8 (ライトタイプ)					18,940	17,990	18,940	17,990
KGNS8 (高剛性)					21,280	20,210	21,280	20,210
KGFS8 (高剛性)					13,350	12,310	13,350	12,310
KEFSF8					14,400	13,440	14,400	13,440
KHFSF8	14,400	13,680	14,400	13,680				

Price
価格

L=300未満の場合
長さに問わず表中単価となります。
ex: HFS8-4590-185=1,190円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS8-4590-500
3,980×0.5m=1,990円(1円単位は切り捨て)

Order 注文例	型式	L
	HFS8-4590	- 800
	KHFS8-4590	- 4000

Delivery
出荷日

■指定長フレーム
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P.134

■固定長フレーム (有効長さ4000mm)
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P.134

Alteration
追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。
◎固定長フレームは追加加工適用不可

■数量区分
標準対応 個別対応
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

◎表示数量超過はWOSにてご確認ください。

40
アルミフレーム
フレーム
フレーム