 


ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES- 50・100mm角 8-45シリーズアルミフレーム

価格改訂
:値下げ価格
:新価格
:スライド値引率変更

価格改訂
:値下げ価格
:新価格
:スライド値引率変更

大口
対応
BIG ORDER




締結部材		他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ
P.735 ~P.748	P.749 ~P.754	P.757 ~P.766	P.767 P.799 ~P.812

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 製錬からアルミフレームの切り換えに重宝します。

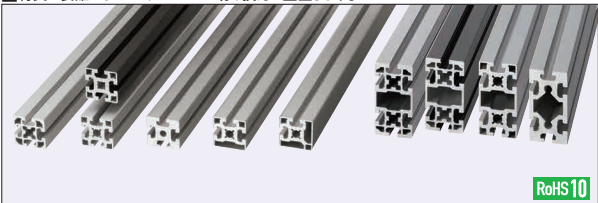

Type	固定長	材質	表面処理
NEFS8	KNEFS8	A6063S-T5	白アルマイト処理
GNFS8	KGFS8	A6063S-T6相当	
EFSS8	KEFS8	A6061SS-T6相当	
HFS8	KHFS8	A6061SS-T5	
HFSB8	KHFSB8	A6061SS-T5	黒アルマイト処理

◎切断面・追加加工には表面処理がされていません。
◎タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

NEFS8-5050
(黒アルマイト)

EFSS8-5050
(黒アルマイト)

HFS8-5050
HFSB8-5050
(黒アルマイト)

GNFS8-5050
GFS8-5050
(高剛性)

HFSF8-5050

HFST8-5050

NEFS8-50100
NEFSB8-50100
(黒アルマイト)

EFSS8-50100
EFSSB8-50100
(黒アルマイト)

HFS8-50100
HFSB8-50100
(黒アルマイト)

GNFS8-50100
(高剛性)

GFS8-50100
(高剛性)

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上					
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160			
NEFS8	5050	2.84	1053	26.98×10 ⁴	26.98×10 ⁴	820	770	730	2,900	2,660	2,520	2,130	2,020				
NEFSB8(黒アルマイト)						1,040	990	930	3,490	3,320	3,140	2,970	2,790	2,610			
EFSS8						920	870	820	2,930	2,780	2,630	2,480	2,330	2,180			
EFSSB8(黒アルマイト)						1,130	1,070	1,010	3,830	3,630	3,440	3,240	3,040	2,840			
HFS8						960	910	860	3,220	3,050	2,890	2,720	2,550	2,380			
HFSB8(黒アルマイト)						1,170	1,110	1,050	3,920	3,720	3,520	3,320	3,120	2,920			
GNFS8(高剛性)						1,280	1,210	1,150	4,300	4,080	3,870	3,660	3,450	3,240			
GFS8(高剛性)						1,440	1,360	1,226	4,830	4,590	4,340	4,100	3,860	3,620			
HFSF8						3,110	1,165	23.82×10 ⁴	25.95×10 ⁴	960	910	860	3,210	3,040	2,880	2,710	2,540
HFST8						2,970	1,114	23.74×10 ⁴	23.74×10 ⁴	950	900	850	3,180	3,020	2,860	2,700	2,540
NEFS8	50100	5.39	1996	53.0×10 ⁴	211.21×10 ⁴	1,620	1,530	1,450	5,480	5,200	4,930	4,650	4,380				
NEFSB8(黒アルマイト)						2,030	1,920	1,820	6,780	6,430	6,090	5,740	5,390	5,040			
EFSS8						1,810	1,710	1,620	6,090	5,780	5,480	5,170	4,860	4,550			
EFSSB8(黒アルマイト)						2,200	2,090	1,980	7,450	7,070	6,700	6,320	5,940	5,560			
HFS8						1,860	1,760	1,670	6,230	5,910	5,600	5,280	4,960	4,640			
HFSB8(黒アルマイト)						2,280	2,160	2,050	7,610	7,220	6,840	6,450	6,060	5,670			
GNFS8(高剛性)						1,980	1,880	1,780	6,640	6,300	5,970	5,630	5,290	4,950			
GFS8(高剛性)						2,230	2,110	1,900	7,450	7,070	6,700	6,320	5,940	5,560			

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

◎アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20	1~9本	10~20
KNEFS8	5050	1053	26.98×10 ⁴	26.98×10 ⁴	10,220	9,700	12,560	11,930
KNEFSB8(黒アルマイト)					11,360	10,800	13,950	13,250
KEFS8					11,600	11,020	14,110	13,400
KEFSB8(黒アルマイト)					15,480	14,700	17,390	16,520
KHFS8					19,930	18,930	22,150	21,040
KHFSB8(黒アルマイト)					27,100	25,740	27,100	25,740
KGNFS8(高剛性)					22,430	21,300	27,390	26,200
KGFS8(高剛性)					23,870	22,670	23,870	22,670
KHFSF8					26,820	25,470	26,820	25,470

Price 価格
L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS8-5050-185=960円
L=300以上の場合 下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS8-5050-500
3,220×0.5m=1,610円(1円単位は切り捨て)

Order 注文例
型式 - L
HFS8-5050 - 800
KHFS8-5050 - 4000

Delivery 出荷日
1 日日出荷
ストック T 当日出荷 無料 正午迄 P.134

Alteration 追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。

■指定長フレーム
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~79 80~160 161~
出荷日 通常 +1日 お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

■特長: 「1列×2列」「2列×4列」の溝数をもつフレームです。



NEFS8-100100
GNFS8-100100 (高剛性)
GFS8-100100 (高剛性)

GNFS8-100200 (高剛性)
GFS8-100200 (高剛性)

Type	固定長	材質	表面処理
NEFS8	KNEFS8	A6063S-T5	白アルマイト処理
GNFS8	KGFS8	A6063S-T6相当	
GFS8	KGFS8	A6061SS-T6相当	

◎切断面・追加加工には表面処理がされていません。
◎タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上		
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160
NEFS8	100100	7.86	2922	376.0×10 ⁴	376.0×10 ⁴	2,250	2,130	2,020	7,530	7,150	6,770	6,390	6,010	
GNFS8(高剛性)						3,310	3,140	2,970	11,060	10,500	9,950	10,160	9,600	9,050
GFS8(高剛性)						3,720	3,530	3,173	12,420	11,790	11,170	12,420	11,790	11,170
GNFS8(高剛性)						5,960	5,660	5,370	19,900	18,900	17,900	6,700	6,360	5,729

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20	1~9本	10~20
KNEFS8	100100	2922	376.0×10 ⁴	376.0×10 ⁴	27,100	28,530	40,630	38,590
KGFS8(高剛性)					45,180	42,920	45,180	42,920
KGNFS8(高剛性)					71,610	68,020	71,610	68,020
KGFS8(高剛性)					80,460	76,430	80,460	76,430

◎アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

◎表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例
型式 - L
NEFS8-100100 - 800
KNEFS8-100100 - 4000

Delivery 出荷日
1 日日出荷
ストック T 当日出荷 無料 正午迄 P.134

Alteration 追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。

■指定長フレーム
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~79 80~160 161~
出荷日 通常 +1日 お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

■特長: フレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケットを接続後、さらに強度が必要な際利用できます。

■補強用フレームブラケット

GFBL8-4545
GFBL8-4590

GFBL8-5050
GFBL8-50100

◎本商品は補強用のため単体での締結はできません。ブラケット接続をした上でご使用ください。
◎フレームとの締結には屋金組込ボルト(HCBST8-24)をご使用ください。

型式	No.	L 指定1mm単位	適用ボルト・ナット		L100~300		L301~500		
			ボルト	ナット	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
GFBL8	4545	100~500	HCBST8-24	2	2,900	2,790	3,300	3,190	2,970
	4590		HNT8-8	4	4,300	4,190	5,160	5,050	4,644
	5050		2	3,300	3,190	2,970	3,960	3,850	3,564
	50100		4	4,900	4,790	4,410	6,200	6,090	5,580

Alterations Code Spec. 適用ボルト・ナットをセット

適用ボルト・ナットをセット

Code	ボルト	ナット	個数
SET	HCBST8-24	HNT8-8	2
SEU	HCBST8-24	HNT8-8	2
SEP	HCBST8-24	HNT8-8	2

適用ボルト・ナットをセット

適用ボルト・ナットをセット	適用ボルト・ナットをセット	適用ボルト・ナットをセット
GFBL8-4545	GFBL8-4590	GFBL8-5050
240	284	240
266	336	266
266	336	266

◎-SET,-SEU,-SEP指定時は、RoHS非対応となります。

40
アルミフレーム
アプリケーション