 


ALUMINUM BRACKETS -HFS8-45 SERIES (SLOT 10mm)-

突起付ブラケット

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



● “ボルト&ナット”セットのご案内
 ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。
 詳細は商品ページ下部にある追加加工「適用ボルトナットをセット」
 をご確認ください。

● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: L字接続・クロス接続どちらの場合でも、接続可能な突起付ブラケットです。

■突起付反転ブラケット




Type	材質	表面処理
HBLFSN8-45	ADC12	-
HBLFSNB8-45		黒アルマイト
HBLFSNM8-45		無電解ニッケルメッキ
CHBLFSN8-45		焼付塗装(シルバー)
HBLFSN8-50		-

※焼付塗装(シルバー)はクリア塗装フレームに色合いを合わせたタイプです。

突起付反転ブラケット
HBLFSN8-45
HBLFSNB8-45
 (黒アルマイト)
HBLFSNM8-45
 (無電解ニッケルメッキ)
CHBLFSN8-45
 (焼付塗装・シルバー)

50角用
 突起付反転ブラケット
HBLFSN8-50

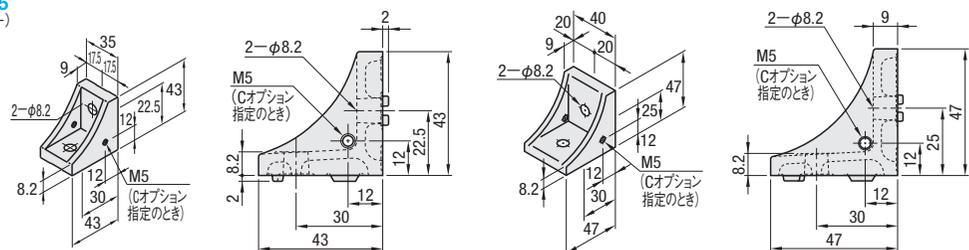


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99g	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSN8-45	55	CBM8-20	2	HNNT8-8	2	2058	88	84
HBLFSNB8-45* (黒アルマイト)							192	183
HBLFSNM8-45 (無電解ニッケルメッキ)							242	230
CHBLFSN8-45 (焼付塗装・シルバー)							190	180
HBLFSN8-50	78						113	109

■特長: 突起が片側のみの突起付ブラケットです。突起の無い面に片側にプレートを取り付けられます。

■片側突起付ブラケット



HBLFSNK8-45
HBLFSNE8-45

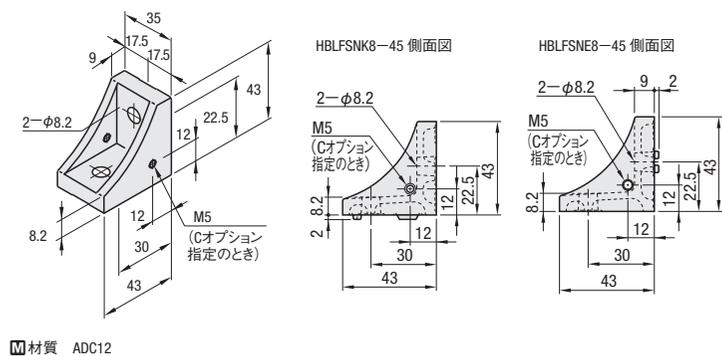


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99g	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSNK8-45	55	CBM8-20	2	HNNT8-8	2	2058	147	140
HBLFSNE8-45								

■特長: 突起付反転ブラケットのカバー付きタイプです。ブラケット内部に埃等が溜まりません。

■カバー付ブラケット



HBLFSNT8-45

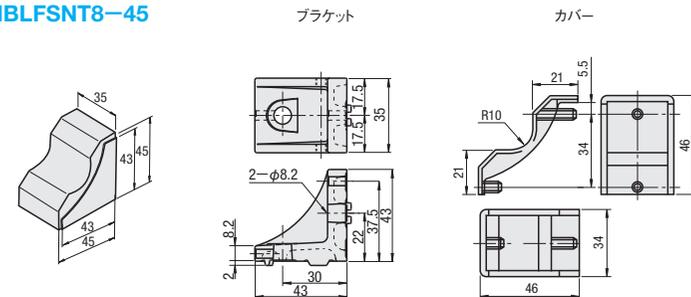

材質 ADC12(本体) ポリアミド黒(カバー)


型式	質量 (g)	付属品の構成				適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99g	¥スライド単価 100~200		
		部品①	個数	部品②	個数	ボルト	Tナット					
HBLFSNT8-45	62	ブラケット本体	1	ブラケット用カバー	1	CBM8-20	2	HNNT8-8	2	2058	230	220

■特長: 1面に取付穴が2個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット



HBLFSSW8-45

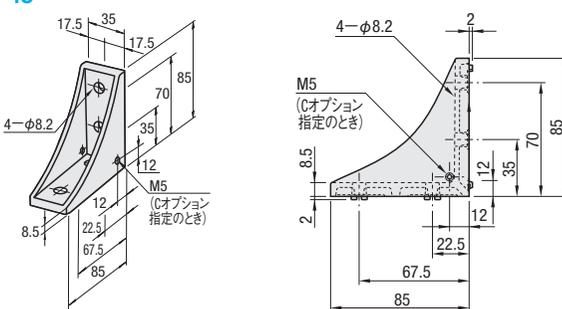

材質 ADC12

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99g	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSSW8-45	136	CBM8-20	4	HNNT8-8	4	3087	300	290

Order 注文例: 型式 **HBLFSNK8-45** Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Alteration 追加加工: 型式 - (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLFSNK8-45 - SET
HBLFSNK8-45 - C-SET

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~200	201~	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット								
								SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC		
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタッパ加工をします。(両面M5)(取付け用ネジ:P798 HCBM)	HBLFSN8-45	40	適用ボルトナットをセット	SET	ステンレス	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工します)	HBLFSN8-45	115	120	141	202	141	160	183
			HBLFSNB8-45						139	-	165	-	-	-		
			HBLFSNM8-45						-	-	-	-	-	-		
			CHBLFSN8-45						-	-	-	-	-	-		
			HBLFSN8-50						-	-	-	-	-	-		
			HBLFSNK8-45						115	120	141	202	141	160	183	
			HBLFSNE8-45						-	-	-	-	-	-		
			HBLFSNT8-45						-	-	-	-	-	-		
			HBLFSSW8-45						230	240	282	404	282	320	366	

●黒アルマイトブラケットのボルトはP795 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。
 ●黒アルマイトブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40 アルミフレーム
 アルミフレーム
 アルミフレーム