 


ALUMINUM BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm) -

押出型ブラケット -1列溝用-

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



「ボルト&ナット」セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。詳細は商品ページ下部にある追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 押出型ブラケットの底面に溝にはめ込み突起がついた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■厚型ブラケット(直角加工タイプ)




HBKTST8
HBKTS8
HBKTSB8
(黒アルマイト)

型式	直角度 K
HBKTST8	0.03
HBKTS8	0.06
HBKTSB8* (黒アルマイト)	

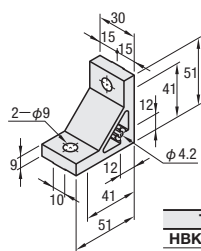

ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起がついています。

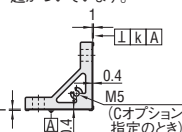


Type	材質	表面処理
HBKTST8	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBKTS8		アルマイト処理
HBKTSB8		黒アルマイト

RoHS10



型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBKTST8	65.8	CBM8-20	2	HNNT8-8	2	2058	204	195
HBKTS8							199	190
HBKTSB8* (黒アルマイト)							259	247

■特長: アルミ押出型のブラケットです。美観に優れたためにもくいに構造です。

■厚型ブラケット

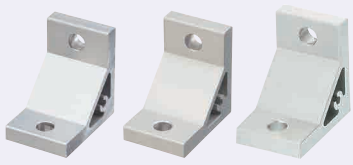

NBLTS8-45
HBLTS8-45
CHBLTS8-45
(クリア塗装)

 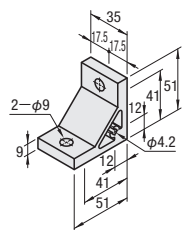

●NBLTS8-45は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	材質	表面処理
NBLTS8-45	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLTS8-45	A6N01SS-T5	クリア塗装 (アルマイト処理 +透明塗膜)
CHBLTS8-45		クリア塗装 (アルマイト処理 +透明塗膜)

RoHS10



型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLTS8-45	80	CBM8-20	2	HNNT8-8	2	2058	140	132
HBLTS8-45							155	147
CHBLTS8-45 (クリア塗装)							230	218

■特長: 押出型ブラケットの不等辺タイプです。強度が必要でフレームの間隔が狭いところに有効です。

■不等辺ブラケット



HBLTF8

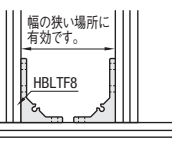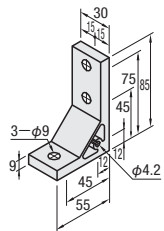

材質 A6N01SS-T5 表面処理 アルマイト処理

RoHS10


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTF8	90	CBM8-20	3	HNNT8-8	3	2572	295	280

■特長: HBLTS8-45 (P739) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

■極厚型ブラケット



HBLUS8
HBLUSB8
(黒アルマイト)

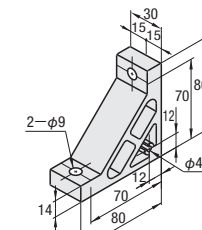

Type	材質	表面処理
HBLUS8	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBLUSB8		黒アルマイト

RoHS10



型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLUS8	151	CBM8-25	2	HNNT8-8	2	2058	444	422
HBLUSB8*							589	560
(黒アルマイト)								

■特長: HBKTS8 (P739) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続可能な直角加工タイプです。

■極厚型ブラケット(直角加工タイプ)



HBKUS8
HBKUSB8
(黒アルマイト)
直角度K: 0.06

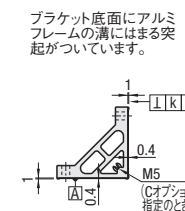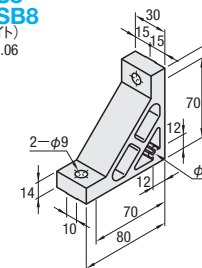

Type	材質	表面処理
HBKUS8	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBKUSB8		黒アルマイト

RoHS10

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBKUS8	151	CBM8-25	2	HNNT8-8	2	2058	509	484
HBKUSB8*							655	623
(黒アルマイト)								



Order 注文例

型式 **HBLUS8**



Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~200	201~	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Alteration 追加加工

型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLUS8 - SET
HBLUS8 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5) (取付け用ネジ:P798HCBM)	HBKTS8	30
		NBLTS8-45	30	
		HBLTS8-45	30	
		CHBLTS8-45	50	
		HBLTF8	30	
		HBKUS8	30	
			HBLUS8	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET SST (ステンレス) SEU 先入れ ボルト SSU 先入れ ボルト SEP 後入れ ボルト SSP 後入れ ボルト ステンレス SEC 底金保証 ボルト・ナット	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例)HBLTS8-45指定時	SET/SST/SEU/SSU/SEP/SSP/SEC	
		HBKTS8		
		HBKTSB8	112 112 138 194 138 152 180	
		NBLTS8-45		
		HBLTS8-45	115 120 141 202 141 160 183	
		CHBLTS8-45	115 120 141 202 141 160 183	
		HBLTF8	168 168 141 202 141 228 270	
		HBKUS8	114 114 140 196 140 154 178	
		HBKUSB8	138 - 164 - 164 - -	
		HBLUS8	114 114 140 196 140 154 178	
		HBLUSB8	138 - 164 - 164 - -	

●黒アルマイトブラケットのボルトはP795 HCBMTB (三価クロメート黒)になります。
●黒アルマイトブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40 アルミフレーム ブラケット