 


ALUMINUM BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm)- 押出型ブラケット -1列溝用-

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-




☑ **“ボルト&ナット”セットのご案内**
 ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。
 詳細は商品ページ下部にある追加加工「適用ボルトナットをセット」
 をご確認ください。

● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。



HBLTSW8

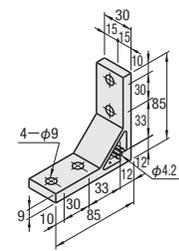


RoHS10 M材質 A6N01SS-T5 S表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTSW8	113	CBM8-20	4	HNTT8-8	4	3087	269	256

■特長: 1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。



HBLDSWT8-45

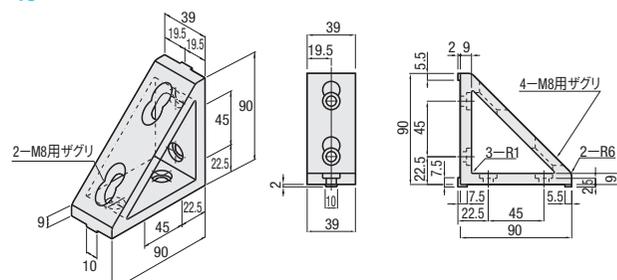


RoHS10 M材質 A6N01SS-T S表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLDSWT8-45	235	CBM8-15	4	HNTT8-8	4	3087	1,200	1,140

■特長: 45°・30角フレームに接続可能なブラケットです。




**HBLTS845-6L
HBLTS845-6R**

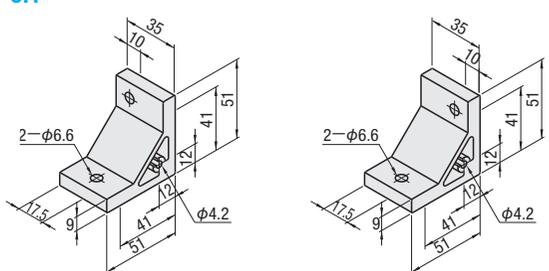

M材質 A6N01SS-T5 S表面処理 アルマイト処理


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTS845-6L	78	CBM6-20	1	HNTT8-6	1	-	200	190
CBM6-15		HNTT6-6						
CBM6-20		HNTT8-6						
CBM6-15		HNTT6-6						

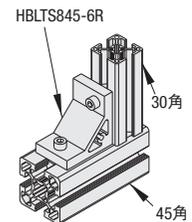

■特長: 50度フレーム用の押出型ブラケットです。



**50度用
HBLTS8-50**

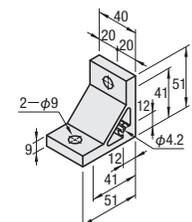


M材質 A6N01SS-T5 S表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTS8-50	89	CBM8-20	2	HNTT8-8	2	2058	210	200

■特長: 1面に取付穴が2個ついた50度フレーム用押出型ブラケットです。



**50度用
NBLUW8-50
HBLUW8-50**

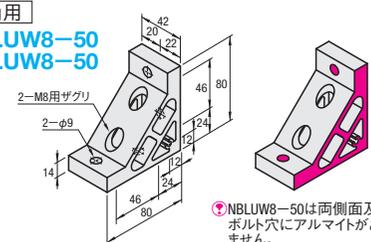

☑ NBLUW8-50は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。


Type	M材質	S表面処理
NBLUW8-50	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLUW8-50	A6N01SS-T5	アルマイト処理☑

型式	質量 (g)	対応フレームシリーズ	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLUW8-50	223	HFS8-5050	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793	700	660
CBM8-25									
HBLUW8-50	780	HFS8-5050	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793	780	740
CBM8-25									

■特長: 60度フレーム用の押出型ブラケットです。



**60度用
NBLUW8-60
HBLUW8-60**

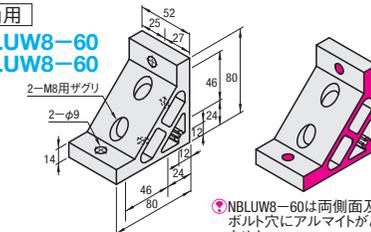

☑ NBLUW8-60は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	M材質	S表面処理
NBLUW8-60	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLUW8-60	A6N01SS-T5	アルマイト処理☑

型式	質量 (g)	対応フレームシリーズ	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLUW8-60	275	HFS8-6060	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793	710	670
CBM8-25									
HBLUW8-60	790	HFS8-6060	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793	790	750
CBM8-25									

Order 注文例 型式 HBLTS845-6L HBLUW8-50 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133 ☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工 型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) HBLTS845-6L-SET HBLTS845-6L-C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5) (取付け用ネジP798 HCBM) *タップ方向: HBLTS845-6Lは穴が偏芯して狭くなっている方のみタップがつかます。	HBLTSW8	30
			HBLTS845-6L*	93
			HBLTS845-6R*	
			HBLTS8-50	
			HBLUW8-50	30
			HBLUW8-60	

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET SST SEU SSU SEP SSP SEC	ブラケットにフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工料を加算します) (例) HBLTSW8指定時 Code 型式 個数 型式 個数 SET CBM8-20 4 HNTT8-8 4 SST SCB8-20 4 HNTT8-8 4 SEU CBM8-20 4 HNTT8-8 4 SSU SCB8-20 4 HNTT8-8 4 SEP CBM8-20 4 HNTT8-8 4 SSP SCB8-20 4 HNTT8-8 4 SEC HCBM8-24 4 HNTT8-8 4 ☑HBLTSW8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。	HBLTSW8	224 240 276 404 276 320 360
			HBLTS845-6L	93 - - - - -
			HBLTS845-6R	
			HBLTS8-50	112 112 138 194 138 152 180
			NBLUW8-50	
			HBLUW8-50	
			NBLUW8-60	222 242 274 406 274 322 -
			HBLUW8-60	

☑SET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40 アルミフレーム
フレーム用ブラケット