


ALUMINUM BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm)- フリーアングルブラケット -8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

BLIND BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm)- ブラインドブラケット -8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

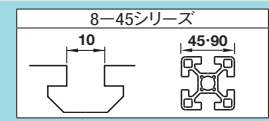


■特長：フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

フリーアングルブラケット




Type	材質	表面処理
HBLTBA45	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBLTBBN45		
HBLTBC45		
HBLTBD45		
付属ネジ	SCM435	三価クロメート


フレーム側面取付タイプ
HBLTBA45 (数量1の注文で1個納品されます)

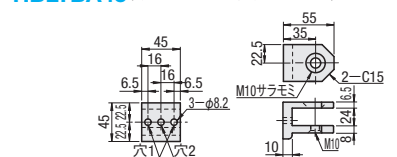

フレーム断面取付タイプ
HBLTBBN45 (数量1の注文で1個納品されます)

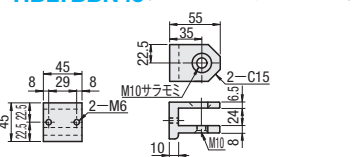

クランプレバー付タイプ
HBLTBC45 (数量1の注文で①と③が各1個納品されます)
HBLTBD45 (数量1の注文で②と③が各1個納品されます)

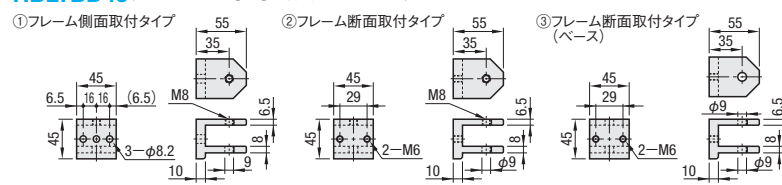

型式	対応フレーム	質量(g)	付属品	個数	¥基準単価	¥スライド単価		
HBLTBA	45角(HFS8-45)	113	M10×16	1	449	427		
HBLTBBN		116			439	418		
HBLTBC		299			CLDMC8-50-M	1	1,550	1,472
HBLTBD		301						

Alteration 追加加工 型式 (SET・SET1・SET2・SET3・SET4・SET5)
HBLTBA45 - SET2
HBLTBBN45 - SET2

Alterations	Code	使用方法	型式	Type	No.	ボルト	個数	ナット	個数	¥/1Code
適用ボルト・ナットをセット	SET		HBLTBBN	CBM6-35	2	HDJFSN8-45	1		1	215
	SET1	穴1を使用	HBLTBA	CBM8-20	2	HNNT8-8	2		2	120
	SET2	穴2を使用	HBLTBA	CBM8-20	1	HNNT8-8	1		1	60
	SET3	穴1を使用	HBLTBC	CBM6-35	2	HDJFSN8-45	1		1	335
	SET4	穴2を使用	HBLTBC	CBM6-35	2	HDJFSN8-45	1		1	275
SET5		HBLTBD	CBM8-20	1	HNNT8-8	1		1	430	
			HBLTBD	CBM6-35	4	HDJFSN8-45	2		2	430

Order 注文例 型式 HBLTBA45 Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

Example 使用例


(1) フレーム側面+断面取付




(2) フレーム側面+断面取付

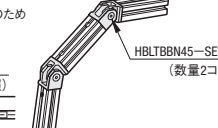

(3) フレーム側面+側面取付

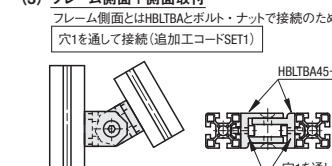

(4) フレーム側面+側面取付

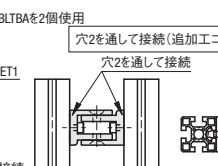


■特長：任意の位置で固定可能な板金ブラケットです。

フリーアングル板金ブラケット




型式	対応フレーム	座金組み込み六角穴付ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価	¥スライド単価
HBLPBL	45角(HFS8-45)	CBST8-15	4	HNNT8-8	4	340	325
HBLPBR							

HBLPBL8-45

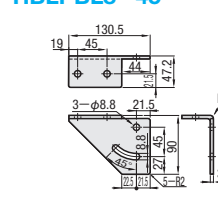

HBLPBR8-45

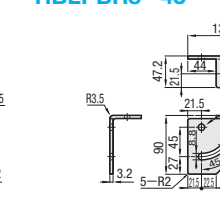

Order 注文例 型式 HBLPBL8-45 Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

Example 使用例





■特長：追加加工無しで溝内部にブラケットを隠せます。

ブラインドブラケット

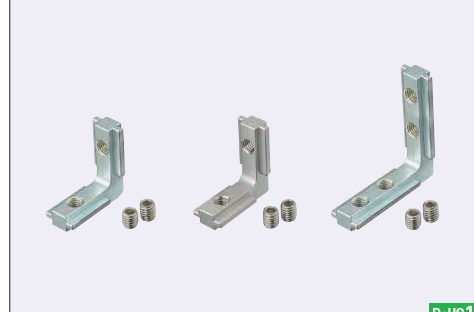


型式	質量(g)	付属ボルト	個数	許容荷重(N)	¥基準単価	¥スライド単価
HBLBS8	70	セットスクリーン-M8×10	2	1274	429	408
SHBLBS8					429	408
HBLBSL8	87		4	1554	700	665

Type	材質	表面処理
HBLBS8	S45C	三価クロメート
HBLBSL8		
SHBLBS8		

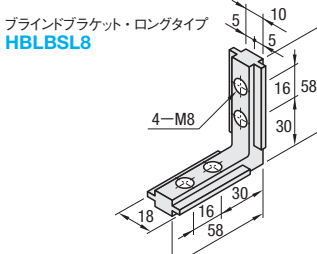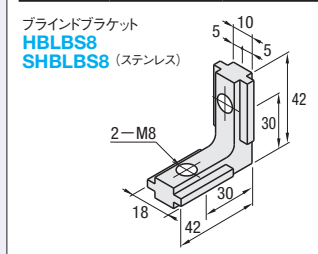


Example 使用例

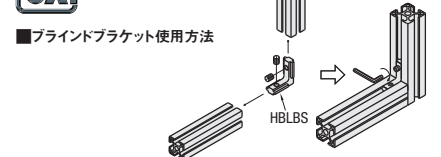


■特長：後入れタイプのブラインドブラケットです。

後入れブラインドブラケット

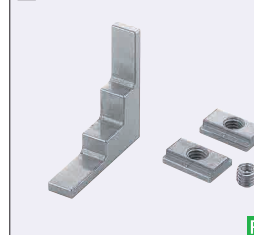


Type	構成部品	材質
HABLBS8	後入れBB本体	SCS13
	後入れBBナット	SUS304焼結合金
	セットスクリーン	SUS304

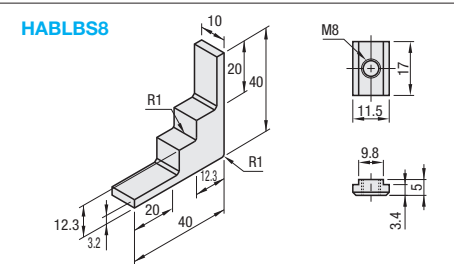

型式	質量(g)	付属ボルト	個数	許容荷重(N)	¥基準単価	¥スライド単価
HABLBS8	47	ナット・セットスクリーン-M8×6	2	700	710	675

Example 使用例

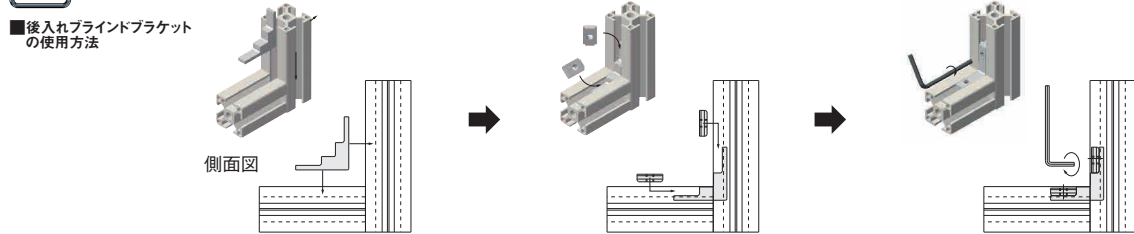

■特長：45角と30角のフレームを接続可能なブラインドブラケットです。

異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット



45-30角接続用
HBLBS8-6



型式	質量(g)	接続フレーム	付属セットスクリーン	¥基準単価	¥スライド単価
HBLBS8-6	50	HFS8とHFS6	M6×8 1個 M8×10 1個	690	660
		HFS8-45とHFS6			

Order 注文例 型式 HBLBS8 Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

40 アルミフレーム