 


FRAME CAPS -8-45 SERIES-

# フレームキャップ

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



■特長：フレーム端面を保護する、標準的なキャップです。アルミフレームの追加加工の必要はありません。




RoHS10


Type	材質
HFC	ポリアミド
HFCL	低密度ポリエチレン

- 商品によっては色のご指定が無くてご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。
- フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
- HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。
- HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取付ける際、寸法差が生じる場合があります。


HFC8-4545

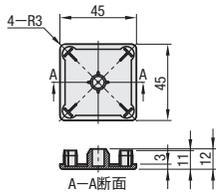


HFCL8-4545

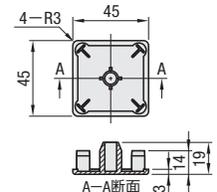


HFC8-4590

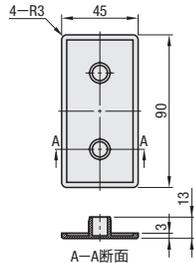


HFCL8-4590

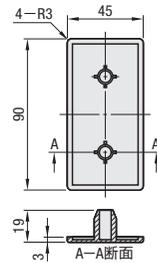


HFC8-9090

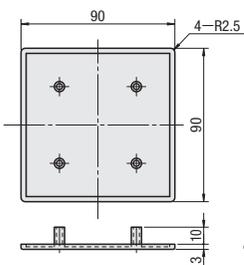


HFC8-909045

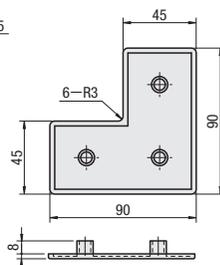


HFC8-5050

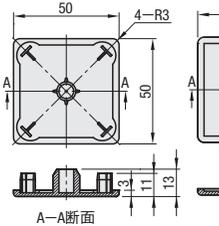


HFC8-50100

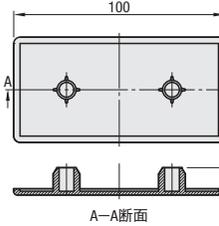


HFC6-8-6060

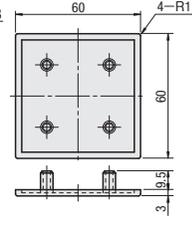


HFC30A8-45

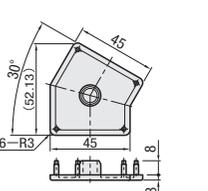


HFC45A8-45

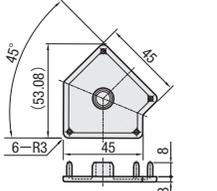

HFC60A8-45

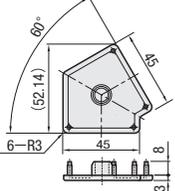

HFCR8-4545

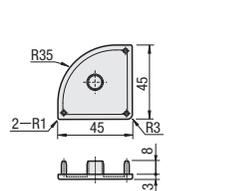

HFCL, HFCLはGFS・GNFSシリーズを除くフレームに使用できます。

型式 Type	No.	色	¥標準単価			対応 フレーム	
			1~14コ	15~19	20~200		
HFC8	4545	B (黒) S (ライトグレー)	200	140	80	8-4545	
	4590		220	155	90	8-4590	
	9090		340	240	140	8-9090	
	909045		340	240	140	8-909045	
HFCL8	4545		200	140	80	8-4545	
	4590		220	155	90	8-4590	
HFC30A8-45			S (ライトグレー)	240	170	100	30A8-45
HFC45A8-45							45A8-45
HFC60A8-45							60A8-45
HFCR8-4545							8-909045
HFC8	5050	180					130
HFC6-8	50100	310	220	125	8-50100		
	6060	190	135	80	8-6060 (6-6060)		

型式	色
HFC30A8-45	B


Order 注文例 HFC30A8-45 - B  
Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HFC30A8-45 (左右同じものを使用します)  
HFC30A8-45 HFS30A8-45  
アルミフレームHFS8-90180を使用する場合には、HFC8-9090を2個使用してください。

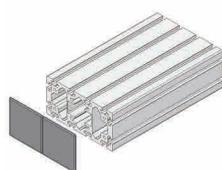

HFC8-5050は、6-5050のフレームには使用できません。  
HFC6-8-6060は、6-6060、8-6060のどちらのフレームにも使用できます。

● CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames


■特長：ボルト止めタイプのフレームキャップです。追加加工の必要がなく抜けにくい為、安全性に優れます。

## ボルト止め




RoHS10

HFCB8-4545 (ボルト止めタイプ)

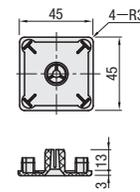

HFCB8-4590 (ボルト止めタイプ)

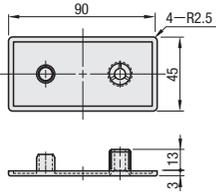

フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。 材質 ポリアミド(黒・ライトグレー)

型式 Type	No.	色	¥標準単価			対応 フレーム*
			1~14コ	15~19	20~500	
HFCB8	4545	B (黒)	250	175	105	8-4545
	4590	S (ライトグレー)	290	205	110	8-4590



Example 使用例

\*アルミフレームEFSシリーズは、HFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。  
ボルト止めタイプは皿ボルトが付属となります。(黒: HFBMB6-20、ライトグレー: SHFBS6-20)



Order 注文例 型式 - 色  
HFCB8-4545 - B




Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

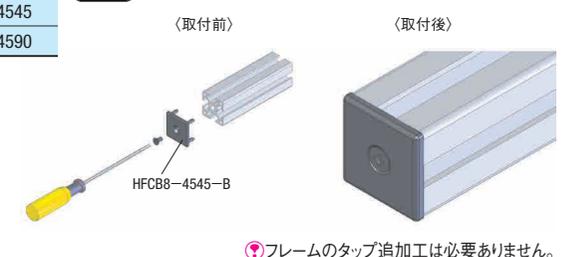


フレームのタップ追加加工は必要ありません。

■特長：高剛性フレーム専用のフレームキャップです。フレーム断面に追加加工が必要となります。

## 高剛性用プレート



HFCDB8

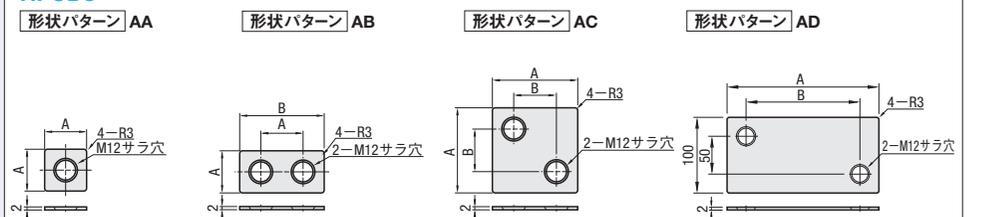

材質 SUS304

型式 Type	No.	形状 パターン	A	B	適合ボルト	対応フレーム	¥標準単価	
							1~9コ	10~50
HFCDB8	4545	AA	45	90	SHFBS12-20 (付属ではありません)	GFS8-4545	890	845
	4590	AB				GFS8-4590	1,050	995
	5050	AA	50	100		GFS8-5050	900	855
	50100	AB				GFS8-50100	1,100	1,045
	6060	AA	60	150		GFS8-6060	920	870
	9090	AC				GFS8-9090	1,120	1,060
	100100	AC	100	50		GFS8-100100	1,150	1,090
	100200	AD				GFS8-100200	1,620	1,535



Order 注文例 型式  
HFCDB8-4545



Delivery 出荷日 5 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
フレームキャップ取付のため、フレーム断面に専用追加加工が必要となります。(P.812)