

PANEL ATTACHMENT BRACKETS / CLAMP BRACKETS

パネルサポートブラケット樹脂タイプ/パネルクランプブラケット


CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■パネルサポートブラケット 樹脂タイプ



材質 ポリアミド RoHS10

- HCBR5** (ライトグレー) **HCBR6** (ライトグレー) **HCBR8** (ライトグレー) **HCBR8-45** (ライトグレー)
- HCBRB5** (黒) **HCBRB6** (黒) **HCBRB8** (黒) **HCBRB8-45** (黒)
- HCBR6S** (ライトグレー)
- HCBR6B** (黒)
- HCBR6S** (黒)

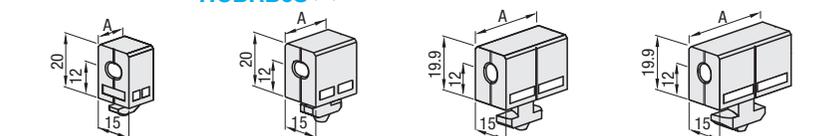


中にM5のインサートナットが入っております。パネル取付ボルトはM5長さ15を使用してください。



Example 使用例
樹脂タイプHCBR5は、T型止め部が偏心しており、パネル板厚5mm、3mmの両方フレーム面と合わせることができます。



樹脂タイプ取付方法
T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すことで、手軽に取付られます。
樹脂タイプのパネル取付用ボルトはL寸15を使用します。

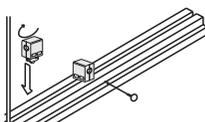

| 型式 | 質量 | A | フレーム側面と取付面との差 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|---------------|------|------|---------------|-------|---------|
| Type | No. | | | 1~9コ | 10 |
| HCBR HCBRB | 5 | 4.3 | 12 | 97 | 93 |
| | 6 | 6.8 | 20 | | |
| | 6S | 6.0 | 24 | 97 | 93 |
| | 8 | 10.9 | 30 | | |
| 8-45* | 13.2 | 35 | 5 | 97 | 93 |

*45度角ライトタイプ(HFSL8-45)シリーズは、No.8のサイズを使用してください。



型式
HCBR6



在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~10 | 11~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

PANEL ATTACHMENT BRACKETS

パネルサポートブラケット -アルミタイプ-

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■パネルサポートブラケット アルミタイプ






材質 A6063S-T5
表面処理 アルマイト処理

- HCB A5** (黒アルマイト)
- HCB A B5** (黒アルマイト)

- HCB A6** (黒アルマイト)
- HCB A6S** (黒アルマイト)
- HCB A8** (黒アルマイト)
- HCB A B6** (黒アルマイト)
- HCB A B6S** (黒アルマイト)
- HCB A B8** (黒アルマイト)

- HCB A N6** (1点止めタイプ)
- HCB A N8** (1点止めタイプ)

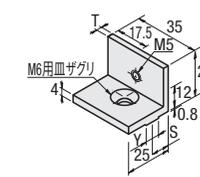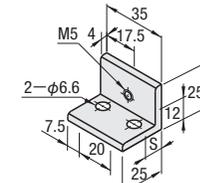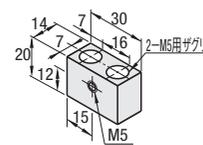

| 型式 | 質量 | フレーム側面と取付面との差 | S | T | Y | 適用ボルト・ナット | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|---------|-----|---------------|---|-----|---|---------------------|-------|---------|
| Type | No. | | | | | ボルト 個数 ナット 個数 | 1~9コ | 10~200 |
| HCB A | 5 | 19 | 3 | — | — | CBM5-20 HNTT5-5 | 151 | 143 |
| | 6 | 17 | 5 | 10 | — | CBM6-12 2 HNTT6-6 | | |
| | 6S | 17 | 3 | 12 | — | CBM6-15 HNTT8-6 | | |
| HCB A B | 5 | 19 | 3 | — | — | CB5-20 HNTT5-5 | 240 | 230 |
| | 6 | 17 | 5 | 10 | — | CB6-12 2 HNTT6-6 | | |
| | 6S | 17 | 3 | 12 | — | CB6-15 HNTT8-6 | | |
| HCB A N | 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | HFBCM6-12 1 HNTT6-6 | 190 | 180 |
| | 6S | 18 | 5 | 10 | 3 | HFBCM6-12 1 HNTT6-6 | | |
| | 8 | 15 | 4 | 9.8 | — | HFBCM6-15 1 HNTT8-6 | | |


*8は8-45と兼用 *5は40度角アルミフレームの場合
*パネル取付の際はパネル取付用ボルト(P.831)をご利用ください。

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|-------|------|
| | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~200 | 201~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



HCB Aの使用例

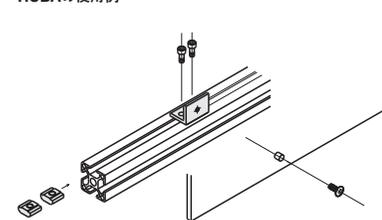

HCB A Nの使用例

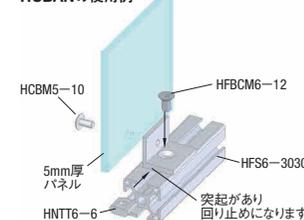


■パネルサポートブラケット 長さ指定アルミロングタイプ




材質 A6063S-T5
表面処理 アルマイト処理

- HCB A L6**
- HCB A L6S**
- HCB A L8**

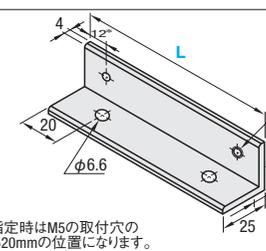

*追加加工CTW45指定時はM5の取付穴の位置が端面から20mmの位置になります。

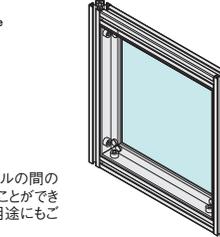

フレームとパネルの間のすき間をうめることができます。補強の用途にもご使用ください。

| 型式 | L | フレーム側面と取付面との差 | S | 適用ボルト・ナット | ¥基準単価 |
|---------|-----|---------------|----|-------------------|---|
| Type | No. | 指定1mm単位 | | ボルト 個数 ナット 個数 | 50~300 301~700 701~1100 1101~1500 1501~2000 |
| HCB A L | 6 | 5 | 10 | CBM6-12 2 HNTT6-6 | 1,240 1,600 2,100 2,560 3,160 |
| | 6S | 3 | 12 | CBM6-15 2 HNTT8-6 | |
| | 8 | 5 | 15 | CBM6-15 2 HNTT8-6 | |

*8は8-45と兼用 *5は40度角アルミフレームの場合
*パネル取付の際はパネル取付用ボルト(P.831)をご利用ください。



型式 - L
HCB A L6 - 1000



2 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~50 | 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
|-----------------|----------|---------------|---------|
| Alteration 追加加工 | 型式 | L (CTW45・MH) | |
| | HCB A L6 | - 500 - CTW45 | |
| | HCB A L8 | - 700 - MH | |


| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| パネルサポートブラケット アルミロングタイプ 溝上部 45度カット | CTW45 | パネルサポートブラケット アルミロングタイプを両端45度にかットします。 | 390 |
| 取付穴1穴追加 | MH | L寸法の中間位置にM5の取付穴を1穴追加します。 | 160 |

*カット面が鋭利になります。手をキズつけないようご注意ください。

■パネルクランプブラケット



材質 ポリアミド RoHS10

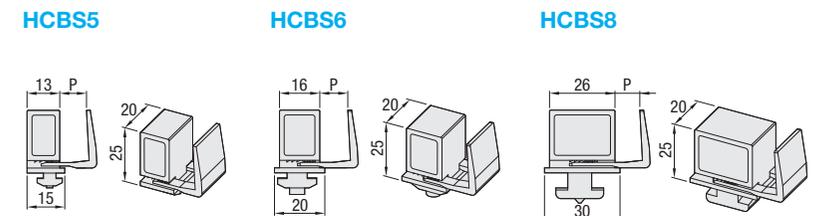


HCB S8は8シリーズ、8-45シリーズ共用です。
P部が可動し、パネル厚の調整が可能です。

| 型式 | 質量 | P | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|---------|-------|---------|
| Type | No. | 適応パネル板厚 | 1~9コ | 10 |
| HCB S | 5 | 2.6 | 184 | 174 |
| | 6 | 3.9 | | |
| | 8 | 6.3 | 196 | 186 |

■パネルクランプ取付方法

- フレームとの取付
T型止め部をフレーム溝にT型止め部に入れ90度回すことで、手軽に取付られます。
- パネルの取付方法
右図の通り、P部にパネルをはさみ可動部をパネルに押し当てて固定するためパネルの穴加工は不要です。

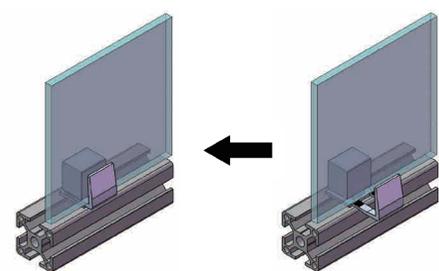

型式
HCB S8



在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~10 | 11~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。