

PANEL ATTACHMENT BRACKETS


SCREWS FOR PANEL INSTALLATION

パネルサポートブラケット/パネル取付用ボルト

—スチール・ステンレスタイプ—


CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■パネルサポートブラケット
スチール・ステンレスタイプ

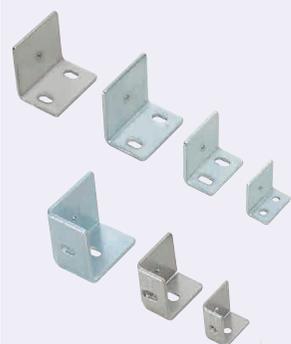


タイプ	材質	表面処理
スチールタイプ	SPCC	三価クロメート
ステンレスタイプ	SUS304	—


■中間取り付け用
スチールタイプ HCBV5
ステンレスタイプ SHCBV5

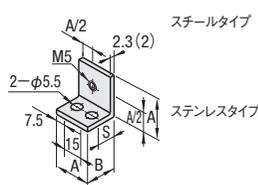


スチールタイプ HCBV6
HCBV8
HCBV8-45
ステンレスタイプ SHCBV6
SHCBV8
SHCBV8-45

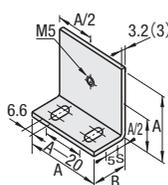

■コーナー取り付け用
スチールタイプ HCBCV5
ステンレスタイプ SHCBCV5

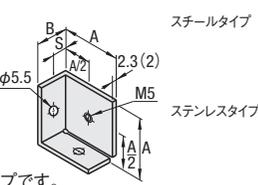


スチールタイプ HCBCV6
HCBCV8
HCBCV8-45
ステンレスタイプ SHCBCV6
SHCBCV8
SHCBCV8-45

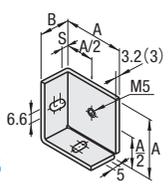

①()の数値はステンレスタイプです。
②プレート取付穴高さ(A/2)は、補強強度を高めるため、樹脂タイプやアルミタイプとは異なります。

EX Example 使用例

スチールタイプ・ステンレスタイプのNo.6,8,8-45は長穴のため、パネルの取付けに2種類の選択ができます。(パネル板厚5mm以下)

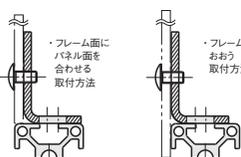

■スチールタイプ

型式 Type	No.	質量	フレーム側面と取付面との差	S	A	B	適用ボルト・ナット		HCBV		HCBCV		
							ボルト	ナット	標準品	対応品	標準品	対応品	
HCBV HCBCV	5	29	23	0	10	30	18	CBM5-8	HNIT5-5	120	115	180	175
	6	79	60	0	40	25	CBM6-12	HNIT6-6	140	135			
	8	124	94	0~5(可変)	15	50	35	CBM6-15	HNIT8-6	160	155	200	195
	8-45			17.5	50	35	CBM6-15	HNIT8-6	160	155	200	195	

■ステンレスタイプ

型式 Type	No.	質量	フレーム側面と取付面との差	S	A	B	適用ボルト・ナット		SHCBV		SHCBCV		
							ボルト	ナット	標準品	対応品	標準品	対応品	
SHCBV SHCBCV	5	23	18.5	0	10	30	18	SCB5-6	HNIT5N6-5	130	125	200	195
	6	62.5	50	0~5(可変)	40	25	SCB6-10	HNIT5N6-6	150	145	210	200	
	8	113	85.5	0~5(可変)	15	50	35	SCB6-15	HNIT5N8-6	170	165	230	220
	8-45			17.5	50	35	SCB6-15	HNIT5N8-6	170	165	230	220	

Order 注文例
型式 HCBV6
SHCBCV8

Alteration 追加加工
型式 HCBV6
SET

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Alteration	Code	Spec.	ブラケット	適用ボルト・ナット				¥/1Code
				フレーム取付用		パネル取付用		
				ボルト	ナット	ボルト	ナット	
適用ボルト ナットセット	SET	適用するボルト・ナットをセットにします	HCBV5 HCBV5	CBM5-8	HNIT5-5	HCBM5-10 (下記)	1	95
			HCBV6 HCBV6	CBM6-12	HNIT6-6			
			HCBV8 HCBV8	CBM6-15	HNIT8-6			
			HCBV8-45 HCBV8-45	CBM6-15	HNIT8-6			
			SHCBCV5 SHCBCV5	SCB5-6	HNIT5N6-5			
			SHCBCV6 SHCBCV6	SCB6-10	HNIT5N6-6			
			SHCBCV8 SHCBCV8	SCB6-10	HNIT5N6-6			
			SHCBCV8-45 SHCBCV8-45	SCB6-15	HNIT5N8-6			
			SHCBCV8-45 SHCBCV8-45	SCB6-15	HNIT5N8-6			
			SHCBCV8-45 SHCBCV8-45	SCB6-15	HNIT5N8-6			

■パネル取付用ボルト



①型番にはRoHS非対応
RoHS 10

HCBM
SHCBM (ステンレス)
HCBMB (三価クロメート黒色)

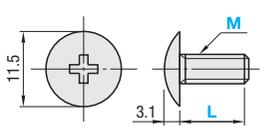

Type	材質	表面処理
HCBM	機械構造用炭素鋼	ユニクロメッキ
SHCBM	SUS304相当	—
HCBMB	機械構造用炭素鋼	三価クロメート(黒色)

型式 Type	長さ L	HCBM		SHCBM		HCBMB	
		標準品	対応品	標準品	対応品	標準品	対応品
HCBM SHCBM HCBMB	10	1~79本	80~99	100~200	1~79本	80~99	100~200
	12	25	6	5	32	13	12
	15						

①L寸15はHCBM用です。その他のボルトについては、P.795をご参照ください。

■HCBM・SHCBM・HCBMBセット販売について各サイズ500本のセット販売もあります。

M-L	HCBM	SHCBM	HCBMB
5-10	500本セット(SET1)	500本セット(SET1)	500本セット(SET1)
5-12	2,350 (¥4.7/本)	5,500 (¥11/本)	5,000 (¥10/本)
5-15			

②ご注文の際には数量にご注意ください。HCBM5-10-SET1のご注文で500本が納入されます。

Order 注文例
型式 L
HCBM5-10
型式 L SET1
HCBM5-10-SET1 (500本)

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●バラ売り ●セット販売(-SET1)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SLIDE RAIL

SLIDE SPACER

スライドレール/スライドスペーサ


—樹脂タイプ—

CADデータフォルダ名: 41_Accessories


■スライドレール



HRLFLJ2
(5mm厚プレート2列用)

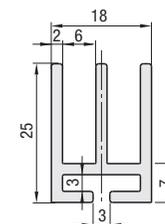

HRLFLJ3
(5mm厚プレート3列用)

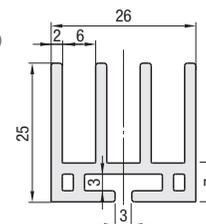


①スライドレールはスライドレール用コネクタを使用してアルミフレームと接続します。 ②材質 ABS樹脂(ライトグレー)

型式 Type	No.	長さ 指定1mm単位	対応フレーム (シリーズ)	質量 kg/m	¥基準単価/m
HRLFLJ	2	50~2000	5シリーズ	0.185	410
	3		6シリーズ	0.277	570
	3		8・8-45シリーズ	0.277	570


■スライドレール用コネクタ



HRLCN5

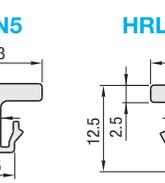

HRLCN6

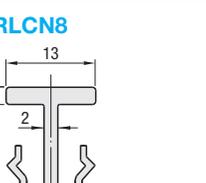

HRLCN8



①スライドレールとアルミフレームを接続するのに使用します。 ②材質 ポリプロピレン(ライトグレー)

型式 Type	No.	長さ 指定1mm単位	対応フレーム (シリーズ)	質量 kg/m	¥基準単価/m
HRLCN	5	50~2000	5シリーズ	0.045	180
	6		6シリーズ	0.064	210
	8		8・8-45シリーズ	0.072	230



Order 注文例
型式 HRLFLJ3
HRLCN6
長さ 1000
1000

Delivery 出荷日
2 日日出荷
在庫品 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134
③3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格
基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HRLFLJ3-800
570×0.8m=456円(1円単位は切り捨て)
④50~52mmまでの場合は10円となります。


EX Example 使用例

●フレームとの接続

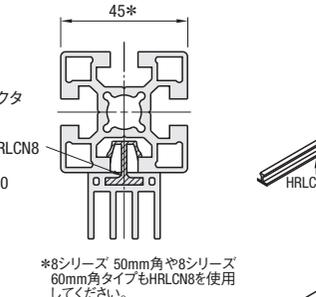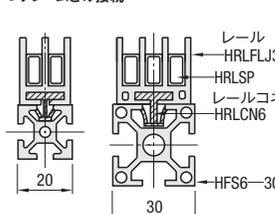

●6シリーズのフレームに3列のレールを取付けるには、HRLFLJ3とHRLCN6を選びます。


●組立後側面図

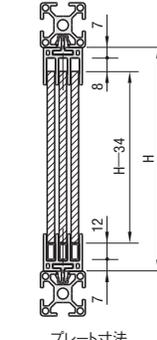



■スライドスペーサ



HRLSP

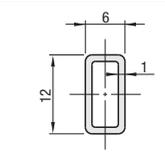

EX Example 使用例

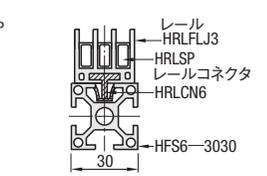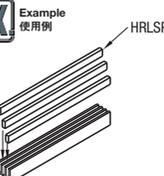

①スライドレール下側の列に挿入します。
②ハサミ・カッターで切断することができます。

型式	長さ mm	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
HRLSP	2000	289	275

型式	長さ mm	¥基準単価 (30本セット)
HRLSP-SET (30本セット)	2000	7,950 (1本265円)

Order 注文例
型式 HRLSP
HRLSP-SET

Delivery 出荷日
2 日日出荷
在庫品 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134
③3本以上で1明細行当たり一律2,160円

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

41
パネルサポートブラケット
(ハブ/フィルタ)