


# PANEL CLAMP パネルクランプ

類似品比較ポイント | ライトグレーは低アウトガス材質を使用。クリーン環境でご使用の場合、本品からご検討ください。 CADデータフォルダ名: 41\_Accessories 類似部品ページ P.834

■パネルクランプ

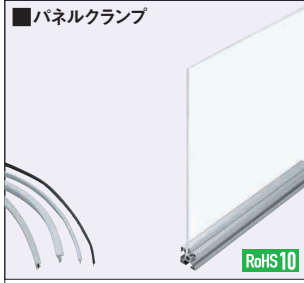


RoHS 10

・パネル5mm厚用


5シリーズ

 HSCP1H  
HSCP1H  
B(黒) S(ライトグレー)




6シリーズ

 HSCP3H  
HSCP3H  
B(黒) S(ライトグレー)



8・8-45シリーズ

 
HSCP5H  
HSCP5H  
B(黒) S(ライトグレー)



・パネル3mm厚用


5シリーズ

 HSCP3H  
HSCP3H  
B(黒) S(ライトグレー)




6シリーズ

 HSCP5HN  
HSCP5HN  
B(黒) S(ライトグレー)



8・8-45シリーズ

 HSCP7H  
HSCP7H  
B(黒) S(ライトグレー)



■固定サイズ

Type	No.	色	長さ m	対応フレーム (シリーズ)	対応パネル 板厚	B(黒)		S(ライトグレー)		B(黒)		S(ライトグレー)	
						長さ 6m				長さ 12m			
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
HSCP	1H	B(黒) S(ライトグレー)	6	5シリーズ	5	809	768	1,800	1,710	1,351	1,283	3,000	2,850
	3H				3			1,980	1,880			3,300	3,130
	5HN				5	845	802	4,790	4,550	1,406	1,336	7,980	7,580
	5H				3								
	7H				5								
			8シリーズ	5	1,522	1,445	5,580	5,300	2,542	2,414	9,300	8,830	
			8-45シリーズ	3									

■指定サイズ

型式	Type	No.	色	長さ 指定1mm単位	対応フレーム (シリーズ)	対応パネル 板厚	B(黒)	S(ライトグレー)
							¥基準単価/m 1~70本	¥基準単価/m 1~70
HSCP	HSCP	1H	B(黒) S(ライトグレー)	100~3000	5シリーズ	5	500	520
		3H				3	570	600
		5HN				5	640	890
		5H				3		
		7H				5		
					8シリーズ	5	700	990
					8-45シリーズ	3		

■パネルクランプの材質比較  
S(ライトグレー)のパネルクランプは発生量が少ない材質を使用しております。

色: Sのパネルクランプのアウトガス測定結果

測定方法	GCMS	GCMS	GCMS	GCMS
アウトガス	アセトアルデヒド	トリメチルベンゼン	ジメチルヘプタン	キシレン
60°C60min.	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下
検出限界	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g

アウトガス: 有機材質などから放出されるガス

Order 注文例: 型式 HSCP3H - 色 B - 長さ 12

Price 価格: 570×0.8m=450円(1円単位は切り捨て)

Delivery 出荷日: 2 日日出荷

注文時: ストック T 当日出荷 無料 正午迄 P.134

■固定サイズ


数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~8	9~50	51~	71~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常	通常	お見積り	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

# ECONOMY PANEL CLAMP エコノミーパネルクランプ

類似品比較ポイント | 材質をPVCにすることで、低価格を実現しました。 CADデータフォルダ名: 41\_Accessories 類似部品ページ P.833

■エコノミーパネルクランプ

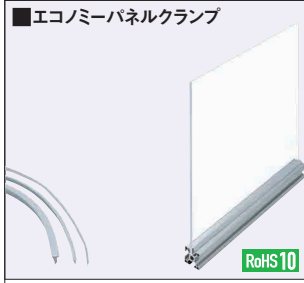


RoHS 10

・パネル5mm厚用


5シリーズ

NSCP1H  
S(ライトグレー)




6シリーズ

NSCP3H  
S(ライトグレー)



8・8-45シリーズ


NSCP5H  
S(ライトグレー)



・パネル3mm厚用


5シリーズ

 NSCP3H  
S(ライトグレー)




6シリーズ

 NSCP5HN  
S(ライトグレー)



8・8-45シリーズ

 NSCP7H  
S(ライトグレー)



■固定サイズ

Type	No.	色	長さ m	対応フレーム (シリーズ)	対応パネル 板厚	長さ 6m		長さ 12m		
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
						1~8本	9~50	1~8本	9~50	
NSCP	1H	S(ライトグレー)	6	5シリーズ	5	688	654	1,148	1,090	
	3H				3					
	5HN				5	718	682	1,195	1,135	
	5H				3					
	7H				5					
					8シリーズ	5	1,294	1,229	2,161	2,053
					8-45シリーズ	3				



Order 注文例: 型式 NSCP3H - 色 S - 長さ 12

Price 価格: 標準対応 小口 51~ 大口 71~

Delivery 出荷日: 2 日日出荷 翌日出荷 P.133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■パネルクランプ・エコノミーパネルクランプの選定方法(使用例)

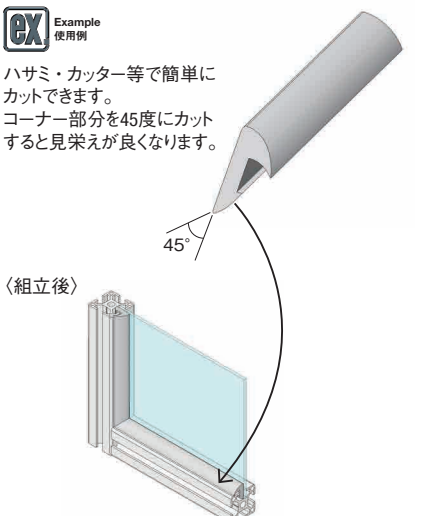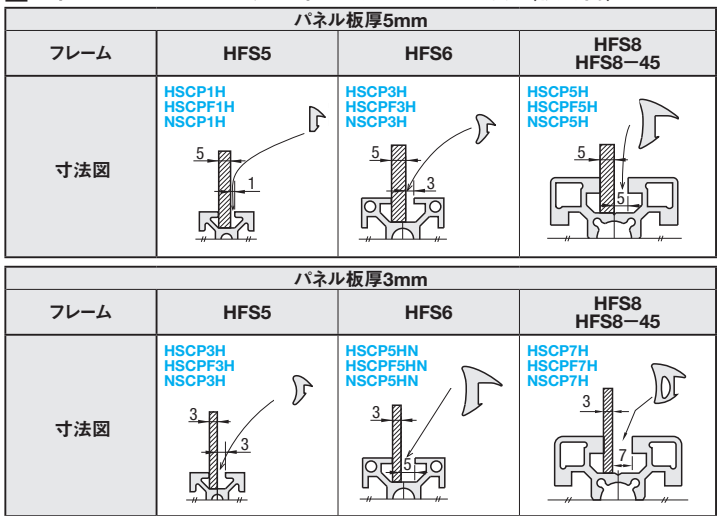

41 エコノミーパネルクランプ