

ALUMINUM FRAME FOR SLIDING DOOR / PARTS FOR SLIDING DOOR

吊り引戸用フレーム/吊り引戸用滑車・ガイド

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

41
吊り引戸用
滑車・ガイド

吊り引戸用滑車キット




RoHS10

HASGD

部品	材質	S表面処理
滑車	本体 SS400 ベアリング SUJ2 車輪 ポリアセタール	三価クロメート
板金	SPHC	三価クロメート
ボタボルト	SUS304	-
皿ボルト	-	-
ゴムワッシャ	ニトリルゴム(NBR)	-
バネナット	S10C相当	三価クロメート

<展開図>

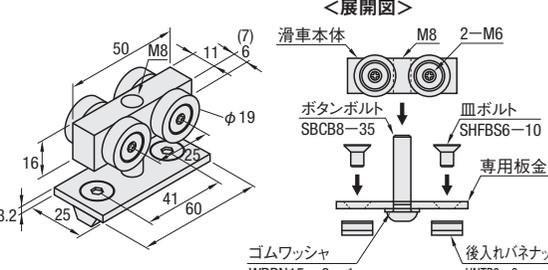

滑車本体 M8 2-M6
ボタボルト SBCB8-35
皿ボルト SHFBS6-10
専用板金
ゴムワッシャ WRBN15-8-1
後入れバネナット HNTP6-6

型式	目安許容荷重(N)	¥基準単価		¥スライド単価	
		1~4コ	5~50	小口	大口
HASGD	100	2,670	2,530	1~30	31~


数量区分: 標準対応(小口), 個別対応(大口)
数量: 1~50, 51~
出荷日: 通常, お見積り
*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

吊り引戸ガイド




RoHS10

HASGY

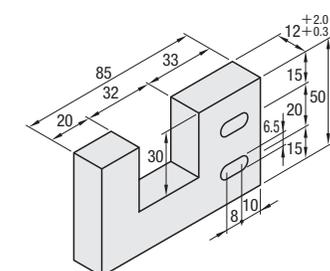

M 材質 ポリアセタール

Example 使用例

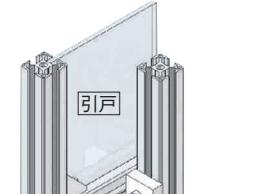

開閉

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1~4コ	5~30	小口	大口
HASGY	1,650	1,560	1~30	31~


数量区分: 標準対応(小口), 個別対応(大口)
数量: 1~30, 31~
出荷日: 通常, お見積り
*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

シールタイプマグネットキャッチ



RoHS10

HSMG

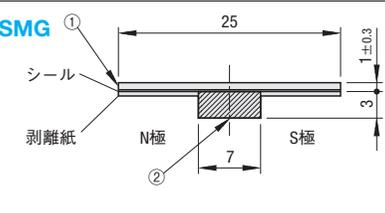

シール
剥離紙
N極
S極

N極はNマークがついています。取付については、P820の使用例をご参照ください。

Type	①スポンジ	②磁石	耐熱温度
	材質	材質	
HSMG	クロロプレン	異方性フェライト磁石(プラスチックマグネット)	50℃

型式	Type	No.	色	長さ(mm)	対応フレーム(タイプ)	マグネットタイプ	100mmあたり吸着力{g}	表面磁束密度 Gauss{G}	¥基準単価		¥スライド単価	
									1~4コ	5~50	小口	大口
HSMG	6	B		1000	6シリーズ	異方性フェライト磁石	75	500	1,950	1,730	1~30	31~

数量区分: 標準対応(小口), 個別対応(大口)
数量: 1~50, 51~
出荷日: 通常, お見積り
*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

①吸着力は常温(20℃)での参考値です。扉の枠に貼付け、簡易なマグネットキャッチとしてご利用頂けます。
②吸着力はHSMG同士を吸着させた場合の参考値です。
③6シリーズ用のサイズもご用意しております。P802
④ハサミで簡単にカットできます。

Order 注文例

型式 - L

HFHSD6-3030 - 1800

HASGD

HASGY

HSMG6-B

Delivery 出荷日

HFHSD6-3030

1 日日出荷

在庫 T 当日出荷 無料

ご注文締切 正午迄 P.134

HSMG

2 日日出荷

在庫 T 当日出荷 無料

ご注文締切 正午迄 P.134


HASGD・HASGY

在庫品 翌日出荷 P.133


*ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例


開閉時の衝撃緩和として、シールカバーP819を使用してください。

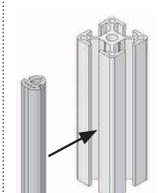

簡易なマグネットキャッチとして、HSMGをご利用頂けます。

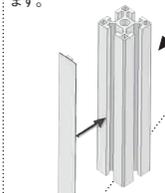


<吊り引戸 全体図>

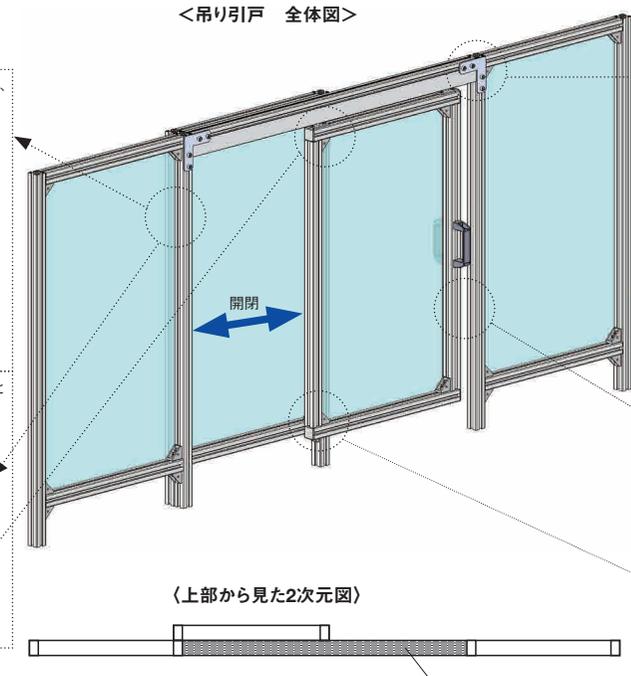

開閉


HFHSD6-3030
 
<上部から見た2次元図>



吊り引戸用フレーム取付方法

シンプルジョイントと板金プレートを併用し固定してください。

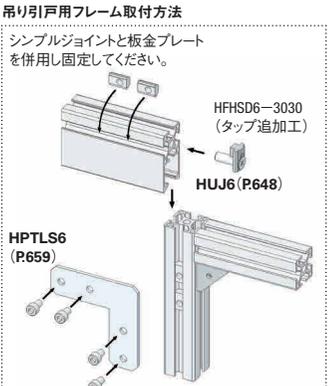


HFHSD6-3030 (タップ追加)

HUJ6 (P648)

HPTLS6 (P659)

必要に応じて、HSMG6をご利用ください。打掛錠(P869)も有効です。

吊り引戸用ガイド取付方法

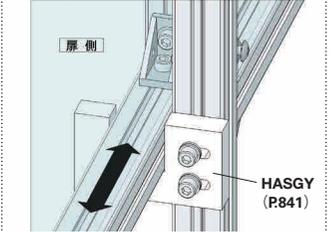


側側

HASGY (P841)

ボルト・ナットを使用し、フレームに取付けてください。

吊り引戸用滑車取付方法


引戸側に吊り引戸用滑車を取付けます。

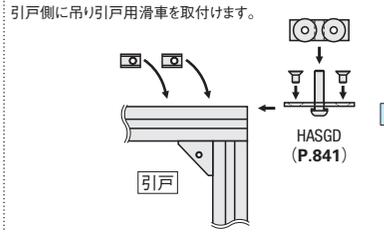

HASGD (P.841)

A部は10mm程度の隙間をあけてください。

滑車取付後、滑車部を吊り引戸用フレームに入れます。

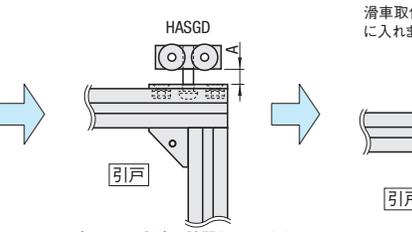

HASGD

HFHSD6-3030