


HEPA・ULPA FILTER UNIT / HEPA・ULPA FILTER UNIT ACESARY

# へパ・ウルパフィルタユニット/周辺部品

CADデータフォルダ名: 41\_Accessories

■へパフィルタ・ウルパフィルタ

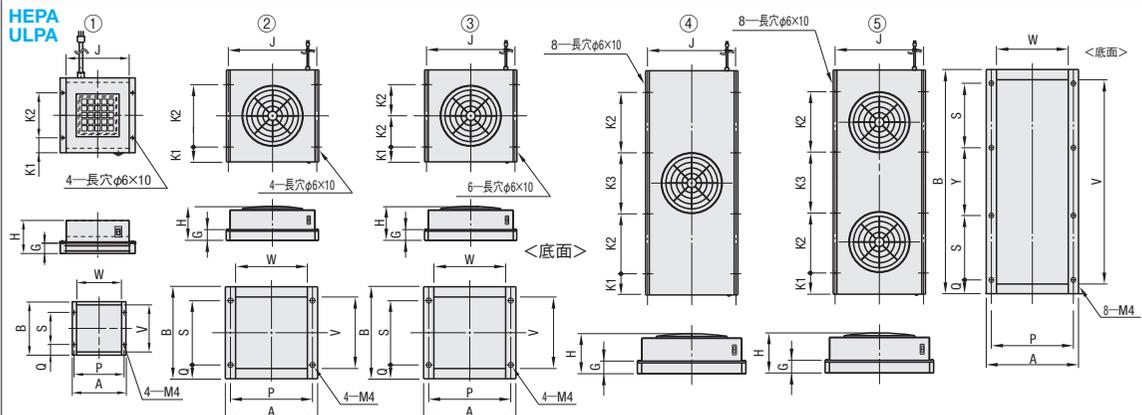

番号	風量m <sup>3</sup> /min		質量(kg)	外形寸法		カバー高さ		上部カバー取付ピッチ				底面吹出口サイズ		底面取付ピッチ					
	HEPA	ULPA		HEPA・ULPA	A	B	H	G	J	K1	K2	K3	W	V	タップ穴数	P	Q	S	Y
①	1	—	4.0	250	250	160	50	233	45	160	—	210	220	4	233	45	160	—	
	3	2.5	6.5	400	400	165	50	383	80	240	—	360	370		383	80	240	—	
	5	4	11.5	500	500	185	50	483	75	350	—	460	470		483	75	350	—	
②	10	7	14.5	610	610	200	65	593	80	225	—	580	8	593	80	450	—	—	
	15	13	22.0																215
③	25	20	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


型式	電源単相(V)	風量 m <sup>3</sup> /min	¥基準単価 1~4コ					¥スライド単価 5~10コ						
			風量1	3	5	10	15	25	風量1	3	5	10	15	25
Type HEPA (へパフィルタ)	S100 S200*	13 5 10 15 25	46,200	53,860	69,920	109,530	181,160	231,150	43,800	51,160	66,420	98,510	163,020	219,590

型式	電源単相(V)	風量 m <sup>3</sup> /min	¥基準単価 1~4コ					¥スライド単価 5~10コ				
			風量2.5	4	7	13	20	風量2.5	4	7	13	20
Type ULPA (ウルパフィルタ)	S100 S200*	2.5 4 7 13 20	60,420	77,610	116,750	190,000	254,100	57,390	73,720	110,910	180,500	254,100

\*HEPAフィルタ風量1,3及びULPAフィルタ風量2.5の200V仕様はありません。

■風量調整機能付へパフィルタユニット

**HEPAFS100-5-1**  
(風量調整コントローラ付HEPAS100-5)  
**HEPAFS100-10-1**  
(風量調整コントローラ付HEPAS100-10)  
**HEPAD** (風量調整コントローラ単体)

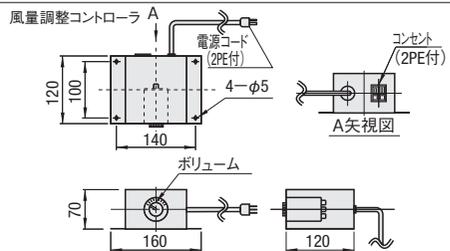

型式	電源単相(V)	風量範囲	付属へパフィルタユニット	風量 m <sup>3</sup> /min (コントローラボリューム)	右ページ図参照										型式	取付可能へパフィルタ	¥基準単価	¥スライド単価
					⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①				
Type HEPAF	S100	5-1 10-1	HEPAS100-5 HEPAS100-10	5 10	4.2 9.3	3.9 7.7	3.3 6.1	2.9 3.9	2.9 3.9	1.6 2.3	1.0 1.1	0.5 1.1	0.5以下	102,950	133,500	97,800	126,800	

① 風量は平均値です。環境に応じて調整してください。

型式	HEPAS100-1		HEPAS100-3		ULPAS100-2.5		HEPAS100-5		ULPAS100-4		HEPAS100-10		ULPAS100-7		HEPAS100-15		ULPAS100-13		HEPAS100-25		ULPAS100-20	
	HEPACF-1	HEPACF-3	ULPACF-2.5	HEPACF-5	ULPACF-4	HEPACF-10	ULPACF-7	HEPACF-15	ULPACF-13	HEPACF-25	ULPACF-20											
集塵効率(大気塵にて)	HEPAS: 0.3μm粒子にて99.99%以上 ULPAS: 0.1μm~0.2μm粒子にて99.999%以上																					
メインフィルタ	HEPAS: 0.3μm粒子にて99.99%以上 ULPAS: 0.1μm~0.2μm粒子にて99.999%以上																					
風量 (m <sup>3</sup> /min)	1 (0.8)	3 (3.5)	2.5 (3.0)	5 (5.0)	4 (4.0)	10 (10)	7 (7)	15 (15)	13 (13)	25 (25)	20 (20)											
吹出速度 (m/s)	0.36 (0.29)	0.38 (0.44)	0.31 (0.38)	0.39 (0.39)	0.31 (0.31)	0.51 (0.51)	0.35 (0.35)	0.37 (0.37)	0.32 (0.32)	0.61 (0.61)	0.49 (0.49)											
質量 (kg)	4.0	6.5	6.5	11.5	11.5	14.5	14.5	22.0	22.0	25.0	25.0											
騒音 (dBA)	56 (56)	53 (56)	54 (53)	55 (56)	53 (56)	56 (57)	56 (57)	56 (57)	56 (57)	59 (59)	59 (59)											
電源	AC100V, 1φ, 50/60Hz 設置プラグ付電源コード5m付属																					
消費電力 (W)	AC200V, 1φ, 50/60Hz端子台接続																					
付属品	プレフィルタ																					

① ( )内は60Hz仕様、騒音は無響室にて吹出面より1mでの計測

**Order 注文例** 型式 — 風量(風量範囲)  
HEPAS100 — 10  
HEPAFS100 — 5-1  
HEPAD

**Delivery 出荷日** 5 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~10	大口 11~
出荷日	通常	お見積り

\*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Example 使用例** **ex**

開口寸法

EPDMスポンジ(付属)  
付属のEPDMスポンジは、取付部とユニットの間に取り付けてください。  
※長さ15mmのネジが付属しています。取付部厚みが10mm以上の場合は、別途ご用意ください。  
タップ穴数φ6

アルミフレームユニットへの取付けは右記開口部を設けた取付ブラケットをご準備頂きます。

HEPAFS・HEPADには、10段階の風量調節ボリュームが付いています。各ボリュームに対応する風量は規格表欄をご覧ください。

■交換用メインフィルタ **RoHS 10** **HEPACF**

番号	風量 m <sup>3</sup> /min		外形寸法	高さ	上部カバー取付ピッチ				底面吹出口サイズ		底面取付ピッチ						
	HEPACF	HEPACF			A	B	G	J	K1	K2	K3	W	V	タップ数	P	Q	S
①	1	—	250	250	50	4	233	45	160	—	210	220	4	233	45	160	—
	3	2.5	400	400			383	80	240	—	360	370		383	80	240	—
	5	4	500	500			483	75	350	—	460	470		483	75	350	—
②	10	7	610	610	65	8	593	80	225	—	580	8	593	80	450	—	
	15	13	1220	1220			380	300	570	1190	8	593	80	380	300		
③	25	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

型式	電源単相(V)	風量 m <sup>3</sup> /min	¥基準単価 1~4コ					¥スライド単価 5~10コ						
			風量1	3	5	10	15	25	風量1	3	5	10	15	25
Type HEPACF (へパ交換用メインフィルタ)	S100 S200*	13 5 10 15 25	22,200	27,700	35,400	47,690	96,920	96,920	19,900	24,900	31,800	42,900	87,200	87,200

① パッキンは添付しません。② 目詰りしたフィルタの再生利用はできません。③ 底面取り付けピッチは、開口寸法の寸法図をご覧ください。

■フィルタユニット取付ブラケット **RoHS 10**

HEPABLS5 HEPABLS6 HEPABLS8 HEPABLS8-45

材質 SUS304

型式	No.	対応フレーム(シリーズ)	適合ボルト・ナット		¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	ナット		
Type HEPABLS	5	5シリーズ	SCB5-8	HNNTSN5-5	620	590
	6	6シリーズ	SCB5-10	HNNTSN6-5	650	620
	8	8シリーズ	SCB5-12	HNNTSN8-5	700	665
	8-45	8-45シリーズ	SCB5-12	HNNTSN8-5	710	675

① フィルタ側の取付ボルトは、フィルタ購入時に付属のものをご使用ください。

**Example 使用例** **ex**

フィルタ交換図

本体ケース  
ネジ(4カ所) ※  
スプリングコネクタ (運転表示灯用)  
コネクタ受部  
パッキン  
フィルタ

※ (HEPAS100-10, ULPAS100-7, HEPAS200-10, ULPAS200-7)は6カ所・HEPAS100-15, ULPAS100-13, HEPAS200-15, ULPAS200-13, HEPAS100-25, ULPAS100-20, HEPAS200-25, ULPAS100-20は8カ所) ドライバでネジ(4カ所)を外し、フィルタを交換してください。  
表示灯用コネクタ位置を合わせてください。

HEPABLS利用時のアルミフレームユニットへの取付

① 在 庫品 翌日出荷 P133  
② ご希望によりPM00迄、当日出荷受付けます。  
③ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

先入れナット HNNTSN  
フレームを組みあける前にあらかじめ溝に入れておきます。  
ゴムのシールのため、(A)のネジの締めつけにより、1~2mm程度突出しやすくなります。

41  
へパフィルタ  
ユニット