

MAGNET CATCHES FOR ALUMINUM FRAMES

フレーム取付用マグネットキャッチセット

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

フレーム取付用 マグネットキャッチセット




*マグネット部のみご希望の場合は、P.1266のHMEN-Tをご覧ください。


部品	材質	表面処理
マグネットキャッチ	ハウジング: SUS304 マグネット: フェライト	ダークブラウン塗装

RoHS10

HMEN-T マグネットキャッチ

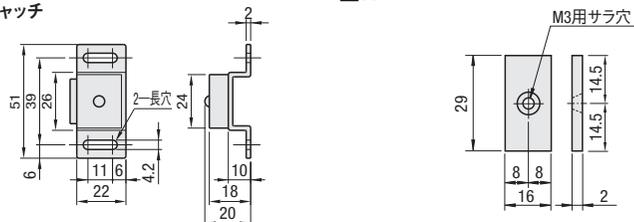

MG5-5プレート MG6-5プレート MG8-5プレート MG6-6プレート MG8-6プレート

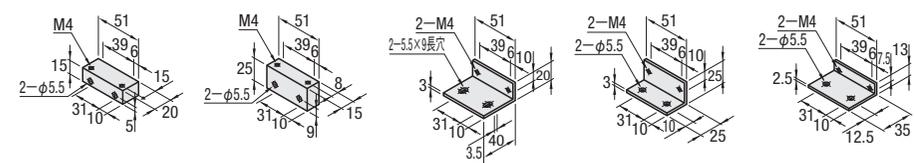

型式	構成部品										¥基準 単価	¥スライド 単価				
	マグネット側					扉側(フレーム側)										
Type	No.	マグネット	保持力 N(kgf)	取付け プレート	取付け ネジ	取付け ボルト	取付け ナット	取付け ネジ	取付け ボルト	取付け ナット	取付け ネジ	取付け ボルト	取付け ナット			
HMEN	5-5	HMEN-T	29.4 (3)	MG5-5	SCB5-25	HNTT5-5	2	MG6-5	SCB5-22	HNTT6-5	2	M3-6	HNTT5-3	1	680	651
	6-5	MG6-5		SCB5-15	HNTT8-5	695		670								
	8-5	MG8-5		SCB5-12	HNTT8-5	750		718								
	6-6	MG6-6		SCB5-12	HNTT8-5	810		775								
	8-6	MG8-6		SCB5-12	HNTT8-5	855		817								
8-8	MG8-8	SCB5-12	HNTT8-5	1,050	1,000											


フレーム取付用マグネットキャッチセット



*マグネット部のみご希望の場合は、P.1265のMGCEをご覧ください。

部品	材質	表面処理
マグネットキャッチ	ハウジング: アルミ合金 マグネット: フェライト 吸着板: SPCC	アルマイト処理 ニッケルメッキ

RoHS10

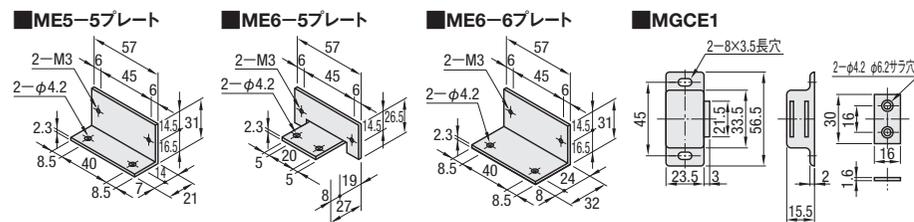

型式	構成部品										¥基準 単価	¥スライド 単価			
	フレーム側					扉側									
Type	No.	マグネット	取付け プレート	取付け ボルト	取付け ナット	取付け ネジ	取付け ボルト	取付け ナット	取付け ネジ	取付け ボルト	取付け ナット				
HMGCE	5-5	MGCE1	ME5-5	SCB4-6	HNTT5-4	2	ME6-5	SCB4-8	HNTT6-4	2	SCB3-6	HNTT5-3	2	790	715
	6-5	ME6-5	SCB4-8	HNTT6-4	830		750								
	6-6	ME6-6	SCB4-8	HNTT6-4	890		800								


Order 注文例
型式
HMEN6-6
HMGCE5-5

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133
ご希望によりPM6.00迄、
当日出荷受付致します。


HMEN			HMGCE		
数量区分	標準対応	個別対応	数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~	数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り	出荷日	通常	お見積り

Example 使用例

 
5-5取付例



6-5取付例

 

8-5取付例

 

6-6取付例



 
8-6取付例



8-8取付例




8-8取付例



() 寸法は45度フレームの時

Example 使用例

 
5-5取付例




6-5取付例



 
6-6取付例



6-6取付例

 

6-6取付例

 

MAGNET CATCHES FOR PANELS-SIDE EXIT LEADS / THIN MAGNET CATCHES FOR FRAMES

横線式パネル取付用マグネットキャッチ/フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

横線式パネル取付用 マグネットキャッチセット (写真はHMGAR)




本体とプレートが吸着の時
白-赤が導通
本体とプレートが離れた時
白-黒が導通

最大接点容量
AC250V3A
DC125V0.4A

部品名	材質	表面処理
本体	ポリエチレン	-
プレート	SPCC	三価クロメート

RoHS10

Example 使用例

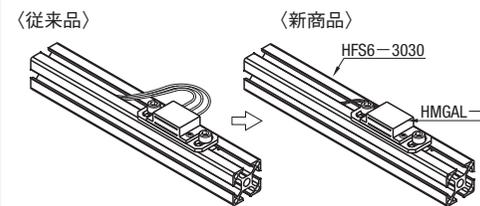

・配線が横から出ており、フレームの溝に這わせ易くなっています。
・配線を無理に曲げる必要がなくなり、フレームからはみ出しを防ぐことができます。

マグネット側	M5用取付プレート	M6・M8用取付プレート	扉側プレート
HMGAR (右出し) (図はHMGAL) HMGAL (左出し)			
板厚 3.2mm	板厚 3.2mm	板厚 3.2mm	板厚 1.6mm

型式	No.	保持力N (kgf)	取付 プレート	構成部品				¥基準 単価	¥スライド 単価
				マグネット側		扉側			
Type	No.	保持力N (kgf)	取付 プレート	マグネット取付用 取付ネジ	取付ネジ	取付ネジ	取付ネジ	袋 ナット	
HMGAR (右出しタイプ)	5	9.8 (1)	S5	SCB5-8	HNTT5-5	2	M3×8	2	
HMGAL (左出しタイプ)	6		S6	SCB6-10	HNTT6-6	2	M3×10	2	
HMGAL (左出しタイプ)	8		S8	SCB6-15	HNTT8-6	2	M3×10	2	

フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット




*マグネット部のみご希望の場合は、P.1267のMGCEUをご覧ください。


部品	材質	表面処理
マグネットキャッチ	ハウジング: ABS樹脂 マグネット: フェライト 吸着板: SPCC	- クロムメッキ

RoHS10


MB5-5

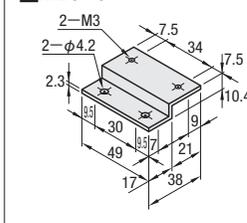

MB6-6

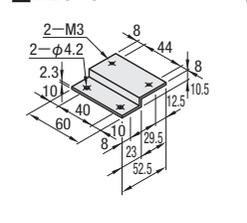


MGCEU

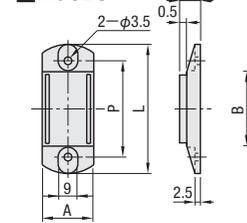


Example 使用例

6-6取付例

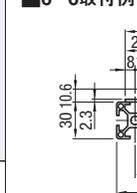

5-5取付例

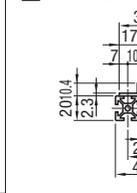

型式	構成部品										¥基準 単価	¥スライド 単価						
	フレーム側					扉側												
Type	No.	マグネット	L	P	A	t	F	B	P1	取付け プレート	取付け ネジ	取付け ネジ	取付け ネジ	取付け ネジ	取付け ネジ	取付け ネジ	取付け ネジ	取付け ネジ
HMBCE	5-5	MGCEU49	49	34	17	6.5	16.5	24	13	MB5-5	SCB4-6	HNTT5-4	SCB3-6	HFBCM3-6	HNTT5-3	790	715	
	6-6	MGCEU59	59	44	23.5	6.7	23	34	20	MB6-6	SCB4-8	HNTT6-4	SCB3-6	HFBCM3-8	HNTT6-3	830	750	

Order 注文例
型式
HMGAR5
HMBCE6-6

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133
ご希望によりPM6.00迄、
当日出荷受付致します。

HMGAR・HMGAL			HMBCE		
数量区分	標準対応	個別対応	数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~	数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り	出荷日	通常	お見積り

41
フレーム用マグネット