

MAGNET CATCHES FOR ALUMINUM FRAMES

# フレーム取付用センサ付マグネットキャッチセット

CADデータフォルダ名: 41\_Accessories

フレーム取付用センサ付  
マグネットキャッチセット






RoHS10

部品	材質	表面処理
ハウジング	ポリブチレンテレフタレート(PBT)	-
端子カバー	ポリカーボネート	-
吸着板	SPCC	ニッケルメッキ

Kマグネット 扉閉時ON 接点容量  
AC125V3A  
AC250V3A  
DC30V1.5A

受皿

HMER-ML

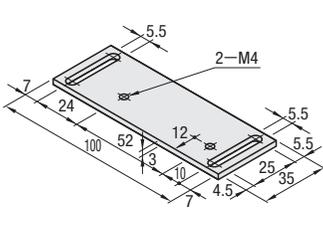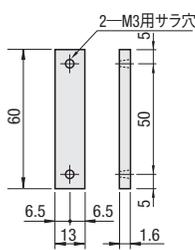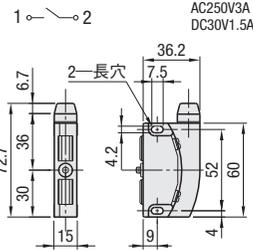






ML5-5プレート

ML6-6プレート

ML68-5, 8プレート

ML8-6プレート

MLGプレート

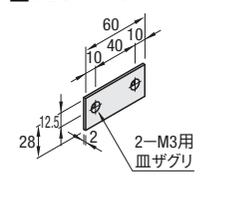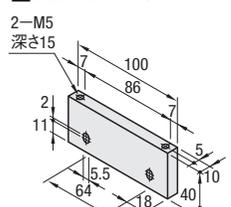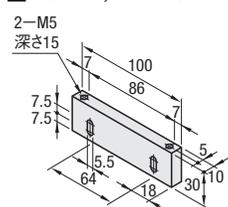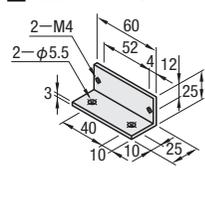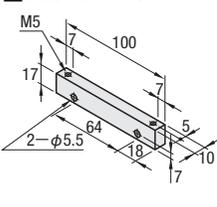

5-5 取付例






6-5 取付例

8-5 取付例

6-6 取付例

8-6 取付例

8-8 取付例

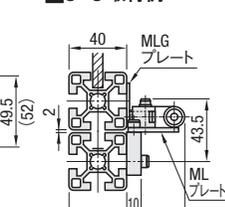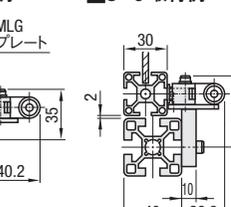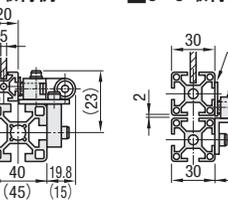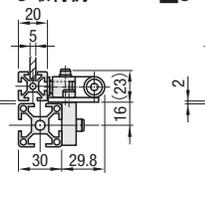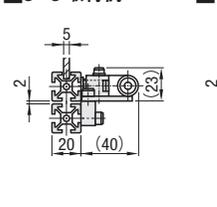


( ) 寸法は45度フレームの時 ( ) 寸法は45度フレームの時

型式	No.	構成部品										標準単価	¥スライド単価			
		マグネット側					扉側(フレーム側)									
センサ付 HMGR	5-5	ML5-5	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT5-5	2	M3-6	2	HNTT5-3	1,585	1,505
	6-5	ML6-5	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT6-5	2	M3-6	2	HNTT6-3	1,625	1,545
	8-5	ML8-5	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT8-5	2	M3-6	2	HNTT8-3	1,640	1,560
	6-6	ML6-6	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT6-5	2	M3-8	2	HNTT6-3	1,745	1,660
	8-6	ML8-6	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT8-5	2	M3-8	2	HNTT8-3	2,065	1,965
	6-8	ML6-8	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT6-5	2	M3-8	2	HNTT6-3	2,560	2,460
	8-8	ML8-8	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT8-5	2	M3-8	2	HNTT8-3	2,560	2,460
	8-8	ML8-8	HMGR-ML	SCB4-18	2	PWF4	2	SCB5-15	4	HNTT8-5	2	M3-8	2	HNTT8-3	2,560	2,460

Order 注文例 型式 HMGR6-5 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分 標準対応 個別対応 小口 大口 数量 1~50 51~ 出荷日 通常 お見積り

取付けプレート単品

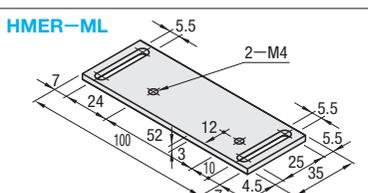

RoHS10

型式	標準単価	¥スライド単価
HMER-ML	265	260

Order 注文例 型式 HMER-ML Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分 標準対応 個別対応 小口 大口 数量 1~100 101~ 51~ 出荷日 通常 お見積り

MAGNET CATCHER

# パネル取付用マグネットキャッチ

CADデータフォルダ名: 41\_Accessories

HMGN (先入れナット)  
HMGN (後入れナット)

センサ付  
HMGR (先入れナット)  
HMGR (後入れナット)

低発塵  
HMGCC (先入れナット)  
HMGCC (後入れナット)

低発塵マグネットキャッチ  
・マグネットが密閉構造になっている為防錆、防塵の効果があります。  
・クリーンルームに最適なマグネットキャッチです。

部品	材質	表面処理
マグネットキャッチ	Nマグネット: ポリエチレン HMGR-T: MGCC ポリアセタール	-
扉側プレート	Nプレート: SPCC Sプレート: SUS430	亜鉛メッキクロム 三価クロメート
取付プレート	Nプレート・Sプレート: SPCC Cプレート: アルミ合金	三価クロム 三価クロメート

Type	マグネット側	M5用取付プレート	M6・M8用取付プレート	扉側プレート
マグネットキャッチ	Nマグネット 2-7×3長穴 40 20 33 24 15 18 2.8 11	N5 18.5 8.5 7 7 56 70 2-M3 33 2-φ6 10 16 板厚 3.2mm	N6・N8 18.5 7 7 56 70 2-M3 33 2-φ6 10 16 2-長穴 25 板厚 3.2mm	Nプレート 22.8 11.8 M3用サラ穴 板厚 1.4mm
センサ付マグネットキャッチ	HMGR-T *単品はP1269参照 本体とプレートが吸着の時 白-赤が導通 本体とプレートが離れた時 白-黒が導通 接点容量 AC250V3A DC125V0.4A 2-6.5×3.4長穴 (150) 20 2 43 60 3 15	S5 19 35 7 7 76 90 2-M3 52 2-φ6 10 16 板厚 3.2mm	S6・S8 19 10 4-C4 7 7 76 90 2-M3 52 2-φ6 10 16 2-長穴 25 板厚 3.2mm	Sプレート 38 22 15 2-M3用サラ穴 板厚 1.6mm
低発塵マグネットキャッチ	MGCC 45 36 29 2.5 7 12 15 2-φ4 11.2 1.5	C5 17 7.5 7 7 56 70 2-M4 2-φ6 10 16 板厚 3mm	C6・C8 17 6.6 7 7 56 70 2-M4 2-φ6 10 16 2-長穴 25 板厚 3mm	Cプレート 51 40 16 2-M3用サラ穴 板厚 1.5mm

型式	No.	マグネット	保持力N (kgf)	取付プレート	構成部品				先入れナット		後入れナット				
					マグネット取付用取付ネジ 個数	ボルト 個数	フレーム取付用先入れナット 個数	フレーム取付用後入れナット 個数	扉側プレート	取付ネジ	受皿	標準単価	¥スライド単価	標準単価	¥スライド単価
HMGN (先入れナット) HMGN (後入れナット)	5	Nマグネット	9.8 (1)	N5	SCB5-8	2	HNTT5-5	2	HNTA5-5	M3×8	1	455	435	465	445
	6			SCB6-10	2	HNTT6-6	2	HNTA6-6	Nプレート	M3×10	1	455	435	465	445
	8			SCB8-15	2	HNTT8-8	2	HNTA8-8	Nプレート	M3×10	1	455	435	465	445
HMGR (先入れナット) HMGR (後入れナット)	5	HMGR-T	19 (2)	S5	SCB5-8	2	HNTT5-5	2	HNTA5-5	M3×8	2	1,565	1,490	1,575	1,495
	6			SCB6-10	2	HNTT6-6	2	HNTA6-6	Sプレート	M3×10	2	1,565	1,490	1,575	1,495
	8			SCB8-15	2	HNTT8-8	2	HNTA8-8	Sプレート	M3×10	2	1,565	1,490	1,575	1,495
HMGCC (先入れナット) HMGCC (後入れナット)	5	1 (MGCC1:黒) 2 (MGCC2:グレー) 3 (MGCC3:白)	MGCC1 (1.0) MGCC2 (1.4) MGCC3 (2.0)	C5	SCB5-8	2	HNTT5-5	2	HNTA5-5	M3×8	2	875	830	885	840
	6			SCB6-10	2	HNTT6-6	2	HNTA6-6	Cプレート	M3×10	2	905	860	915	870
	8			SCB8-15	2	HNTT8-8	2	HNTA8-8	Cプレート	M3×10	2	935	885	945	895

Order 注文例 型式 - マグネット HMGN6 HMGCC5 - 1 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分 標準対応 個別対応 小口 大口 数量 1~100 101~ 51~ 出荷日 通常 お見積り