

# FOLDING DOOR UNIT MAGNET CATCHER FOR FOLDING DOOR FOLDING DOOR SLIDERS

## 折戸ユニット/折戸用マグネットキャッチ/折戸用スライダー

価格改訂

■:値下げ価格  
■:新価格  
■:スライド値引率変更

● CADデータフォルダ名: 42\_Frame\_Unit

特長: ユニット型番で、製作に必要な部品を付属して発送いたします。

### ■折戸ユニット

※部拡大図  
フレームの切断面  
8か所に構成部品の  
フレームキャップを取り  
付けてください。

●組立てはお客様にて行うものとなります。  
●折戸部分のみの販売となります。  
●図は左開き用の図になります。右開きの場合は、蝶番(固定用)が右側に  
つきます。また、L1>L2となります。  
●締結部品との干渉を防ぐため、パネルに最小限の切りカキが行われます。

型式	No.	開閉方向	パネル選択 (ご希望の材質・厚みを下記コードから1つ選択)		W(幅) 指定 1mm単位	H(高さ) 指定 1mm単位	L1	L2	構成部品												
			フレーム*	締結部品					パネルクランプ	折戸用スライダー	取手	蝶番(中間用)	蝶番(固定用)	フレームキャップ	部品	数量	部品	数量	部品	数量	部品
HHUA	6	L(左)	AC	AC3	500~1500	500~1000	L2+28	W/2-15	HFS6-3030	HCJ6	8	HFAFSH6	2	HHDF20-SST	2	HHPSN6-SST	2	HHPLN6-SST	2	HFC6-3030-S	8
		R(右)	PC	PC3			W/2-15	L1+28	HFS6-3030	HCJ6	8	HFAFSH6	2	HHDF20-SST	2	HHPSN6-SST	2	HHPLN6-SST	2	HFC6-3030-S	8
	L(左)	PY	PY3	L2+46			W/2-24	HFS8-4040	HCJ8	8	HFAFSH8	2	HHDF26-SST	2	HHPSN8-SST	2	HHPLN8-SST	2	HFC8-4040-S	8	
	R(右)	ST	ST3	W/2-24			L1+46	HFS8-4040	HCJ8	8	HFAFSH8	2	HHDF26-SST	2	HHPSN8-SST	2	HHPLN8-SST	2	HFC8-4040-S	8	

●パネル無選択の場合もパネルクランプは付属します。

Order 注文例: 型式 - パネル - W - H  
HHUA6L - PC - 1000 - 800

Price 価格: この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)  
(例) HHUA6L-PY-800-900のとき、29,200円×0.9=26,280円

Delivery 出荷日: 5 日日出荷


数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~10	11~
大口	通常	お見積り

型式	W(mm)	H/高さ		
		500~749	750~1000	
HHUA	6L	500~749	24,680	27,140
	6R	750~999	26,440	29,200
	8L	1000~1249	29,400	32,620
	8R	1250~1500	31,160	34,820
HHUA	6L	500~749	28,290	31,500
	6R	750~999	30,420	33,930
	8L	1000~1249	33,760	37,730
	8R	1250~1500	35,890	40,300

パネル選択	素材係数	
	厚み5mm	厚み3mm
AC	×1.0	×1.0
PC	×1.2	×1.2
PY	×0.9	×0.9
ST	×1.3	×1.3
AC3	×0.9	×0.9
PC3	×1.0	×1.0
PY3	×0.9	×0.9
ST3	×1.1	×1.1
NN	×0.6	×0.6
NN3	×0.6	×0.6


●パネルの特性はP995を参照ください。

### ■折戸の組立例 (左開きの場合)

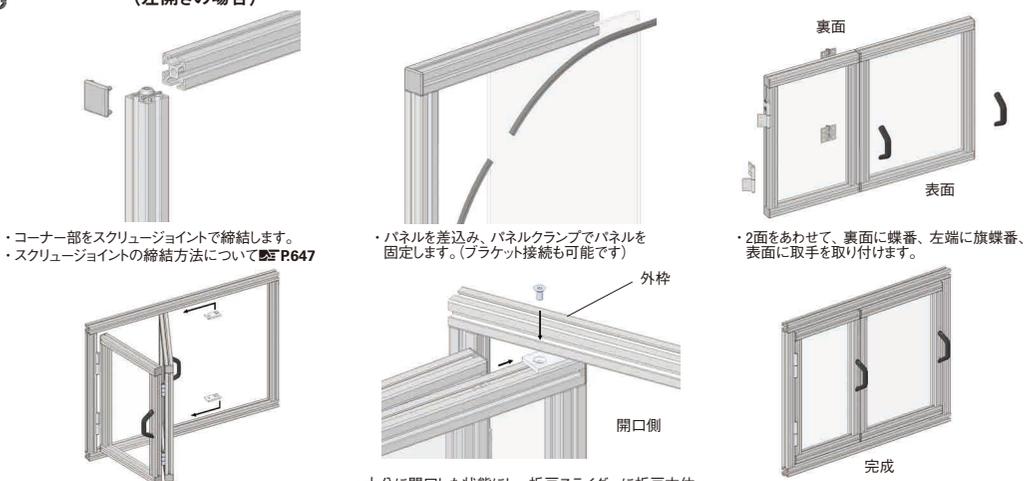

●アルミフレームの公差や組立ての精度により、開閉がスムーズにいかない場合があります。必ずスライダーの位置を微調整してください。

### ■HHUAと外枠フレームのクリアランス

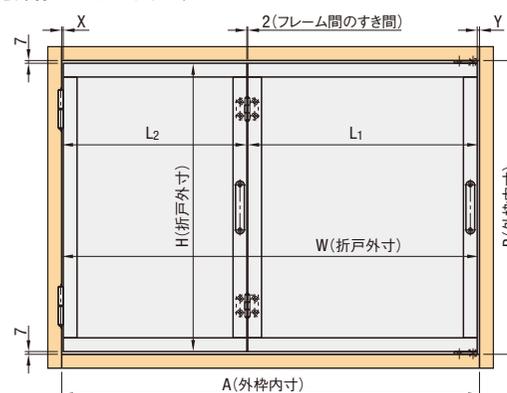

折戸ユニット	No.	外枠フレーム									
		30角(HFS6)					40角(HFS8)				
Type	No.	W寸法	H寸法	X寸法	Y寸法	W寸法	H寸法	X寸法	Y寸法	Z寸法	
HHUA	6	A-Y-X	B-14	3.5	7.5	6.5	5.5	5.5	11.5	9.5	7.5
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### ■折戸用マグネットキャッチ

HMENF6-6 (30角30折戸用)  
HMENF8-8 (40角40折戸用)

MG6-6プレート  
MG8-8プレート

HMENF6-6  
HMENF8-8

RoHS 10

材質: SUS304  
表面処理: ダークブラウン塗装

型式	No.	取付フレーム	マグネット	構成部品													
				マグネット側						扉側(フレーム側)				¥基準単価	¥スライド単価		
Type	No.	外枠	折戸	取付プレート	取付ネジ	個数	ボルト	個数	ナット	個数	血ネジ	個数	ナット	個数	1~4コ	5~50	
HMENF	6-6	30角	30角	29.4	MG6-6	トラスネジM4-5	2	SCB5-10	2	HNTT6-5	2	M3-8	1	HNTT6-3	1	1,120	1,060
	8-8	40角	40角	{3}	MG8-8	トラスネジM4-5	2	SCB5-12	2	HNTT8-5	2	M3-8	1	HNTT8-3	1	1,150	1,090

Order 注文例: 型式 HMENF6-6  
Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~4	5~50
大口	通常	51~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

### ■折戸用スライダー

HFAFSH6  
HFAFSH8

RoHS 10

材質: ポリアセタル(白)

型式	No.	対応フレーム(シリーズ)		付属ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
		折戸側フレーム	外枠側フレーム	ボルト	ナット	個数	1~49コ	50~99	100~120
HFAFSH	6	HFS6	HFS6	SHFBS5-12	SHNTP6-5	1	1,330	1,260	1,135
	8	HFS8*	HFS8*	SHFBS6-15	SHNTP8-6	1	1,390	1,320	1,188

●\*HFS8-45、HFS8-50、HFS8-60には使用できません。

Order 注文例: 型式 HFAFSH6  
Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~49	100~120
大口	通常	121~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

42 組立出荷